


裏蝶番

B-1542-B
ステンレス製

B-542-B
鉄製 (旧品番 B-A-72)




B-542-B

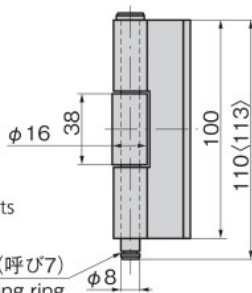

< >内寸法はステンレス製
Dimensions in angle brackets
are for stainless steel.

E形止め輪 (B-1024-7) 用溝 (呼び7)
Groove for E-shaped retaining ring
(nominal 7)

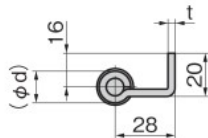

商品番号 Product No.	RoHS 10	(φd)	t	コード Code	単価	量販価格	
						数量	単価
B-1542-B	●	14.3	3	12849			
B-542-B	●	15	3.2	10499			

●: RoHS10指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲: RoHS10指令に対応可能です。

特徴 Feature

- 筐体に適した補助材を溶接して使用できます。
- Auxiliary plate matching the case can be used after welding it.

仕様	● 製品質量: 235g
(B-1542-B)	● 材質: ステンレス鋼板 (SUS304) ● 表面仕上: 生地
(B-542-B)	● 材質: 熱間圧延鋼板 (SPHC) ● 表面仕上: 生地
用途	● 配分電盤・計測機器・通信機器
納期	● 標準在庫品
備考	● E形止め輪は付属されておりません。 B-1024 (756ページ) をご参照ください。 ● 取付け参考例は P.696 をご参照ください。

Specifications	● Mass: 235g
(B-1542-B)	● Material: Stainless steel plate (SUS304) ● Finish: Plain
(B-542-B)	● Material: Hot rolled steel plate (SPHC) ● Finish: Plain
Specific use	● Distribution boards, cubicles and control boards
Remarks	● E-shaped retaining ring is not included. See B-1024 on page 756. ● See page 696 for an example of installation.



L型裏蝶番 3型
CONCEALED HINGES

特徴 Feature

- 抜差し型の蝶番で筐体への取付けが簡単です。
- It's slip-joint type so installation on the case is simple.

仕様	● 製品質量: 235g
(B-1542-A)	● 材質: ステンレス鋼板 (SUS304) ● 表面仕上: 生地
(B-542-A)	● 材質: 熱間圧延鋼板 (SPHC) ● 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
用途	● 配分電盤・キュービクル・制御盤
納期	● 標準在庫品
備考	● E形止め輪は付属されておりません。 B-1024 (756ページ) をご参照ください。 ● 取付け参考例は P.696 をご参照ください。

Specifications	● Mass: 235g
(B-1542-A)	● Material: Stainless steel plate (SUS304) ● Finish: Plain
(B-542-A)	● Material: Hot rolled steel plate (SPHC) ● Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Specific use	● Distribution boards, cubicles and control boards
Remarks	● E-shaped retaining ring is not included. See B-1024 on page 756. ● See page 696 for an example of installation.



小羽根L型裏蝶番
CONCEALED HINGES

特徴 Feature

- 抜差し型で取付けが簡単です。
- It's slip-joint type so installation is simple.

仕様	● 製品質量: 115g
(B-1515-A)	● 材質: ステンレス鋼板 (SUS304) ● 表面仕上: 生地
(B-515-A)	● 材質: 冷間圧延鋼板 (SPCC) ● 表面仕上: 亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
用途	● 配分電盤・計測機器・通信機器
納期	● 標準在庫品
備考	● E形止め輪は付属されておりません。 B-1024 (756ページ) をご参照ください。 ● 取付け参考例は P.699 をご参照ください。


Specifications	● Mass: 115g
(B-1515-A)	● Material: Stainless steel plate (SUS304) ● Finish: Plain
(B-515-A)	● Material: Cold rolled steel plate (SPCC) ● Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Specific use	● Distribution boards, cubicles and control boards
Remarks	● E-shaped retaining ring is not included. See B-1024 on page 756. ● See page 699 for an example of installation.

B-1542-A
ステンレス製

B-542-A
鉄製




B-542-A

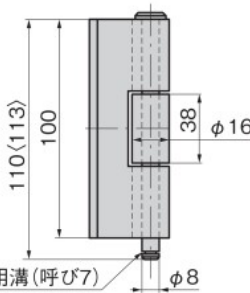

< >内寸法はステンレス製
Dimensions in angle
brackets are for
stainless steel.

E形止め輪 (B-1024-7) 用溝 (呼び7)
Groove for E-shaped retaining ring
(nominal 7)

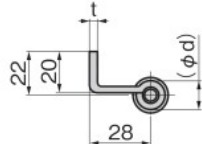

商品番号 Product No.	RoHS 10	(φd)	t	コード Code	単価	量販価格	
						数量	単価
B-1542-A	●	14.3	3	12848			
B-542-A	●	15	3.2	10498			


●: RoHS10指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲: RoHS10指令に対応可能です。

B-1515-A
ステンレス製


B-515-A
鉄製



B-515-A

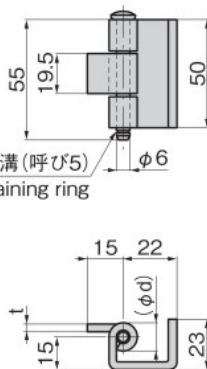

E形止め輪 (B-1024-5) 用溝 (呼び5)
Groove for E-shaped retaining ring
(nominal 5)

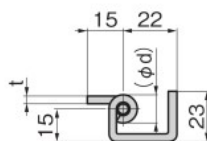

商品番号 Product No.	RoHS 10	(φd)	t	コード Code	単価	量販価格	
						数量	単価
B-1515-A	●	12.3	3	12841			
B-515-A	●	13	3.2	10480			

●: RoHS10指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲: RoHS10指令に対応可能です。