



長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し蝶番

段付蝶番

クリーンヒンジ

特装車蝶番

フリーザーヒンジ

特殊蝶番

トルクヒンジ



ステー

周辺機器 (B)

SLIP-JOINT HINGES



B-1365-1-R

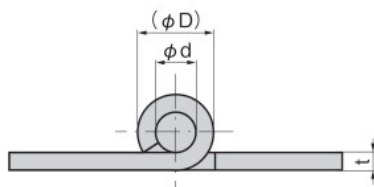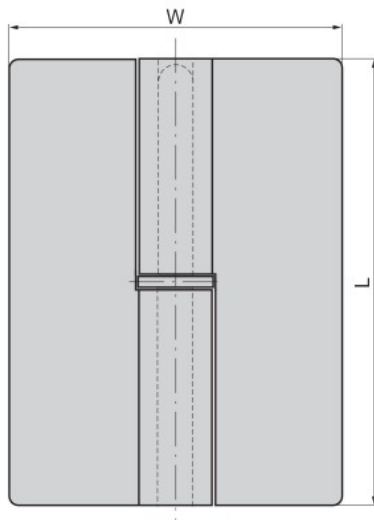

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 右型・左型(本図・写真共右型です。)
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Right or left type. (drawings and photo show the right type)

- 仕様**
- 材質: ステンレス鋼板(SUS304)
 - 表面仕上: ヘアライン仕上
- 用途**
- 防潮大型扉・港湾施設・大型船舶・石油コンビナート・原子力発電プラント
- 納期**
- 標準品・・・納期お問合せください

- Specifications**
- Material: Stainless steel plate (SUS304)
 - Finish: Hairline finish
- Specific-use**
- Sea-waterproof large doors, port facilities, ships, petrochemical complexes and nuclear power plants

商品番号 Product No.		RoHS 10	L	W	t	φd	(φD)	製品質量(g) Mass	コード Code		単価	量販価格	
左型 Left type	右型 Right type								左型 Left type	右型 Right type		数量	単価
B-1365-1-L	B-1365-1-R		200	160	8	18	34.5	3,100	11923	11924			
B-1365-2-L	B-1365-2-R		150	120	6	16	28.5	1,400	11925	11926			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。