

抜差し蝶番

B-1005

ステンレス製



小判型抜差し蝶番

SMALL-SIZED SLIP-JOINT HINGES

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- 右型・左型(本図は右型です。)
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Right or left type. (drawings show the right type)

仕様

- 材質: ステンレス鋼板(SUS304)
- 表面仕上: 光沢バレル研磨
- 穴あき

用途

- 船舶・厨房機器・屋外用機器

納期

- 標準在庫品

Specifi-

- Material: Stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Gloss barrel polishing
- With hole

Specific use


- Ships, kitchen and outdoor equipment



B-1005-1-R



B-1005-3-L

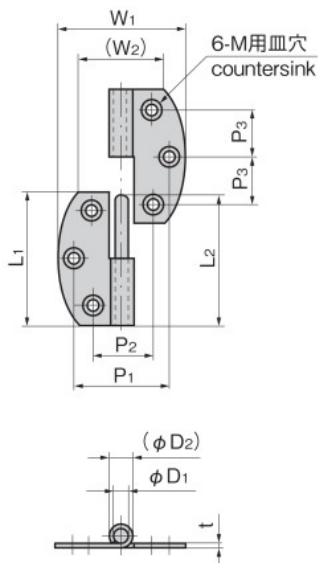

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し蝶番

段付蝶番

クリーンヒンジ

特装車蝶番

フリーザーヒンジ

特殊蝶番

トルクヒンジ

ステー

周辺機器(B)

SLIP-JOINT HINGES

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	L ₁	L ₂	W ₁	W ₂	t	φD ₁	(φD ₂)	P ₁	P ₂	P ₃	M	縦2ヶ使用时 参考扉質量(kg) Door mass when using two pcs vertically (reference)	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
																		数量	単価
B-1005-1-L	●	左型 Left type	40	39	38	26	1.2	4	6.6	28	18	14	M3	4	25	10569			
B-1005-1-R	●	右型 Right type																	
B-1005-2-L	●	左型 Left type	38	37	38	27	1.0	2.3	4.4	26	18	14	M3	3	15	10571			
B-1005-2-R	●	右型 Right type																	
B-1005-3-L	●	左型 Left type	31	29.5	28	19	0.8	2	3.7	18	12	12.5	M2.5	2	5	10573			
B-1005-3-R	●	右型 Right type																	

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

B-1006

ステンレス製



中開き蝶番

MIDDLE-OPEN JOINT HINGES

特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- Corrosion-resistant stainless steel is used.

仕様

- 材質: ステンレス鋼板(SUS304)
- 表面仕上: 光沢バレル研磨
- 穴あき

用途

- 船舶・厨房機器・屋外用機器

納期

- 標準在庫品

備考

- 90°以上の角度で羽根が外れます。

Specifi-

- Material: Stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Barrel polishing

Specific use


- Ships, kitchen and outdoor equipment

Remarks

- Wings detach at 90° or greater angle.



B-1006-1

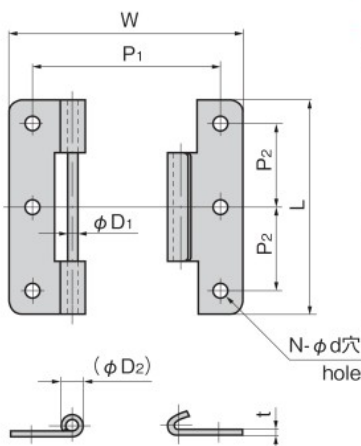

商品番号 Product No.	RoHS 10	L	W	P ₁	P ₂	φd	φD ₁	(φD ₂)	t	N	参考扉質量(kg) Door mass	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
															数量	単価
B-1006-1	●	64	36	24	25	3.2	3	6	1.5	6	8	40	10575			
B-1006-2	●	50	30	20	20	3.2	3	6	1.5	6	6	30	10576			
B-1006-3	●	40	36	24	15	3.2	2.5	4.5	1.0	6	4	14	10577			
B-1006-4	●	36	32	20	13	3.2	2	4	1.0	6	3	12	10578			
B-1006-5	●	30	25	18	21	3	2	4	1.0	4	2	8	10579			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。