

ヒンジピン

B-1097
ステンレス製


B-97
鉄製



3管丸ヒンジピン
3-TUBE ROUND HINGE PINS



B-1097-1

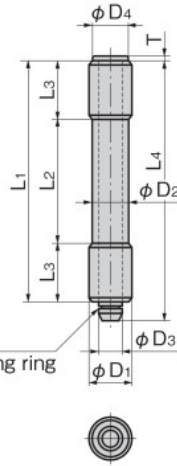

E形止め輪用溝 (呼び-d)
Groove for E-shaped retaining ring (nominal-d)

[B-1097]

- 仕様 ● 材質: ステンレス鋼棒 (SUS304)
納期 ● 標準在庫品
備考 ● E形止め輪は付属されておりません。B-1024 (756ページ) をご参照ください。

Specifications

- Material: Stainless steel bar (SUS304)
Remarks ● E-shaped retaining ring is optional. See B-1024 on page 756.

[B-97]

- 仕様 ● 材質: 管/機械構造用炭素鋼鋼管 (STKM) 軸/冷間圧造用炭素鋼線 (SWCH)
● 表面仕上: 管/生地 軸/亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
納期 ● 標準在庫品
備考 ● E形止め輪は付属されておりません。B-1024 (756ページ) をご参照ください。

Specifications

- Material: Pipe: Carbon steel for machine structure (STKM) Shaft: Carbon steel wire for cold heading (SWCH)
Finish: Pipe: Plain Shaft: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Remarks ● E-shaped retaining ring is optional. See B-1024 on page 756.

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜き
蝶番

段付
蝶番

クリーン
ヒンジ

特装車
蝶番

フリーザー
ヒンジ

特殊
蝶番

トルク
ヒンジ

ステー

周辺機器
(B)

商品番号 Product No.		RoHS 10		L1	L2	L3	L4	T	φD1	φD2	φD3	φD4	d (商品番号) (Product No.)	製品質量 (g) Mass	コード Code		単価		量販価格			
SUS	鉄 Iron	SUS	鉄 Iron												SUS	鉄 Iron	SUS	鉄 Iron	数量	単価	数量	単価
B-1097-0	B-97-0	●	●	102	54	24	113	3	18	16	10	16	8 (B-1024-8)	185	10697	10227						
B-1097-1	B-97-1	●	●	94	54	20	100	3	16	14	8	14	7 (B-1024-7)	135	10698	10228						
B-1097-2	B-97-2	●	●	82	42	20	90	2	14	12	6	12	5 (B-1024-5)	90	10699	10229						
B-1097-3	B-97-3	●	●	75	35	20	80	2	12	10	5	10	4 (B-1024-4)	60	10700	10230						
B-1097-4	B-97-4	●	●	94	54	20	100	3	14	12	6	12	5 (B-1024-5)	103	11601	11581						
B-1097-5	B-97-5	●	●	60	30	15	65	2	12	10	5	10	4 (B-1024-4)	47	11602	11582						

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

B-1098
ステンレス製


B-98
鉄製



2管丸ヒンジピン
2-TUBE ROUND HINGE PINS



B-1098-1

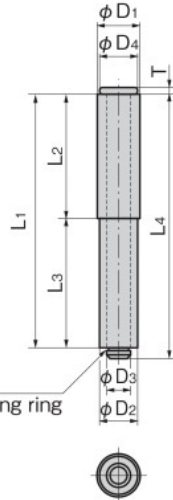

E形止め輪用溝 (呼び-d)
Groove for E-shaped retaining ring (nominal-d)

[B-1098]

- 仕様 ● 材質: ステンレス鋼棒 (SUS304)
納期 ● 標準在庫品
備考 ● E形止め輪は付属されておりません。B-1024 (756ページ) をご参照ください。

Specifications

- Material: Stainless steel bar (SUS304)
Remarks ● E-shaped retaining ring is optional. See B-1024 on page 756.

[B-98]

- 仕様 ● 材質: 管/機械構造用炭素鋼鋼管 (STKM) 軸/冷間圧造用炭素鋼線 (SWCH)
● 表面仕上: 管/生地 軸/亜鉛めっきクロメート処理 (MFZn-C)
納期 ● 標準在庫品
備考 ● E形止め輪は付属されておりません。B-1024 (756ページ) をご参照ください。

Specifications

- Material: Pipe: Carbon steel for machine structure (STKM) Shaft: Carbon steel wire for cold heading (SWCH)
Finish: Pipe: Plain Shaft: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Remarks ● E-shaped retaining ring is optional. See B-1024 on page 756.

商品番号 Product No.		RoHS 10		L1	L2	L3	L4	T	φD1	φD2	φD3	φD4	d (商品番号) (Product No.)	製品質量 (g) Mass	コード Code		単価		量販価格			
SUS	鉄 Iron	SUS	鉄 Iron												SUS	鉄 Iron	SUS	鉄 Iron	数量	単価	数量	単価
B-1098-0	B-98-0	●	●	106	52	54	113	3	18	16	10	16	8 (B-1024-8)	197	10701	10231						
B-1098-1	B-98-1	●	●	106	52	54	113	3	16	14	8	14	7 (B-1024-7)	155	10702	10232						
B-1098-2	B-98-2	●	●	84	42	42	90	2	14	12	6	12	5 (B-1024-5)	91	10703	10233						
B-1098-3	B-98-3	●	●	70	35	35	80	2	12	10	5	10	4 (B-1024-4)	56	10704	10234						
B-1098-4	B-98-4	●	●	106	52	54	113	3	14	12	6	12	5 (B-1024-5)	114	11603	11583						
B-1098-5	B-98-5	●	●	60	30	30	65	2	12	10	5	10	4 (B-1024-4)	47	11604	11584						

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。