

特装リーフヒンジ

B-1851

ステンレス製

リーフヒンジ
LEAF HINGES

特徴 Feature

- 樹脂カラーをカール部に組込んでいますので、回転は非常にスムーズです。
- ピンはナイロンナットで止めるため緩みません。
- 左右兼用型(ピン組替え)
- Resin collar is assembled, so that it rotates very smoothly.
- The pins are secured with nylon nut, so that it may not become loose.
- The product can be installed either left or right by changing the insertion direction of the pin.

仕様	● 材質: ステンレス鋼板(SUS304)
	● 表面仕上: パフ研磨
	● 軸径: $\phi 10$
用途	● 特装车・コンテナ
納期	● 標準在庫品

Specifications	● Material: Stainless steel (SUS304)
	● Finish: Buffing
	● Axle diameter: $\phi 10$
Specific use	● Specially equipped vehicles and containers

商品番号 Product No.	RoHS 10	蝶番1枚当りの 弾性質量(N・m)	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
						数量	単価
B-1851-3		280	1,220	11366			


●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



B-1851-3

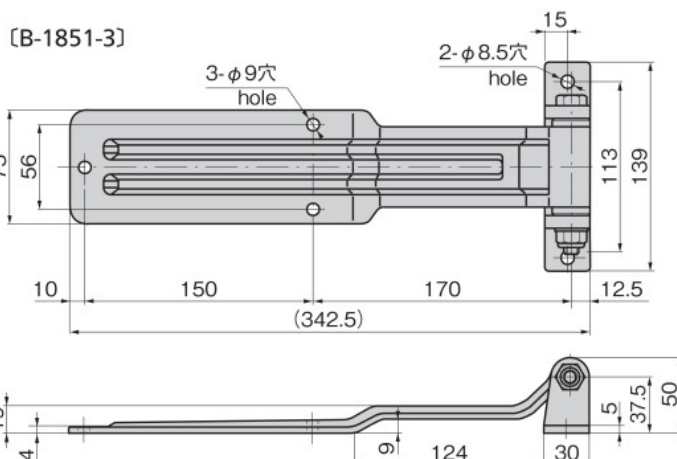

B-1883

ステンレス製

サイド扉用ヒンジ
SIDE DOOR HINGES

特徴 Feature

- ステンレスで耐食性に優れています。
- カール部は溶接してあります。
- 割りピンによりピン抜けを防止し、ピンの組替えも簡単に行えます。
- 中型・大型の側面扉に最適です。
- 左右兼用型(ピン組替え)
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- The curled sections are welded.
- The pin is prevented from falling off by using the cotter pin. The pin and its insertion direction can easily be changed.
- Suitable for medium and large side doors.
- The hinge may be installed for either right or left use. (by changing the pin's insertion direction)

仕様	● 材質: ステンレス鋼板(SUS304)
	● 表面仕上: 電解研磨
用途	● 特装车・コンテナ・バンなどの側面扉

Specifications	● Material: Stainless steel plate (SUS304)
	● Finish: Electrolytic polishing
Specific use	● Suitable for the side doors of specially equipped vehicles, containers, and vans

商品番号 Product No.	RoHS 10	製品質量(g) Mass	軸径 Axle diameter	コード Code	単価	量販価格	
						数量	単価
B-1883		1,120	$\phi 11$	12434			


●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。



B-1883

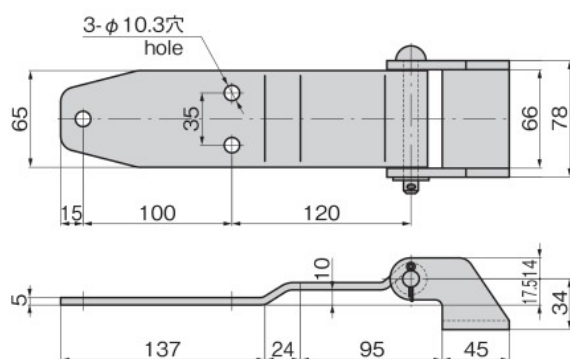

本製品は製造中止品になりました。

This product is no longer manufactured.