

B-1122
ステンレス製**B-122**
鉄製ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット)
TAPPED TUBES**B-122**

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し
蝶番段付
蝶番クリーン
ピンジ特装車
蝶番フリーザー
ピンジ特殊
蝶番トルク
ピンジ

ステー

周辺機器
(B)

PERIPHERAL EQUIPMENT

特徴 Feature

- 用途に応じた大きさが選べます。
- Select the various sizes according to your application

仕様

- 材質:
B-122/軟鋼線材(SWRM)
冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
一般構造用圧延鋼材(SS400相当)
B-1122/ステンレス鋼棒(SUS304)
- 表面仕上:生地
- 用途:配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
- 納期:標準在庫品
- 備考:他の寸法も製作します。
●角ボスも製作します。


Specifi-
cations

- Material:
B-122: Soft steel wire (SWRM)
Cold heading carbon steel wire (SWCH)
Rolled steel for general structure
(SS400 equivalent)
B-1122: Stainless steel bar (SUS304)
- Finish: Plain


Specific-
use

- Power/distribution and control boards and knurl catches

[B-122-1~13
B-122-51~71
B-1122-1~12]

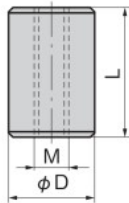

[B-122-21~30]

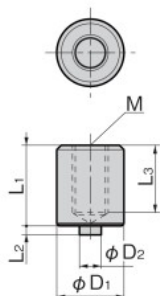

商品番号 Product No.	RoHS 10	材質 Material	L	φD	M	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
									数量	単価
B-1122-1	●	SUS304	30	20	M8	62	12799			
B-1122-2	●		30	15		31	12800			
B-1122-3	●		20	20		42	12801			
B-1122-4	●		20	15		20	12802			
B-1122-6	●		15	15	M6	15	11552			
B-1122-5	●		20	12		14	11551			
B-1122-7	●		15	15		18	11553			
B-1122-8	●		10	15		11	11554			
B-1122-11	●		10	12	M5	7	12804			
B-1122-12	●		15	15		19	12805			
B-1122-9	●		10	15		12	11555			
B-1122-10	●		10	15	M4	13	12803			
B-122-56	●	SS400相当 SS400 equivalent	20	20	M12		13490			
B-122-51	●		30	20	M10		13485			
B-122-54	●		25	20			13488			
B-122-57	●	SWCH	20	20			13491			
B-122-1	●	SWRM	30	20	M8	62	10313			
B-122-2	●		30	15		31	10314			
B-122-53	●	SS400相当 SS400 equivalent	25	25			13487			
B-122-55	●	SWCH	25	20			13489			
B-122-3	●	SWRM	20	20		42	10315			
B-122-4	●		20	15		20	10316			
B-122-13	●		15	20			13288			
B-122-6	●	SS400相当 SS400 equivalent	15	15		15	10318			
B-122-52	●		30	15	M6		13486			
B-122-58	●		20	20			13492			
B-122-59	●	SWCH	20	15			13493			
B-122-5	●	SWRM	20	12		14	10317			
B-122-7	●		15	15		18	10319			
B-122-64	●	SS400相当 SS400 equivalent	15	12			13498			
B-122-68	●	SWCH	10	20			13502			
B-122-8	●	SWRM	10	15		11	10320			
B-122-11	●		10	12		7	10323			
B-122-60	●	SWCH	20	15	M5		13494			
B-122-61	●	SS400相当 SS400 equivalent	20	10			13495			
B-122-12	●	SWRM	15	15		19	11532			
B-122-65	●	SS400相当 SS400 equivalent	15	12			13499			
B-122-66	●		15	10			13500			
B-122-9	●	SWRM	10	15		12	10321			
B-122-69	●	SS400相当 SS400 equivalent	10	12			13503			
B-122-70	●	SWCH	10	10			13504			
B-122-62	●	SS400相当 SS400 equivalent	20	10	M4		13496			
B-122-63	●	SWCH	15	15			13497			
B-122-67	●		15	10			13501			
B-122-10	●		10	15		13	10322			
B-122-71	●	SWCH	10	10			13505			

商品番号 Product No.	RoHS 10	材質 Material	L ₁	L ₂	L ₃	φD ₁	φD ₂	M	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
												数量	単価
B-122-21	●	SWRM	20	2	15	15	4.9	M8	22	13050			
B-122-22	●		15	2	12	15	4.9		17	13051			
B-122-23	●		15	2	12	15	4.9	M6	18	13052			
B-122-24	●		10	2	8	15	4.9		12	13053			
B-122-25	●		15	2	12	12	3.9	M5	11	13054			
B-122-27	●		15	1.5	12	10	3.9		7	13056			
B-122-26	●		10	2	8	12	3.9		8	13055			
B-122-29	●		10	1.5	8	10	3.9	M4	5	13058			
B-122-28	●		15	1.5	12	10	3.9		8	13057			
B-122-30	●		10	1.5	8	10	3.9		5	13059			

●: RoHS10指令対応品

▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。