


B-1134・B-1135


ステンレス製

B-134・B-135

鉄製

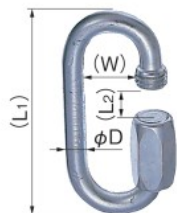

B-1134

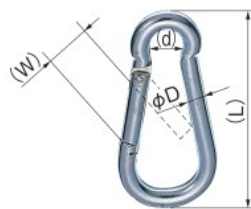

B-135

| | |
|----------------|--|
| 仕様 | <ul style="list-style-type: none"> 材質: B-1134・B-1135: ステンレス B-134・B-135: 鉄 表面仕上: B-134・B-135: 亜鉛めっきクロメート処理 |
| 納期 | <ul style="list-style-type: none"> 標準品・・・納期お問合せください |
| 備考 | <ul style="list-style-type: none"> チタニウム製はお問合せください。 市販品につき、現物合せをお願いします。 |
| Specifications | <ul style="list-style-type: none"> Material: B-1134・B-1135: Stainless steel B-134・B-135: Iron Finish: B-134・B-135: Zinc plating chromate treatment |
| Remarks | <ul style="list-style-type: none"> For commercially available items, check against items actually being used. |

長蝶番

平蝶番

裏蝶番

抜差し蝶番

段付蝶番

クリーンヒンジ

特装車蝶番

フリーザーヒンジ

特殊蝶番

トルクヒンジ

ステー

周辺機器 (B)

PERIPHERAL EQUIPMENT

| 商品番号 Product No. | RoHS 10 | (L1) | (L2) | (W) | φD | 参考使用荷重 N Working load | コード Code | 単価 | 量販価格 | |
|---------------------|---------|------|------|------|----|--------------------------|-------------|----|------|----|
| | | | | | | | | | 数量 | 単価 |
| B-1134-3 | | 35 | 5.5 | 10 | 3 | 300 | 11489 | | | |
| B-1134-4 | | 42 | 6.5 | 11 | 4 | 600 | 11490 | | | |
| B-1134-5 | | 52 | 8.5 | 13 | 5 | 1000 | 11491 | | | |
| B-1134-6 | | 61 | 9.5 | 15 | 6 | 1200 | 11492 | | | |
| B-1134-7 | | 68 | 8.5 | 17 | 7 | 2000 | 11493 | | | |
| B-1134-8 | | 77 | 10 | 17 | 8 | 2500 | 11494 | | | |
| B-1134-9 | | 82 | 11 | 19 | 9 | 3000 | 11495 | | | |
| B-1134-10 | | 90 | 12 | 22 | 10 | 3500 | 11496 | | | |
| B-134-3 | ● | 33.5 | 4.5 | 8.5 | 3 | 300 | 11224 | | | |
| B-134-4 | ● | 41 | 5.5 | 11.5 | 4 | 500 | 11225 | | | |
| B-134-5 | ● | 49.5 | 6.5 | 12.5 | 5 | 800 | 11226 | | | |
| B-134-6 | ● | 59 | 7.5 | 14 | 6 | 1200 | 11227 | | | |
| B-134-7 | ● | 67.5 | 8.5 | 16 | 7 | 1500 | 11228 | | | |
| B-134-8 | ● | 74 | 9.5 | 17.5 | 8 | 2000 | 11229 | | | |
| B-134-9 | ● | 81.5 | 11 | 19 | 9 | 2500 | 11230 | | | |
| B-134-10 | ● | 91 | 12 | 20 | 10 | 3000 | 11231 | | | |

| 商品番号 Product No. | RoHS 10 | (L) | φD | (d) | (W) | 参考使用荷重 N Working load | コード Code | 単価 | 量販価格 | |
|---------------------|---------|-----|-----|-----|-----|--------------------------|-------------|----|------|----|
| | | | | | | | | | 数量 | 単価 |
| B-1135-5 | | 50 | 5 | 8 | 7 | 500 | 11501 | | | |
| B-1135-6 | | 60 | 6 | 9 | 7 | 600 | 11502 | | | |
| B-1135-7 | | 70 | 7 | 11 | 9 | 700 | 11503 | | | |
| B-1135-8 | | 80 | 8 | 12 | 9 | 800 | 11504 | | | |
| B-135-4.5 | | 41 | 4.5 | 7 | 5 | 250 | 11237 | | | |
| B-135-5 | ● | 50 | 5 | 8 | 7 | 400 | 11238 | | | |
| B-135-6 | | 60 | 6 | 9 | 7 | 500 | 11239 | | | |
| B-135-7 | ● | 70 | 7 | 11 | 9 | 600 | 11240 | | | |
| B-135-8 | ● | 80 | 8 | 12 | 9 | 700 | 11241 | | | |

●:RoHS10指令対応品 ▲:RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

▲市販品につき現物合せをお願いします。 Check it with you actual article.