

C-1348

ステンレス製



コイルファスナー COIL FASTENERS


特徴 Feature

- ステンレス製で耐食性に優れています。
- コイルスプリングタイプで耐久性に優れています。
- 右へ90°回すと締付け、左へ90°回すと開けられます。
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- It's a coil spring type for durability.
- To be tightened by turning 90° clockwise and to be loosened by turning 90° counterclockwise.

仕様	● 表面仕上: 光沢バレル研磨 ● 適用板厚: 3.0mm(扉パネルa+筐体パネルb) ● 締込み力: 22.5N(a+b=0mm)~44.1N(a+b=3.0mm)
用途	● 小型筐体の扉や蓋
納期	● 標準在庫品
備考	● 扉側には付属のEリングで取付けてください。 ● 永くご使用頂くために定期的に摺動部に高性能潤滑剤C-985(1360ページ)を塗布してください。

Specifications	● Finish: Gloss barrel polishing ● Applicable panel thickness: 3.0mm (Door panel a + Case panel b) ● Tightening force: 22.5N(a+b=0mm) to 44.1N(a+b=3.0mm)
Specific use	● Small case doors and covers
Remarks	● Attach the accessory E-ring to the door panel. ● Regular coating of high-performance lubricant C-985 (P.1360) to the sliding parts.

取付け方法 Installation method

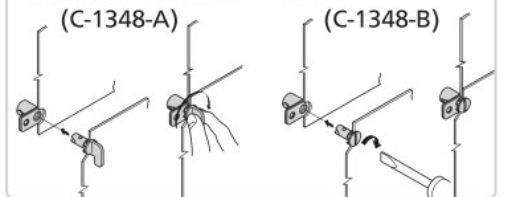

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ  
錠前装置・周辺機器

ファスナー

ラッチ錠

ドアキャッチ

スナッチロック

コントロールセンター

パイプ関連金具

グレーティングロック

工業用錠前

電磁波対策

パッキン

窓枠・カードホルダー

ゴム脚・プロメット

周辺機器(C)

充電器用金具

フリーザー金具


ラッシングシステム

C-1348-A (つまみ式) (Knob type)


C-1348-B (すり割式) (Slitting type)

[C-1348-A]

[C-1348-B]

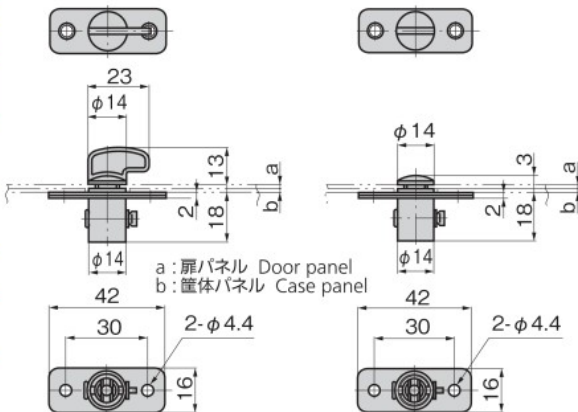

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

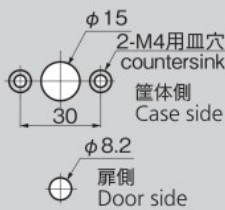

商品番号 Product No.	RoHS 10	備考 Remarks	材質 Material	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
							数量	単価
C-1348-A	●	つまみ式 knob type	ステンレス鋼 (SUS304)	30	22246			
C-1348-B	●	すり割式 slitting type	ステンレス鋼 (SUS304)	30	22247			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

C-548

アルミニウム製




パネルファスナー PANEL FASTENERS

特徴 Feature



- パネル側にかしめて取付けることができ、ねじの紛失の心配がありません。
- ばねが内蔵されており、外観がスッキリします。
- 筐体と扉をしっかり固定することができます。
- ドライバーでスピーディーに開扉、閉扉できます。
- Because the screws can be attached to the panel by caulking, there is no fear of screws being lost.
- The spring is built-in, for a streamlined look.
- The case and the door can be firmly secured.
- The door can be opened and closed speedily using a screwdriver.

仕様	● 材質: 本体/アルミニウム材(A6061) ねじ部/ステンレス(SUS303)
用途	● 表面仕上: 本体/アルマイト処理
納期	● サーバラック・エンクロージャーの側
備考	● 標準在庫品 ● かしめ治具は別途製作します。お問合せください。
Specifications	● Material: Main body: Aluminum (A6061) Screw: Stainless (SUS303)
Specific use	● Finish: Main body: Alumite treatment ● Sever rack, information equipment


[C-548-M3]

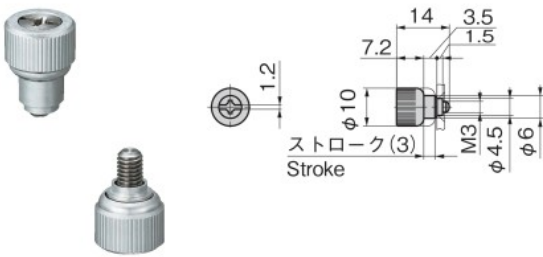

[C-548-M5]

 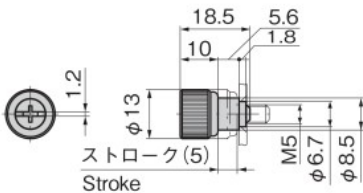

かしめ治具参考寸法 Reference caulking jig dimensions

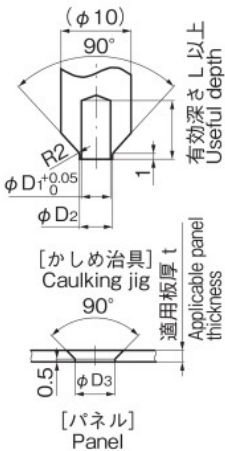

商品番号 Product No.	RoHS 10	L	D1	D2	D3	t	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
										数量	単価
C-548-M3	●	7	3	3.3	4.6	0.8~	1.7	23552			
C-548-M5	●	10	5	5.3	6.8	1.5~	5	23645			
C-548-M5-6	●							24957			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。