

特徴 Feature


- 選べるボディーカラー
- 固定側パネルと移動側パネルを合せ、プランジャー頭部を押込めば固定します。
- Body color is selectable.
- Can be secured by putting both panels on the fixed and moving sides together and pushing the plunger head.

仕様	● 材 質: プランジャー/ポリアミド(PA) グロメット/ポリカーボネイト(PC)
	● 標 準 色: ブラック 特注色: ホワイト
用途	● 製品質量: ナイラッチ1セット/平均1.32g ナイラッチプランジャーの重量/平均0.82g
	● 計測機器のパネル止め
納期	● 標準在庫品


Speci- fications	● Material: Plunger: Polyamide (PA) Grommet: Polycarbonate (PC)
	● Standard color: Black
Specific use	● Mass: One set of nylatch: Average 1.32g Nylatch plunger: Average 0.82g
	● Measuring equipment panel



〔固定された状態のナイラッチ〕
Fixed nylatch

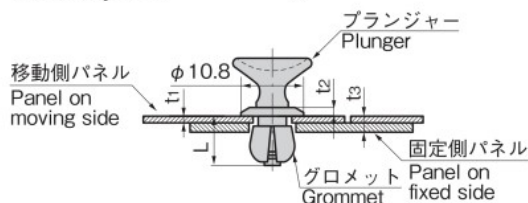


パネル穴明け寸法
Panel drilling dimensions

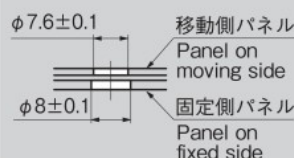

ナイラッチ部品詳細図 Details

イージーグリップ Easy grip			
CP-522-2-1	CP-522-3-1	CP-522-4-1	CP-522-5-1
タンパープルーフ Tamper proof			
CP-522-2-3	CP-522-3-3	CP-522-4-3	CP-522-5-3
ミニイージーグリップ Mini-easy grip			
CP-522-2-5	CP-522-3-5	CP-522-4-5	CP-522-5-5
グロメット Grommets			
CP-522-2用	CP-522-3用	CP-522-4用	CP-522-5用

使用例
Example of application

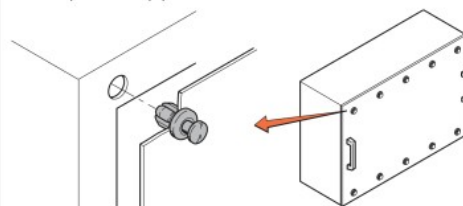

穴に合せ、プランジャーを押込むだけで蓋が固定できます。
Aligning holes, just push in the plunger to secure the cover.

商品番号 Product No.	RoHS 10	頭部形状 Shape of head	L MAX.	適用パネル厚 Applicable panel thickness			t ₂	コード Code	単価	量販価格	
				t ₁ MAX.	t ₃ MIN.	t ₃ MAX.				数量	単価
CP-522-2-1	●	イージー Easy						21345			
CP-522-2-3	●	タンパー Tamper	9.8	1.5	3.0	4.3	2	21346			
CP-522-2-5	●	ミニ Mini						21347			
CP-522-3-1	●	イージー Easy						21348			
CP-522-3-3	●	タンパー Tamper	10.9	2.4	4	5.3	2	21349			
CP-522-3-5	●	ミニ Mini						21350			
CP-522-4-1	●	イージー Easy						21351			
CP-522-4-3	●	タンパー Tamper	12.3	4.0	5.6	6.9	2	21352			
CP-522-4-5	●	ミニ Mini						21353			
CP-522-5-1	●	イージー Easy						21354			
CP-522-5-3	●	タンパー Tamper	13.4	5.2	6.8	8.1	2	21355			
CP-522-5-5	●	ミニ Mini						21356			

●: RoHS10指令対応品 ※大量のご注文は更にお安くなります。
▲: RoHS10指令に対応可能です。