

特徴 Feature

- 取付け面が2方向選べるように設計されています。
- Two directions can be selected for the installing surface.

仕様

- 材質: マグネット/フェライト(異方性)
ケース/亜鉛合金(ZDC)
受板/冷間圧延鋼板(SPCC)
- 表面仕上: ケース/ニッケルめっき(MZNi)
受板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)

用途

- 配分電盤・工作機械

納期

- 標準在庫品

Specifi-
cations

- Material: Magnet: Ferrite (anisotropic)
Case: Zinc alloy (ZDC)
Catch plate: Cold rolled steel plate (SPCC)

- Finish: Case: Nickel plating (MZNi)
Catch plate: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)

- Specific use: Distribution boards and machine tools





C-158-1





C-158-3


[C-158-1]

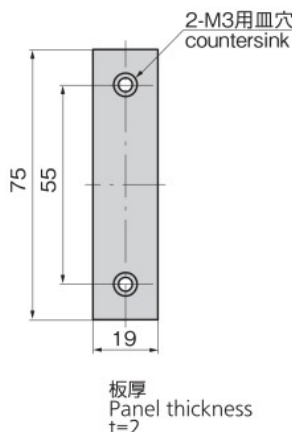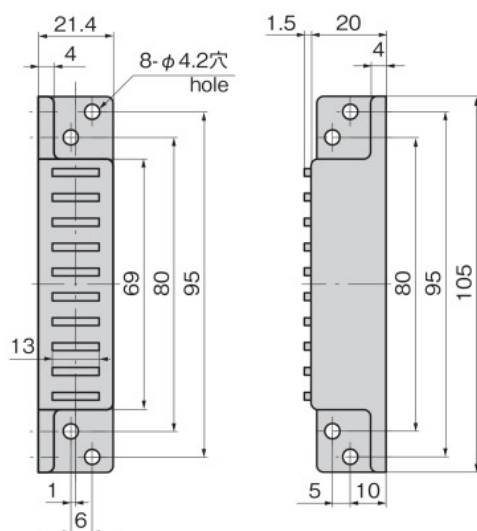

[C-158-2~5]

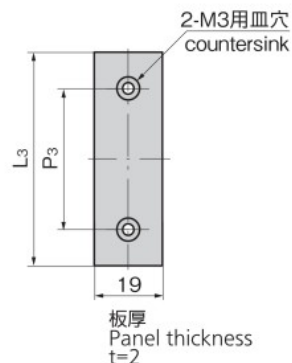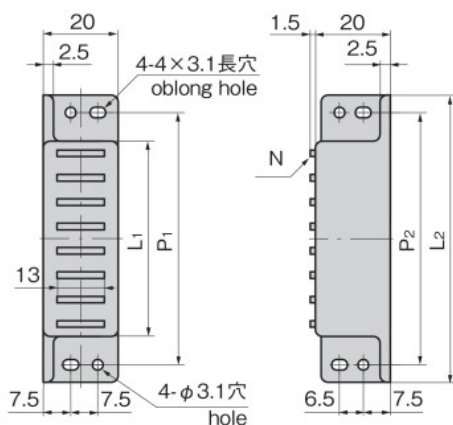

取付け例
Example of installation

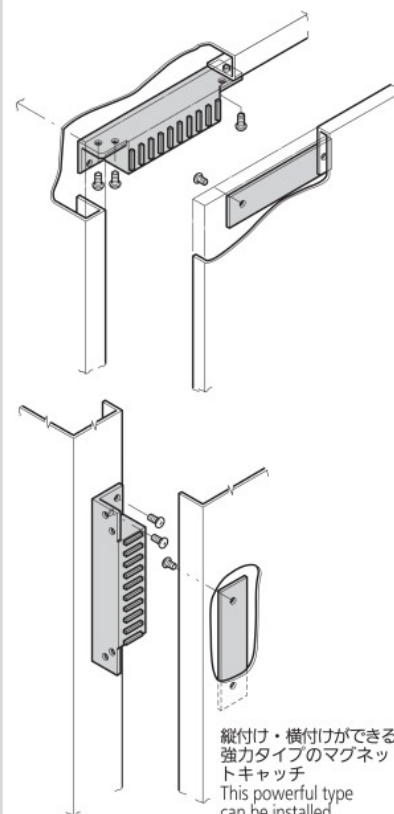

縦付け・横付けができる
強力タイプのマグネッ
トキャッチ
This powerful type
can be installed
vertically or horizontally.

商品番号 Product No.	RoHS 10+	L1	L2	L3	P1	P2	P3	N	吸着力 N Adsorption	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格 数量 単価
C-158-1	●	上記図面による See drawings above							147	206	20454		
C-158-2	●	55	80	60	70	70	40	8	137	140	20455		
C-158-3	●	41	61	43	50	50	27	6	107	110	20456		
C-158-4	●	27	50	29	40	40	18	4	68	74	20457		
C-158-5	●	20	40	22	30	30	12	3	29	56	20458		

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。