




C-1994-A~F

ステンレス製

ショートワイヤーフック
SHORT WIRE HOOKS

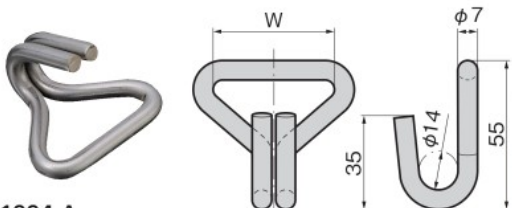

仕様 ●材 質：ステンレス鋼棒 (SUS304)
●表面仕上：光沢パレル研磨
納期 ●標準在庫品


Specifications ●Material: Stainless steel bar (SUS304)
●Finish: Gloss barrel polishing

商品番号 Product No.	RoHS 10	ベルト幅(mm) Belt width	W	破壊荷重kN Destruction load	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
								数量	単価
C-1994-A-1	●	45	46	8.75	75	22698			
C-1994-A-3	●	25	26	8.75	60	22699			

C-1994-A

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

ロングワイヤーフック
LONG WIRE HOOKS

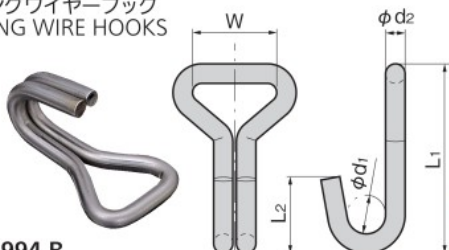

仕様 ●材 質：ステンレス鋼棒 (SUS304)
●表面仕上：光沢パレル研磨
納期 ●標準在庫品


Specifications ●Material: Stainless steel bar (SUS304)
●Finish: Gloss barrel polishing

商品番号 Product No.	RoHS 10	ベルト幅(mm) Belt width	L1	L2	W	phi d1	phi d2	破壊荷重kN Destruction load	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
												数量	単価
C-1994-B-1	●	45	100	40	46	20	10	19.38	220	22700			
C-1994-B-3	●	25	71	35	26	14	7	9.75	70	22701			

C-1994-B

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

ナローフラットフック
NARROW FLAT HOOKS

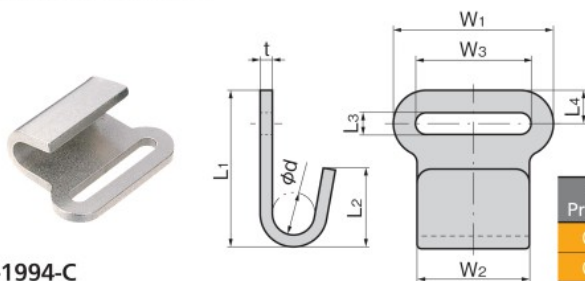

仕様 ●材 質：圧延ステンレス鋼板 (SUS420J2)
●表面仕上：無電解ニッケルめっき(後焼入れ)
納期 ●標準在庫品


Specifications ●Material: Rolled stainless steel plate (SUS420J2)
●Finish: Non-electrolytic nickel plating (followed by tempering)

商品番号 Product No.	RoHS 10	ベルト幅(mm) Belt width	L1	L2	L3	L4	W1	W2	W3	t	phi d	破壊荷重kN Destruction load	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
																数量	単価
C-1994-C-1	●	45	45	22.5	7	10.5	60	45	46	3	12	21.94	115	22702			
C-1994-C-3	●	25	35	17.5	5	7.5	36	25	26	2.5	10	7.96	30	22703			

C-1994-C

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

ワイドフラットフック
WIDE FLAT HOOKS

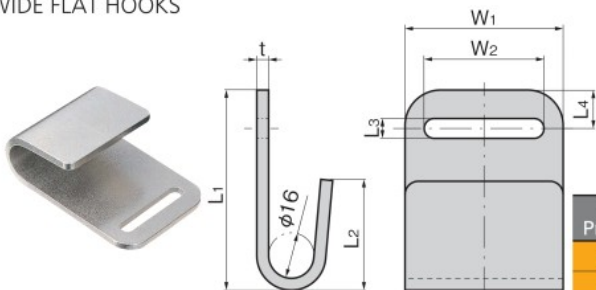

仕様 ●材 質：圧延ステンレス鋼板 (SUS420J2)
●表面仕上：無電解ニッケルめっき(後焼入れ)
納期 ●標準在庫品


Specifications ●Material: Rolled stainless steel plate (SUS420J2)
●Finish: Non-electrolytic nickel plating (followed by tempering)

商品番号 Product No.	RoHS 10	ベルト幅(mm) Belt width	L1	L2	L3	L4	W1	W2	t	phi d	破壊荷重kN Destruction load	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
															数量	単価
C-1994-D-1	●	45	73	40	7	13.5	60	46	4		19.76	190	22704			
C-1994-D-3	●	25	70	34	5	7.5	40	26	2.5		8.40	80	22705			

C-1994-D

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

デーリング
D-LINGS

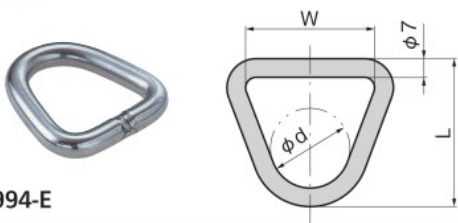

仕様 ●材 質：ステンレス鋼棒 (SUS304)
●表面仕上：光沢パレル研磨
納期 ●標準在庫品


Specifications ●Material: Stainless steel bar (SUS304)
●Finish: Gloss barrel polishing

商品番号 Product No.	RoHS 10	ベルト幅(mm) Belt width	L	W	phi d	破壊荷重kN Destruction load	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
										数量	単価
C-1994-E-1	●	45	54	47	30	31.70	50	22706			
C-1994-E-3	●	25	44	27	20	21.90	35	22707			

C-1994-E

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

フック
HOOKS

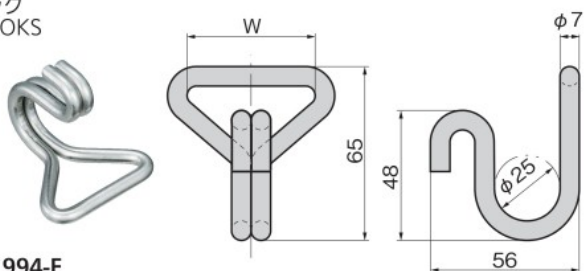

仕様 ●材 質：ステンレス鋼棒 (SUS304)
●表面仕上：光沢パレル研磨
納期 ●標準在庫品

Specifications ●Material: Stainless steel bar (SUS304)
●Finish: Gloss barrel polishing

商品番号 Product No.	RoHS 10	ベルト幅(mm) Belt width	W	破壊荷重kN Destruction load	製品質量(g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
								数量	単価
C-1994-F-1	●	45	47	6.02	110	22708			
C-1994-F-3	●	25	27	5.24	100	22709			

C-1994-F

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

ファスナー・ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器

ファスナー

ラッチ錠

ドア

キャッチ

スナッチ

ロック

コントロール

センター

パイプ

関連金具

グレーチング

ロック

工業用

錠前

電磁波

対策

パッキン

窓枠・カード

ホルダー

ゴム脚・

グロメット

周辺機器

(C)

充電器用

金具

フリーザー

金具

LASHING SYSTEMS
ラッシングシステム