

グロメット

CP-30-BC
プラスチック製






ボルトキャップ
CAP BOLTS



CP-30-BC-20-Ivory
アイボリー



CP-30-BC-8-Black
ブラック

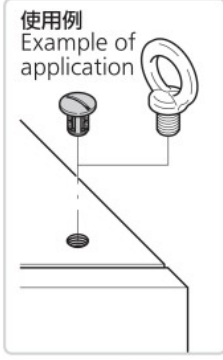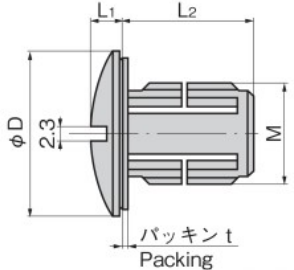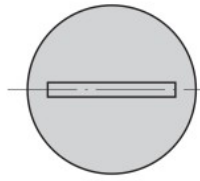

特徴 Feature

- クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。)
- 防水タイプ(パッキン使用)
- Quick in type (insert and turn one or two times)
- Waterproof (using packing)

仕様	● 材質: ポリプロピレン (PP) ● 標準色: アイボリー (5Y7/1)・ブラック
用途	● キュービクルの吊りボルト用穴隠し
納期	● 標準在庫品
備考	● ステンレス製キャップ (B-1129) もあります。931ページを参照ください。

Specifications	● Material: Polypropylene (PP) ● Standard color: Ivory (5Y7/1) and black
Specific use	● For cubicle hanging bolt hole covers
Remarks	● The product (B-1129) made of stainless steel is also available. (see page 931)

商品番号 Product No.	RoHS 10		L1	L2	φD	M×ピッチ Pitch	t	製品質量 (g) Mass	コード Code		単価	量販価格	
	アイボリー Ivory	ブラック Black							アイボリー Ivory	ブラック Black		数量	単価
CP-30-BC-8-Ivory	●	●	4.5	14.5	18	M8×1.25	0.8	0.8	21572	23962			
CP-30-BC-8-Black	●	●	4.5	14.5	18	M8×1.25	0.8	0.8	21572	23962			
CP-30-BC-10-Ivory	●	●	5	16.5	20	M10×1.5	1	1	21573	23963			
CP-30-BC-10-Black	●	●	5	16.5	20	M10×1.5	1	1	21573	23963			
CP-30-BC-12-Ivory	●	●	5	18.5	22	M12×1.75	1.5	1.5	21574	23964			
CP-30-BC-12-Black	●	●	5	18.5	22	M12×1.75	1.5	1.5	21574	23964			
CP-30-BC-16-Ivory	●	●	5	20.5	26	M16×2.0	2.5	2.5	21575	23965			
CP-30-BC-16-Black	●	●	5	20.5	26	M16×2.0	2.5	2.5	21575	23965			
CP-30-BC-20-Ivory	●	●	5.5	24.5	30	M20×2.5	4	4	21576	23966			
CP-30-BC-20-Black	●	●	5.5	24.5	30	M20×2.5	4	4	21576	23966			
CP-30-BC-22-Ivory	●	●	6	27.5	32	M22×2.5	4.5	4.5	21577	23967			
CP-30-BC-22-Black	●	●	6	27.5	32	M22×2.5	4.5	4.5	21577	23967			
CP-30-BC-24-Ivory	●	●	6.5	29.5	34	M24×3.0	5.9	5.9	21578	23968			
CP-30-BC-24-Black	●	●	6.5	29.5	34	M24×3.0	5.9	5.9	21578	23968			
CP-30-BC-30-Ivory	●	●	7	36.5	40	M30×3.5	9.4	9.4	21708	23969			
CP-30-BC-30-Black	●	●	7	36.5	40	M30×3.5	9.4	9.4	21708	23969			
CP-30-BC-36-Ivory	●	●	7.5	39.5	46	M36×4.0	13	13	22930	23970			
CP-30-BC-36-Black	●	●	7.5	39.5	46	M36×4.0	13	13	22930	23970			
CP-30-BC-42-Ivory	●	●	8.5	45.5	52	M42×4.5	1.2	1.2	24506	24516			
CP-30-BC-42-Black	●	●	8.5	45.5	52	M42×4.5	1.2	1.2	24506	24516			


●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。

CP-30-BN
プラスチック製

CP-30-BC用樹脂ナット
PLASTIC NUTS FOR CP-30-BC



CP-30-BN-30

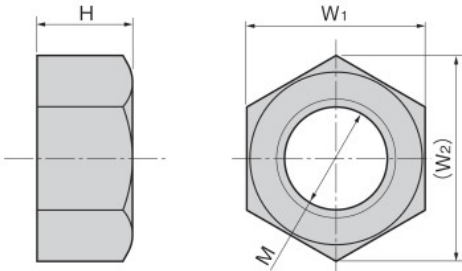

特徴 Feature

- プラスチックボルトキャップ (CP-30-BC) のナットとして使用できます。
- These can be used as nuts for plastic bolt caps (CP-30-BC).

仕様	● 材質: ポリアミド6 (PA6) ● 標準色: アイボリー (5Y7/1)
納期	● 標準在庫品
備考	● 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。 ● CP-30-BN-36は中止品になりました。

Specifications	● Material: Polyamide 6 (PA6) ● Standard color: Ivory (5Y7/1)
Remarks	● Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid. ● CP-30-BN-36 is no longer manufactured.

商品番号 Product No.	RoHS 10	W1	W2	H	M	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価	量販価格	
									数量	単価
CP-30-BN-8	●	13	15	6.5	8	0.7	23051			
CP-30-BN-10	●	17	19.5	8	10	1.3	23052			
CP-30-BN-12	●	19	22	10	12	1.8	23053			
CP-30-BN-16	●	24	27.7	13	16	3.4	23054			
CP-30-BN-20	●	30	34.5	16	20	5.9	23055			
CP-30-BN-22	●	32	37	18	22	7.4	23056			
CP-30-BN-24	▲	36	41.5	19	24	8.9	23057			
CP-30-BN-30	●	46	53	24	30	17.2	23058			

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。 ※大量のご注文は更にお安くなります。