

田村総業



Corner Pad(for Belt Sling)

コーナーパッド“当てもの”(筒状タイプ)

RoHS


同商品群
在庫数 108 アイテム

特 長 ●摩擦に強いナイロン製の当てものです。
 用 途 ●角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
 材 質 ●ナイロン
 製造国 ●日本

⚠ 注意
 ●エッジのある吊り荷が横滑りすると、当てものの効果がほとんどなくなる場合があります。



田村総業株 [601606]

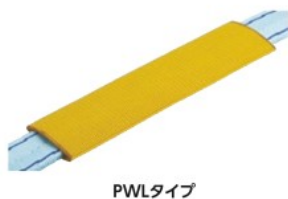

PWLタイプ

発注単位1本

発注コード	品 番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	適合ベルト幅 (mm)	全長 (mm)	パッド寸法 (mm) 幅×厚さ	タイプ	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
390-3648	PWL0250300	¥ 875	¥1,400	25	300	50×3	筒状	1	65	306(102)
390-3656	PWL0350400	¥1,250	¥2,000	35	400	60×3	筒状	1	96	128(57)
390-3664	PWL0500400	¥1,563	¥2,500	50	400	73×3	筒状	1	121	392(78)
390-3672	PWL0750400	¥1,875	¥3,000	75	400	97×3	筒状	1	164	215(71)
390-3681	PWL1000400	¥2,313	¥3,700	100	400	120×3	筒状	1	192	140(80)
390-3699	PWL1500400	¥3,063	¥4,900	150	400	167×3	筒状	1	288	43(45)
390-3702	PWL2000400	¥3,875	¥6,200	200	400	214×3	筒状	1	381	23(32)

☎商品のお問い合わせ: 076-274-8381 <http://www.tamura-so.com/>

田村総業



Corner Pad(for Belt Sling)

コーナーパッド“当てもの”(マジック製タイプ)

RoHS

同商品群
在庫数 108 アイテム

特 長 ●摩擦に強いナイロン製の当てものです。
 用 途 ●角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
 材 質 ●ナイロン
 製造国 ●日本

⚠ 注意
 ●エッジのある吊り荷が横滑りすると、当てものの効果がほとんどなくなる場合があります。



PXLタイプ

発注単位1本

発注コード	品 番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	適合ベルト幅 (mm)	全長 (mm)	パッド寸法 (mm) 幅×厚さ	タイプ	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
390-3711	PXL0250300	¥1,313	¥2,100	25	300	108×3	マジック製	1	49	152(127)
390-3729	PXL0350400	¥1,688	¥2,700	35	400	140×3	マジック製	1	87	82(50)
390-3737	PXL0500400	¥1,906	¥3,050	50	400	170×3	マジック製	1	107	96(73)
390-3745	PXL0750400	¥2,125	¥3,400	75	400	200×3	マジック製	1	126	52(75)
390-3753	PXL1000400	¥2,625	¥4,200	100	400	270×3	マジック製	1	194	59(116)
390-3761	PXL1500400	¥3,375	¥5,400	150	400	370×3	マジック製	1	252	23(70)
390-3770	PXL2000400	¥4,063	¥6,500	200	400	500×3	マジック製	1	359	13(31)
390-3788	PXL2500500	¥5,125	¥8,200	250	500	590×3	マジック製	1	537	1(25)
390-3796	PXL3000500	¥5,875	¥9,400	300	500	690×3	マジック製	1	631	10(39)

☎商品のお問い合わせ: 076-274-8381 <http://www.tamura-so.com/>

シライ




Protector Pad

補強筒(ベルトスリング用)TORAY
同商品群
在庫数 76 アイテム

特 長 ●別注品にてシャープエッジ用もあります。
 用 途 ●角当て、緩衝材など。仕 様 ●接合テープタイプ
 材 質 ●ナイロン 製造国 ●日本

⚠ 注意
 ●エッジのある吊り荷が横滑りすると、補強筒の効果がほとんどなくなる場合があります。

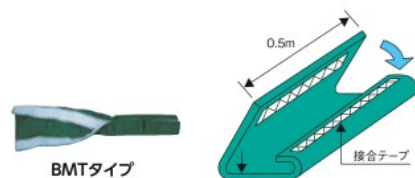

BMTタイプ

補強筒の仕様と選定の目安 (ベルトスリング)

型式	使用面の厚さ t	R= 角の丸み				
		R=0	R≤1	1<R≤3	3<R≤5	5<R<10
BMT	2mm	×	×	×	△	○
SMT	4mm	×	△	△	△	○

※△は、使用荷重を80%にしてご使用ください。
 ※▲は、使用荷重を50%にしてご使用ください。

発注単位1本

発注コード	品 番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	適合ベルト幅 (mm)	全長 (mm)	パッド寸法 (mm) 有効展開幅×厚さ	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
361-7866	BMT-BE25X0.5-S	¥ 719	¥1,150	25	0.5	75×2	1	90	1033(106)
361-7874	BMT-BE35X0.5-S	¥ 906	¥1,450	35	0.5	105×2	1	130	367(71)
361-7882	BMT-BE50X0.5-S	¥ 906	¥1,450	50	0.5	125×2	1	130	622(76)
361-7891	BMT-BE75X0.5-S	¥1,094	¥1,750	75	0.5	165×2	1	160	204(67)
361-7840	BMT-BE100X0.5-S	¥1,469	¥2,350	100	0.5	235×2	1	250	86(60)
361-7858	BMT-BE150X0.5-S	¥1,844	¥2,950	150	0.5	330×2	1	330	46(118)
361-8048	SMT-BE25X0.5-S	¥1,656	¥2,650	25	0.5	125×4	1	240	67(67)
361-8056	SMT-BE35X0.5-S	¥2,094	¥3,350	35	0.5	125×4	1	240	53(74)
361-8064	SMT-BE50X0.5-S	¥2,094	¥3,350	50	0.5	150×4	1	330	313(75)
361-8072	SMT-BE75X0.5-S	¥2,625	¥4,200	75	0.5	185×4	1	400	101(74)
361-8021	SMT-BE100X0.5-S	¥3,063	¥4,900	100	0.5	235×4	1	480	126(61)
361-8030	SMT-BE150X0.5-S	¥3,938	¥6,300	150	0.5	340×4	1	630	48(77)

☎商品のお問い合わせ: 06-6445-4114 <http://www.toray-intl.co.jp/sling/index.html>

東レインターナショナル株 [657341]

テザック



Protect Pad

補強パッド(ベルトスリング用)

RoHS

同商品群
在庫数 58 アイテム

特 長 ●スリングと同じ材質の強力タイプです。
 用 途 ●角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護。
 仕 様 ●マジックテープ式
 材 質 ●高強度ポリエステル原着糸
 製造国 ●日本



TC-1M50X0.3M

発注単位1本

発注コード	品 番	税抜価格 (1本)	メーカー希望 小売価格 (1本)	適合ベルト幅 (mm)	全長 (mm)	パッド寸法 (mm) 幅×厚さ	タイプ	梱包数 (本)	質量 (g)	実績 (前年比%)
421-4421	TC-1M25X0.3M	¥2,419	¥4,300	25	300	120×4	マジック製	1	120	104(86)
421-4439	TC-1M35X0.3M	¥2,644	¥4,700	35	300	150×4	マジック製	1	180	81(43)
421-4447	TC-1M50X0.3M	¥2,813	¥5,000	50	300	200×4	マジック製	1	220	338(84)
421-4455	TC-1M75X0.4M	¥3,263	¥5,800	75	400	235×4	マジック製	1	380	161(113)
421-4412	TC-1M100X0.4M	¥3,656	¥6,500	100	400	285×4	マジック製	1	440	205(82)

☎商品のお問い合わせ: 06-6765-2016 <http://www.tesac.co.jp/>

株テザック [606884]

⚠ 角の鋭い荷は当てもなしで吊らないでください。重大な事故につながる恐れがあります。