

ページ数横の数字は商品分類別の在庫アイテム数、ブランドロゴ下の数字はブランドごとの商品分類別の在庫アイテム数です。

コンベヤ



Driven Roller Conveyor


チェーン駆動用ローラー



KDR-38-41

仕様 ●スプロケット:10T
●チェーン番号:#40
材質 ●ローラー:スチール
製造国 ●日本

(単位:mm)

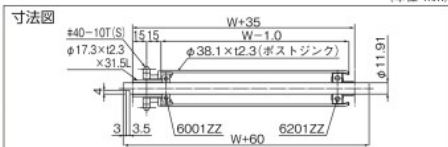

38.1mmシングルスプロケット 特長 ●軽荷重用のチェーン駆動ローラーに使われる最も汎用的なローラーサイズです。

発注単位1本 メーカー直送 運賃¥1,200(北海道・沖縄・離島は除く) (価格改定日 21.09) 太陽工業株[551815]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ローラー径(mm)	肉厚(mm)	ローラー幅(mm)	シャフト幅(mm)	シャフト径(mm)	ローラー耐荷重(kg/本)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
★461-0351	KDR-38-41-W300-S	¥2,580	¥3,440	38.1	2.3	300	360	12	-	1	1006	2(20)
★461-0369	KDR-38-41-W400-S	¥2,865	¥3,820	38.1	2.3	400	460	12	-	1	1259	0(-)
★461-0377	KDR-38-41-W500-S	¥3,158	¥4,210	38.1	2.3	500	560	12	-	1	1512	0(-)
★461-0385	KDR-38-41-W600-S	¥3,345	¥4,460	38.1	2.3	600	660	12	-	1	1765	0(-)
★461-0393	KDR-38-41-W700-S	¥3,533	¥4,710	38.1	2.3	700	760	12	-	1	2018	0(-)
★461-0407	KDR-38-41-W800-S	¥3,818	¥5,090	38.1	2.3	800	860	12	-	1	2271	2(-)
★461-0415	KDR-38-41-W900-S	¥4,013	¥5,350	38.1	2.3	900	960	12	-	1	2524	0(-)
★461-0342	KDR-38-41-W1000-S	¥4,290	¥5,720	38.1	2.3	1000	1060	12	-	1	2777	0(-)

38.1mmダブルスプロケット 特長 ●軽荷重用のチェーン駆動ローラーに使われる最も汎用的なローラーサイズです。

発注単位1本 メーカー直送 運賃¥1,200(北海道・沖縄・離島は除く) (価格改定日 21.09)

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ローラー径(mm)	肉厚(mm)	ローラー幅(mm)	シャフト幅(mm)	シャフト径(mm)	ローラー耐荷重(kg/本)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
★461-0431	KDR-38-42-W300-S	¥3,435	¥4,580	38.1	2.3	300	380	12	-	1	1150	0(-)
★461-0440	KDR-38-42-W400-S	¥3,728	¥4,970	38.1	2.3	400	480	12	-	1	1403	0(-)
★461-0458	KDR-38-42-W500-S	¥3,915	¥5,220	38.1	2.3	500	580	12	-	1	1656	0(-)
★461-0466	KDR-38-42-W600-S	¥4,200	¥5,600	38.1	2.3	600	680	12	-	1	1909	20(-)
★461-0474	KDR-38-42-W700-S	¥4,440	¥5,920	38.1	2.3	700	780	12	-	1	2162	0(-)
★461-0482	KDR-38-42-W800-S	¥4,695	¥6,260	38.1	2.3	800	880	12	-	1	2415	0(-)
★461-0491	KDR-38-42-W900-S	¥4,920	¥6,560	38.1	2.3	900	980	12	-	1	2669	0(-)
★461-0423	KDR-38-42-W1000-S	¥5,108	¥6,810	38.1	2.3	1000	1080	12	-	1	2922	0(-)

57.2mmシングルスプロケット 特長 ●中荷重用のチェーン駆動ローラーに使われる最も汎用的なローラーサイズです。

発注単位1本 メーカー直送 運賃¥1,200(北海道・沖縄・離島は除く) (価格改定日 21.09)

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ローラー径(mm)	肉厚(mm)	ローラー幅(mm)	シャフト幅(mm)	シャフト径(mm)	ローラー耐荷重(kg/本)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
★461-0512	KDR-57-41-W300-S	¥2,775	¥3,700	57.2	2.1	300	360	12	-	1	1441	10(200)
★461-0521	KDR-57-41-W400-S	¥3,053	¥4,070	57.2	2.1	400	460	12	-	1	1812	0(-)
★461-0539	KDR-57-41-W500-S	¥3,345	¥4,460	57.2	2.1	500	560	12	-	1	2183	1(7)
★461-0547	KDR-57-41-W600-S	¥3,623	¥4,830	57.2	2.1	600	660	12	-	1	2554	7(350)
★461-0555	KDR-57-41-W700-S	¥3,915	¥5,220	57.2	2.1	700	760	12	-	1	2925	0(-)
★461-0563	KDR-57-41-W800-S	¥4,200	¥5,600	57.2	2.1	800	860	12	-	1	3297	0(-)
★461-0571	KDR-57-41-W900-S	¥4,485	¥5,980	57.2	2.1	900	960	12	-	1	3668	38(-)
★461-0504	KDR-57-41-W1000-S	¥4,583	¥6,110	57.2	2.1	1000	1060	12	-	1	4039	0(-)

57.2mmダブルスプロケット 特長 ●中荷重用のチェーン駆動ローラーに使われる最も汎用的なローラーサイズです。

発注単位1本 メーカー直送 運賃¥1,200(北海道・沖縄・離島は除く) (価格改定日 21.09)


発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ローラー径(mm)	肉厚(mm)	ローラー幅(mm)	シャフト幅(mm)	シャフト径(mm)	ローラー耐荷重(kg/本)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
★461-0598	KDR-57-42-W300-S	¥3,435	¥4,580	57.2	2.1	300	380	12	-	1	1573	0(-)
★461-0601	KDR-57-42-W400-S	¥3,728	¥4,970	57.2	2.1	400	480	12	-	1	1944	0(-)
★461-0610	KDR-57-42-W500-S	¥3,915	¥5,220	57.2	2.1	500	580	12	-	1	2315	0(-)
★461-0628	KDR-57-42-W600-S	¥4,200	¥5,600	57.2	2.1	600	680	12	-	1	2686	1(-)
★461-0636	KDR-57-42-W700-S	¥4,440	¥5,920	57.2	2.1	700	780	12	-	1	3057	0(-)
★461-0644	KDR-57-42-W800-S	¥4,703	¥6,270	57.2	2.1	800	880	12	-	1	3428	0(-)
★461-0652	KDR-57-42-W900-S	¥4,920	¥6,560	57.2	2.1	900	980	12	-	1	3799	0(-)
★461-0580	KDR-57-42-W1000-S	¥5,108	¥6,810	57.2	2.1	1000	1080	12	-	1	4171	0(-)

☎商品のお問い合わせ:052-621-2663 <http://www.taiyokogyo-kk.co.jp/>



Driven Roller Conveyor

 Vプーリー連動ローラー(ローラー径57.2mm)



TR-5714-VP

特長 ●付属のカラーの調整によって各メーカーローラーメーカーのVプーリー連動型補助ローラーとして装着できます。
●57.2mmの中荷重用ローラーです。
材質 ●ローラー:スチール
製造国 ●日本

(単位:mm)



発注単位1本 メーカー直送 運賃¥1,200(北海道・沖縄・離島は除く) (価格改定日 21.09) 太陽工業株[551815]

発注コード	品番	税抜価格(1本)	メーカー希望小売価格(1本)	ローラー径(mm)	肉厚(mm)	ローラー幅(mm)	シャフト幅(mm)	シャフト径(mm)	ローラー耐荷重(kg/本)	梱包数(本)	質量(g)	実績(前年比%)
★461-0849	TR-5714-VP-300	¥2,295	¥3,060	57.2	1.4	300	360	12	160	1	1008	0(-)
★461-0857	TR-5714-VP-400	¥2,475	¥3,300	57.2	1.4	400	460	12	160	1	1230	20(72)
★461-0865	TR-5714-VP-500	¥2,678	¥3,570	57.2	1.4	500	560	12	160	1	1452	0(-)
★461-0873	TR-5714-VP-600	¥2,955	¥3,940	57.2	1.4	600	660	12	135	1	1674	0(-)
★461-0881	TR-5714-VP-700	¥3,158	¥4,210	57.2	1.4	700	760	12	120	1	1896	0(-)
★461-0890	TR-5714-VP-800	¥3,345	¥4,460	57.2	1.4	800	860	12	110	1	2118	1(-)
★461-0903	TR-5714-VP-900	¥3,623	¥4,830	57.2	1.4	900	960	12	100	1	2339	0(-)
★461-0831	TR-5714-VP-1000	¥3,818	¥5,090	57.2	1.4	1000	1060	12	90	1	2561	10(500)

☎商品のお問い合わせ:052-621-2663 <http://www.taiyokogyo-kk.co.jp/>