


# ステンレスボールバルブ

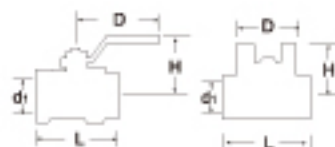

## UK

### 800型 レデュースドボアボールバルブ

SCS13A



呼び径		d1	L	H	D
8 A	1/4 B	4.6	39	32	64
10	3/8	6.8	44	35.5	63
15	1/2	9	56.5	40.5	101
20	3/4	12.5	58.5	44	101
25	1	16	71	54	106
32	1 1/4	20	78	58	106
40	1 1/2	25	83	63	139
50	2	32	100	69.5	139
材質	ボデー ボール ステム		SCS13A SUS316 SUS316	ハンドル	R-PTFE SUS304
最高許容圧力	常温の水、油、ガス 飽和蒸気		5.5 MPa 1.0 MPa	(ガスは可燃性・毒性以外のガス)	

## UKT

### 800型 レデュースドボアボールバルブ(Tハンドル)

SCS13A



呼び径		d1	L	H	D
8 A	1/4 B	4.6	39	22.5	38
10	3/8	6.8	44	23	38
15	1/2	9	56.5	28	55
20	3/4	12.5	58.5	31	55
25	1	16	71	38	84
材質	ボデー ボール ステム		SCS13A SUS316 SUS316	ハンドル	R-PTFE SCS13
最高許容圧力	常温の水、油、ガス 飽和蒸気		5.5 MPa 1.0 MPa	(ガスは可燃性・毒性以外のガス)	

## UB

### 800型 レデュースドボアボールバルブ

SCS14A



呼び径		d1	L	H	D
8 A	1/4 B	4.6	39	32	64
10	3/8	6.8	44	35.5	63
15	1/2	9	56.5	40.5	101
20	3/4	12.5	58.5	44	101
25	1	16	71	54	106
32	1 1/4	20	78	58	106
40	1 1/2	25	83	63	139
50	2	32	100	69.5	139
材質	ボデー ボール ステム		SCS14A SUS316 SUS316	ハンドル	R-PTFE SUS304
最高許容圧力	常温の水、油、ガス 飽和蒸気		5.5 MPa 1.0 MPa	(ガスは可燃性・毒性以外のガス)	

## UBT

### 800型 レデュースドボアボールバルブ(Tハンドル)


SCS14A



呼び径		d1	L	H	D
8 A	1/4 B	4.6	39	22.5	38
10	3/8	6.8	44	23	38
15	1/2	9	56.5	28	55
20	3/4	12.5	58.5	31	55
25	1	16	71	38	84
材質	ボデー ボール ステム		SCS14A SUS316 SUS316	ハンドル	R-PTFE SCS13
最高許容圧力	常温の水、油、ガス 飽和蒸気		5.5 MPa 1.0 MPa	(ガスは可燃性・毒性以外のガス)	

## UK・UB

目盛板付生産可能

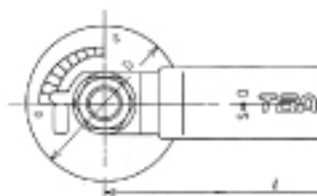

### 目盛板大きさ

目盛板の外径 D	UK・UB 呼び径
30	8A
36	10A
45	15A 20A
50	25A 32A
55	50A