

汎用形

●標準形

140H-8

●スイッチセット

140H-8R

複動形片ロッド

- 7MPa用
70H-8 : 標準形
70H-8R : スイッチセット
- 14MPa用
140H-8 : 標準形
140H-8R : スイッチセット

複動形両ロッド

- 7MPa用
70H-8D : 標準形
70H-8RD : スイッチセット
- 14MPa用
140H-8D : 標準形
140H-8RD : スイッチセット

- ① ニトリルゴム(φ32~φ250)
 - ② ウレタンゴム(φ32~φ160)
 - ③ ふっ素ゴム(φ32~φ250)
 - ⑥ 水素化ニトリルゴム(φ32~φ160)
 - ⑧ スリッパシール(φ32~φ100)
- 注) スリッパシールのパッキン材質は、ピストンパッキン以外はニトリルゴムになり 支持形式
ます。スイッチセットはありません。

Aロッド

標準形 : φ40~φ160
スイッチセット : φ40~φ125
B・Cロッド

標準形 : φ32~φ250
スイッチセット : φ32~φ140

注) Cロッドはφ40からになります。

- A** Aロッド
- B** Bロッド
- C** Cロッド
- R** 両側クッション付
- R** ロッド側クッション付
- H** ヘッド側クッション付
- N** クッションなし

耐切削油剤仕様

●標準形

140HW-8

●スイッチセット

140HW-8R


複動形片ロッド

- 7MPa用
70HW-8 : 標準形
70HW-8R : スイッチセット
- 14MPa用
140HW-8 : 標準形
140HW-8R : スイッチセット

シリンダ内径(mm)
φ32~φ125

水素化ニトリルゴム

形式記号の破線は、不要の場合無記入。 ■ 準標準品

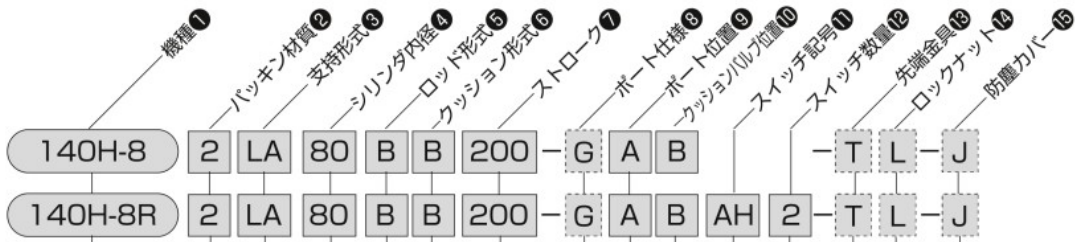

- J** ナイロンターポリン
- JN** クロロブレン
- JK** コーネックス

L ロックナット付

- T** T先(1山先端金具)
- S** S先(1山先端金具・球面軸受付)
- Y** Y先(2山先端金具)
- F** F先(Fジョイント)(7MPa用)

スイッチ数量(1, 2, ~n)

スイッチ記号

注) 適合スイッチ記号については、スイッチ一覧表よりご選定ください。

❗ スイッチセット発注時の注意

- スイッチ不要の場合は、スイッチ記号①、スイッチ数量⑫は0で手記してください。
- スイッチはシリンダ本体に組付けずに発送いたします。

クッションバルブ位置(A、B、C、D、O)

ポート位置(A、B、C、D)

無記号 Rcねじ

- G** Gねじ(受注対応)
- N** NPTねじ(受注対応)

シリンダストローク(mm)

- 有 **5** WR505(コード5m付)
- 接 **7** WR505F(コード5m付/フレックスチューブ付属)
- 点 **6** WR515(コード5m付/コードタイプ)
- 無 **RA** AX205WCE(コード5m付)
- 接 **RB** AZ205WCE(コード5m付)
- 接 **2** WS215(コード5m付)
- 点 **4** WS215F(コード5m付/フレックスチューブ付属)
- 点 **3** WS225(コード5m付/コードタイプ)

注) ●上記以外の形式説明は、汎用形を参照願います。
●防塵カバー付はありません。