

### 基本仕様

最大移動速度 m/min	300 <sup>※1</sup>	
使用温度範囲 °C	-40 ~ 80	
材質	本体	エンブラ (黒色)
	取付金具	スチール (亜鉛光沢メッキ)
	縦仕切板	エンブラ (黒色)
	横仕切板	アルミニウム
定尺長さ リンク	84	

注) 1. 支持ローラ設置の場合150m/min。  
2. 酸性・アルカリ性雰囲気ではご使用できません。

### 能力線図




注) 支持ローラ2ヶ所設置時の最大移動ストロークを超える場合はロングスパン仕様 (197 ~ 200ページ) となります。

### リンク数の計算

$$\text{リンク数} = \frac{S}{2} + \pi R + 2K$$

注) 固定端がストロークの中央の場合  
計算後、小数点以下は、わずかでも切上げて整数とします。

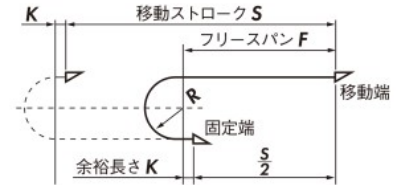

S: 移動ストローク mm  
R: 屈曲半径 mm  
P: ピッチ = 47.5mm  
K: 余裕長さ = 48mm 以上

### 形番


**TKMT47H26DDE** ① R ② + ③ L - ④ - ⑤

①内幅	②屈曲半径	③リンク数	④固定端	⑤移動端
56	75		FOA	MOA
80	100		FIA	MIA
104	160		FOB	MOB
152	200		FIB	MIB
192	250		FC	MC

注) 1. 取付金具セットは、取付リンクと取付金具のセットです。部品にて納入します。  
2. 縦仕切板は内幅にかかわらず共通です。仕切板は2リンク毎に取付けてください。  
3. 仕切板は部品にて納入します。  
4. ロングスパン仕様の形番については204ページをご参照ください。

### 仕切板

種類	形番	構成部品	単位
①縦仕切板	TKMT47H26DD-ST	縦仕切板 1個	K(個)
②横仕切板 (DSAタイプ用)	TKMT47H26DD-HS(W寸法) W=56・80・104・152・192	横仕切板 1個	K(個)

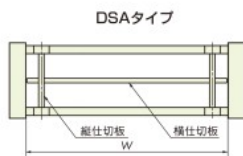

### 縦仕切板

形番	適用ケーブルベヤ本体
TKMT47H26DD-ST	TKMT47H26DDE**R**

### 横仕切板

形番	適用ケーブルベヤ本体
TKMT47H26DD-HS56	TKMT47H26DDE56R**
TKMT47H26DD-HS80	TKMT47H26DDE80R**
TKMT47H26DD-HS104	TKMT47H26DDE104R**
TKMT47H26DD-HS152	TKMT47H26DDE152R**
TKMT47H26DD-HS192	TKMT47H26DDE192R**

### 取付金具

形番	適用ケーブルベヤ本体
TKMT47H26DD56-MOA	TKMT47H26DDE56R**
TKMT47H26DD56-MOB	
TKMT47H26DD56-MIA	
TKMT47H26DD56-MIB	
TKMT47H26DD56-MC	
TKMT47H26DD56-FOA	TKMT47H26DDE56R**
TKMT47H26DD56-FOB	
TKMT47H26DD56-FIA	
TKMT47H26DD56-FIB	
TKMT47H26DD56-FC	
TKMT47H26DD80-MOA	TKMT47H26DDE80R**
TKMT47H26DD80-MOB	
TKMT47H26DD80-MIA	
TKMT47H26DD80-MIB	
TKMT47H26DD80-MC	
TKMT47H26DD80-FOA	TKMT47H26DDE80R**
TKMT47H26DD80-FOB	
TKMT47H26DD80-FIA	
TKMT47H26DD80-FIB	
TKMT47H26DD80-FC	

### 取付金具

形番	適用ケーブルベヤ本体
TKMT47H26DD104-MOA	TKMT47H26DDE104R**
TKMT47H26DD104-MOB	
TKMT47H26DD104-MIA	
TKMT47H26DD104-MIB	
TKMT47H26DD104-MC	
TKMT47H26DD104-FOA	TKMT47H26DDE104R**
TKMT47H26DD104-FOB	
TKMT47H26DD104-FIA	
TKMT47H26DD104-FIB	
TKMT47H26DD104-FC	
TKMT47H26DD152-MOA	TKMT47H26DDE152R**
TKMT47H26DD152-MOB	
TKMT47H26DD152-MIA	
TKMT47H26DD152-MIB	
TKMT47H26DD152-MC	
TKMT47H26DD152-FOA	TKMT47H26DDE152R**
TKMT47H26DD152-FOB	
TKMT47H26DD152-FIA	
TKMT47H26DD152-FIB	
TKMT47H26DD152-FC	

### 取付金具

形番	適用ケーブルベヤ本体
TKMT47H26DD192-MOA	TKMT47H26DDE192R**
TKMT47H26DD192-MOB	
TKMT47H26DD192-MIA	
TKMT47H26DD192-MIB	
TKMT47H26DD192-MC	
TKMT47H26DD192-FOA	TKMT47H26DDE192R**
TKMT47H26DD192-FOB	
TKMT47H26DD192-FIA	
TKMT47H26DD192-FIB	
TKMT47H26DD192-FC	

ご注文方法は19ページ

商品質量は235ページ