


汎用ドライブチェーン・スプロケット **RSスプロケット RS35**

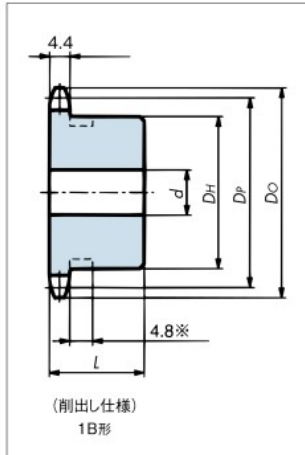

歯数	ピッチ円直径 D_p	(外径) (D_o)	1B形				概略質量 kg	材質	歯数
			軸穴径 d		ハブ				
			下穴	最大	径 D_H	長 L			
9	27.85	32	8	11	22	20	0.05	※	9
10	30.82	35	8	12	25	20	0.07	※	10
11	33.81	38	8	14	27	20	0.08	※	11
12	36.80	41	8	16.5	31	20	0.11	※	12
13	39.80	44	9.5	18	32	20	0.12	※	13
14	42.80	47	9.5	16.5	30	20	0.12	削出し仕様 機械構造用炭素鋼	14
15	45.81	51	9.5	19	35	20	0.16		15
16	48.82	54	9.5	20	37	20	0.18		16
17	51.84	57	9.5	24	41	20	0.22		17
18	54.85	60	9.5	24.5	44	20	0.25		18
19	57.87	63	9.5	28.5	47	20	0.29		19
20	60.89	66	9.5	30	50	20	0.32		20
21	63.91	69	9.5	32	53	20	0.36		21
22	66.93	72	9.5	32	53	20	0.37		22
23	69.95	75	9.5	32	53	20	0.38		23
24	72.97	78	9.5	32	53	22	0.43		24
25	76.00	81	12.7	32	53	22	0.43		25
26	79.02	84	12.7	32	53	22	0.44		26
27	82.05	87	12.7	32	53	22	0.45		27
28	85.07	90	12.7	32	53	22	0.47		28
30	91.12	96	12.7	32	53	22	0.50		30
32	97.18	102	12.7	32	53	22	0.53		32
34	103.23	109	12.7	32	53	22	0.56		34
35	106.26	112	12.7	32	53	22	0.58		35
36	109.29	115	12.7	32	53	22	0.59		36
38	115.34	121	13	42	63	25	0.82		38
40	121.40	127	13	42	63	25	0.86		40
42	127.46	133	13	42	63	25	0.90		42
45	136.55	142	13	42	63	25	0.96		45
48	145.64	151	13	42	63	25	1.0		48
50	151.69	157	13	42	63	25	1.1		50
54	163.82	169	13	42	63	25	1.2		54
60	182.00	187	13	42	63	25	1.4		60
65	197.15	203	16	45	68	25	1.6		65
70	212.30	218	16	45	68	25	1.7		70
75	227.46	233	16	45	68	25	1.9	75	

- 注) 1. 最大軸穴径は一般的な場合を表わしています。軸穴径、キー面圧については一般機械設計により決定してください。
 2. ※印は、ハブ外周部に溝があります。溝の外径は9T:16、10T:18、11T:22、12T:24、13T:28です。
 3. 着色部分の品種は、標準仕様で歯先硬化を施しています。
 4. 歯数42以上の在庫スプロケットは、歯先硬化されていませんが、歯先硬化仕様(短納期品)もあります。
 5. 全品種在庫品です。

形番表示例

RS35 -1 B 50T
 サイズ 列数 | 歯数 ハブ形式

歯先硬化仕様 形番表示例

RS35 -1 B 15T Q
 サイズ 列数 | 歯数 ハブ形式 | 歯先硬化仕様

ご使用になる前に
 汎用
 無給油
 強力
 耐環境
 特殊
 スプロケット
 ピンギヤドライブ
 アクセサリ
 技術ノート