



P3M (ピッチ 3 mm)

■形式

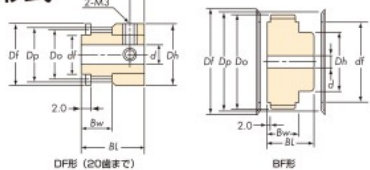

■歯形

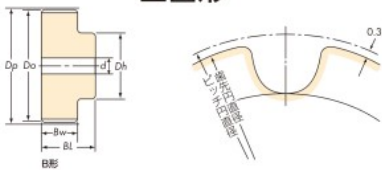

■材質

アルミニウム合金
機械構造用炭素鋼
改正 RoHS 指令 (10 物質) : 適合

■形番表示例

PT 20 P 3M 10 DF-A
 プーリ
 プーリ歯数
 P: PX
 種類 (ピッチ)
 プーリ形式
 使用ベルト幅 mm
 材質
 A: アルミ
 なし: 炭素鋼

■フランジ形番表示例

PT S F 10 280 160
 プーリ
 材質
 S: スチール
 A: アルミ
 形状
 厚さ f
 例: 1.0 mm
 内径 df
 例: 16.0 mm
 外径 Df
 例: 28.0 mm



■プーリ品種・形式一覧

歯数 n	ピッチ円 直径 Dp	歯先円 直径 Do	ハブ 直径 Dh	使用軸の直径 d		使用フランジ形番 各部寸法は 形番表示例参照	形式・材質					
				最小	最大		P3M6		P3M10		P3M15	
							炭素鋼	アルミ	炭素鋼	アルミ	炭素鋼	アルミ
10	9.55	8.79	12	4	4	PTSS1012055	DF		DF		DF	
11	10.50	9.74	13		5	PTSS1013070	DF		DF		DF	
12	11.46	10.70	15	4	5	PTSS1015080	DF		DF		DF	
13	12.41	11.65					DF		DF		DF	
14	13.37	12.61	17	4	6.35	PTSS10170100	DF		DF		DF	
15	14.32	13.56					DF		DF		DF	
16	15.28	14.52	21	4	6.35	PTSS10210133	DF		DF		DF	
17	16.23	15.47					DF		DF		DF	
18	17.19	16.43	25	4	6.35	PTSS10250150	DF		DF		DF	
19	18.14	17.38					DF		DF		DF	
20	19.10	18.34	12	5	8	PT※F10280160	DF		DF		DF	
21	20.05	19.29					BF	BF	BF	BF	BF	BF
22	21.01	20.25	14	5	9	PT※F10290180	BF	BF	BF	BF	BF	BF
23	21.96	21.20					BF	BF	BF	BF	BF	BF
24	22.92	22.16	16	5	10	PT※F10310190	BF	BF	BF	BF	BF	BF
25	23.87	23.11					BF	BF	BF	BF	BF	BF
26	24.83	24.07	18	5	10	PT※F10320212	BF	BF	BF	BF	BF	BF
27	25.78	25.02					BF	BF	BF	BF	BF	BF
28	26.74	25.98	22	6	12	PT※F10340230	BF	BF	BF	BF	BF	BF
29	27.69	26.93					BF	BF	BF	BF	BF	BF
30	28.65	27.89	24	6	12	PT※F10360224	BF	BF	BF	BF	BF	BF
31	29.60	28.84					BF	BF	BF	BF	BF	BF
32	30.56	29.80	26	6	15	PTAF10390265	BF	BF	BF	BF	BF	BF
33	31.51	30.75					BF	BF	BF	BF	BF	BF
34	32.47	31.71	28	6	18	PTAF10430300	BF	BF	BF	BF	BF	BF
35	33.42	32.66					BF	BF	BF	BF	BF	BF
36	34.38	33.62	32	10	20	PTAF10440310	BF	BF	BF	BF	BF	BF
37	35.33	34.57					BF	BF	BF	BF	BF	BF
38	36.29	35.53	35	10	22	PTAF10450335	BF	BF	BF	BF	BF	BF
39	37.24	36.48					BF	BF	BF	BF	BF	BF
40	38.20	37.44	36	12	24	PTAF10470355	BF	BF	BF	BF	BF	BF
41	39.15	38.39					BF	BF	BF	BF	BF	BF
42	40.11	39.35	40	15	36	PTAF10480375	BF	BF	BF	BF	BF	BF
43	41.06	40.30					BF	BF	BF	BF	BF	BF
44	42.02	41.25	42	15	40	PTAF10520375	BF	BF	BF	BF	BF	BF
45	42.97	42.21					BF	BF	BF	BF	BF	BF
46	43.93	43.16	46	15	42	PTAF10520400	BF	BF	BF	BF	BF	BF
47	44.88	44.12					BF	BF	BF	BF	BF	BF
48	45.84	45.07	50	15	44	PTAF10550425	BF	BF	BF	BF	BF	BF
49	46.79	46.03					BF	BF	BF	BF	BF	BF
50	47.75	46.98	54	15	46	PTAF10610490	BF	BF	BF	BF	BF	BF
56	53.48	52.71					BF	BF	BF	BF	BF	BF
60	57.30	56.53	58	15	48	PTAF10650530	BF	BF	BF	BF	BF	BF
64	61.12	60.35					BF	BF	BF	BF	BF	BF
64	61.12	60.35	60	15	50	PTAF10670560	BF	BF	BF	BF	BF	BF
72	68.75	67.99					BF	BF	BF	BF	BF	BF
80	76.39	75.63	65	15	54	PTAF10740630	BF	BF	BF	BF	BF	BF
84	80.21	79.45					BF	BF	BF	BF	BF	BF
90	85.94	85.18	70	20	46	PTAF10820670	BF	BF	BF	BF	BF	BF
96	91.67	90.91					BF	BF	BF	BF	BF	BF
112	106.95	106.19					B	B	B	B	B	B

歯数	P3M6		P3M10		P3M15	
	Bw	BL	Bw	BL	Bw	BL
10 ~ 20	9.5	19	13	23	19	29
21 ~ 112	11.5	19	16	23	21	29

- ・太字: 在庫品 細字: 受注生産品
- ・在庫品の軸穴は最小使用軸径で仕上げ済みです。(H9)
- ・在庫品の BF 形のフランジは本体に組み付けられない状態で梱包しています。
- ・P3M10 用プーリは P3M6 ベルトにも使用可能です。

- ・上表以外の形式・寸法・歯数・材質のプーリも製作可能です。(特形品)
- ・フランジ形番の※はプーリ本体の材質が炭素鋼の場合は S: スチール、アルミの場合は A: アルミとなります。