


ユニカット万能ヤスリ UNI-CUT FILES

140

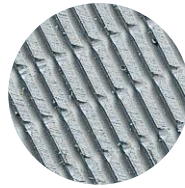

目の拡大図

■特長

- 素材は特殊高級鋼材 SKS-8 種を使用。
- 単目の仕上り感に、チップブレーカー溝が機能。
- ダイカストから、軽合金、プラスチックまで使えます。

■Material : SKS-8(JIS)

■Use : For steel, soft metals, plastics etc. Fine finishing by single-cut teeth, and smooth filing by chip breakers.


規格表 STANDARD TABLE

TYPE	DIMEN- SION	W × T mm	mm	mm	1set pcs	BOX (= 5sets) pcs	kg-BOX	ITEM NO.
10本組 10-PCS		7 × 2.5	185	85	5	25	0.69	HI 01015

鉄工タイプ  
P.9  
ENGINEER'S TYPE

シャープカットヤスリ SHARP CUT FILES

143

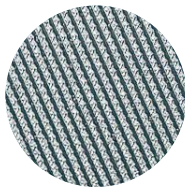

目の拡大図

■特長

- 素材は特殊高級鋼材 SKS-8 種を使用。
- 単目の仕上り感に、細かい下目が切削性を向上。
- 金型製作など仕上面の精度が要求される箇所へ、特にお使い下さい。

■Material : SKS-8(JIS)


■Use : Soft finishing for steel.

規格表 STANDARD TABLE

TYPE	DIMEN- SION	W × T mm	mm	mm	1set pcs	BOX (= 5sets) pcs	kg-BOX	ITEM NO.
8本組 8-PCS		9 × 3.0	200	100	8	40	1.54	HI 00816
10本組 10-PCS		7 × 2.5	185	85	10	50	1.37	HI 01016

薄平(ウスヒラ)組ヤスリ THIN HAND FILES

145

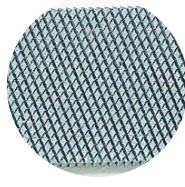

目の拡大図

■特長

- 素材は特殊高級鋼材 SKS-8 種を使用。
- 薄手の平ヤスリは、先端のしなりがきいて小気味よい工作ができます。

■Material : SKS-8(JIS)

■Use : By the thin thickness, it's slightly bended in using, and the shaving ability rises up.

規格表 STANDARD TABLE

TYPE	DIMEN- SION	W × T mm	mm	mm	1set pcs	BOX (= 5sets) pcs	kg-BOX	ITEM NO.
8本組 8-PCS		9 × 1.5	200	100	10	50	1.05	HIU 08 **
10本組 10-PCS		7 × 1.2	185	80	10	50	0.65	HIU 10 **
12本組 12-PCS		4 × 1.0	170	75	10	50	0.25	HIU 12 **

ITEM No. \*\* assorted

目の粗さ	荒目 Bastard	中目 Second	細目 Smooth
**	01	02	03