

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

テクロック  
TECLOCK CORPORATION  
同商品群  
在庫数 44 アイテム



 
Dial Indicator

標準ダイヤルゲージ

修理可能 校正可能



TM-110  
(耳金付裏ぶたタイプ)



特長 ●読み取りが0.01mm単位の高精度ダイヤルゲージです。  
用途 ●機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。  
仕様 ●文字盤径:55mm  
製造国 ●日本

耳金付裏ぶたタイプ

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	測定範囲 (mm)	最小表示 (mm)	目盛仕様	取付軸径 (mm)	測定力 (N)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
102-8294	TM-110	¥4,750	¥5,000	0~10	0.01	±0-50-100	8	1.4以下	1	110	319(76)

平裏ぶたタイプ

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	測定範囲 (mm)	最小表示 (mm)	目盛仕様	取付軸径 (mm)	測定力 (N)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
102-8286	TM-105	¥4,750	¥5,000	0~5	0.01	±0-50-0	8	1.4以下	1	110	25(46)
311-0664	TM-110F	¥4,750	¥5,000	0~10	0.01	±0-50-100	8	1.4以下	1	105	61(89)

※商品のお問い合わせ:0266-22-5920 <https://www.teclock.co.jp/>

テクロック  
TECLOCK CORPORATION  
同商品群  
在庫数 44 アイテム




Dial Indicator

標準ダイヤルゲージ(ロングストロークタイプ)

修理可能 校正可能



KM-121

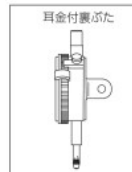

特長 ●衝撃緩衝機構(ショックプルーフ)により、歯車などの機構部品を保護し、耐久性を追求しています。  
●測定範囲20mm、30mmのロングストロークダイヤルゲージです。  
用途 ●機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、長いストロークが必要な機械に。  
仕様 ●文字盤径:55mm  
製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	測定範囲 (mm)	最小表示 (mm)	目盛仕様	取付軸径 (mm)	測定力 (N)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
102-8308	KM-121	¥8,000	¥8,500	0~20	0.01	±0-50-100	8	2.2以下	1	110	48(85)
102-8316	KM-131	¥8,125	¥8,700	0~30	0.01	±0-50-100	8	2.5以下	1	150	52(83)

※商品のお問い合わせ:0266-22-5920 <https://www.teclock.co.jp/>

テクロック  
TECLOCK CORPORATION  
同商品群  
在庫数 44 アイテム



Dial Indicator

精密ダイヤルゲージ

修理可能 校正可能



TM-1201

特長 ●最もポピュラーな0.001mmモデルです。  
用途 ●機械、金属加工、治具制作などの位置決め、据付に。  
仕様 ●文字盤径:56mm  
製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	測定範囲 (mm)	最小表示 (mm)	目盛仕様	取付軸径 (mm)	測定力 (N)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
795-9419	TM-1201	¥10,625	¥11,300	0~1	0.001	0-100-0	8	1.5以下	5	170	11(138)
795-9435	TM-1202	¥14,250	¥15,200	0~2	0.001	0-100-0	8	1.5以下	5	170	11(367)

平裏蓋付

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	測定範囲 (mm)	最小表示 (mm)	目盛仕様	取付軸径 (mm)	測定力 (N)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
795-9427	TM-1201F	¥10,625	¥11,300	0~1	0.001	0-100-0	8	1.5以下	8	165	3(100)

※商品のお問い合わせ:0266-22-5920 <https://www.teclock.co.jp/>


テクロック  
TECLOCK CORPORATION  
同商品群  
在庫数 44 アイテム



Dial Indicators

小型ダイヤルゲージ

修理可能 校正可能

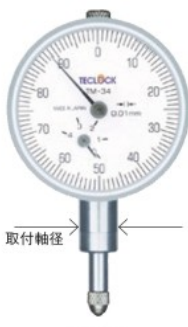

TM-34

特長 ●小形軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として  
多分野で広範囲にわたって活用されています。  
用途 ●機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。  
仕様 ●文字盤径:35mm  
製造国 ●日本

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	測定範囲 (mm)	最小表示 (mm)	目盛仕様	取付軸径 (mm)	測定力 (N)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
795-9443	TM-34	¥6,875	¥7,300	0~4	0.01	0-50-100	8	1.0以下	5	60	53(121)

平裏蓋付

発注コード	品番	税抜価格 (1個)	メーカー希望 小売価格 (1個)	測定範囲 (mm)	最小表示 (mm)	目盛仕様	取付軸径 (mm)	測定力 (N)	梱包数 (個)	質量 (g)	実績 (前年比%)
795-9451	TM-34F	¥6,875	¥7,300	0~4	0.01	0-50-100	8	1.0以下	5	55	44(80)

※商品のお問い合わせ:0266-22-5920 <https://www.teclock.co.jp/>