

0.01mm 目盛長ストロークダイヤルゲージ



- 測定範囲20mm、30mmの長ストロークダイヤルゲージです。
- 全モデルともショックプルーフ機構付です。
- リフトレバー（オプション）の装着が可能です（KM-121PWは除く）。

- クランプ（オプション）の装着が可能です（KM-121PWは除く）。
- 平裏ぶたは、型式末尾に“f”がつきます（例＝KM-121f）。



KM-121
ストローク20mmの
標準タイプ



KM-121D
ストローク20mmの
中二針標準タイプ



KM-121PW
ストローク20mmの
防油タイプ
・防油タイプ



KM-131
ストローク30mmの
標準タイプ



KM-132D
ストローク30mmの
中二針標準タイプ




KM-130
ストローク30mmの
高精度タイプ



KM-130R
ストローク30mmの
逆目盛タイプ



KM-130D
ストローク30mmの
高精度中二針タイプ

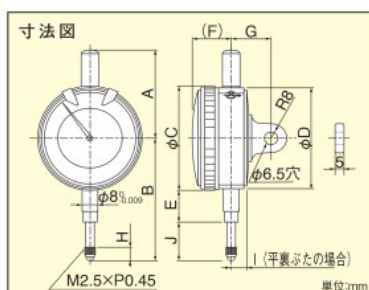

寸法表

型 式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
KM-121	36	75	55	52	18	15.5	20	7.5	7.8	29.5
KM-121D	36	75	55	52	18	17.6	20	7.5	7.8	29.5
KM-121PW	55	89	56	52	(17.5)	14.5	20	11	8.3	(43.5)
KM-131	36	86	55	52	19	15.5	20	7.5	8	39.5
KM-132D	36	86	55	52	19	17.3	20	7.5	8	39.5
KM-130	38.5	92	59	54.5	22.7	17.5	22	7.5	9.6	39.8
KM-130R	38.5	92	59	54.5	22.7	17.5	22	7.5	9.6	39.8
KM-130D	38.5	92	59	54.5	22.7	19.5	22	7.5	9.6	39.8

単位:mm

仕 様

型 式	目 量 (mm)	測定範囲 (mm)	繰返し 精度 (μm)	指示誤差 (μm)				戻り誤差 (μm)	標準測定子 部品コードNo.	測定力 (N)	質量 (g)	標準価格
				1/10回転	1/2回転	1回転	全測定範囲					
KM-121	0.01	20	4	8	10	15	25	5	ZS-017	2.2以下	110	¥ 8,500
KM-121D	0.01	20	4	8	10	15	25	5	ZS-017	2.2以下	115	¥ 8,700
KM-121PW	0.01	20	4	8	10	15	25	5	ZS-028	2.2以下	120	¥12,100
KM-131	0.01	30	5	10	12	15	30	7	ZS-017	2.5以下	150	¥ 8,700
KM-132D	0.01	30	5	10	12	15	30	7	ZS-017	2.5以下	155	¥11,500
KM-130	0.01	30	5	10	12	15	30	7	ZS-017	2.2以下	150	¥14,100
KM-130R	0.01	30	5	10	12	15	30	7	ZS-017	2.2以下	150	¥14,700
KM-130D	0.01	30	5	10	12	15	30	7	ZS-017	2.2以下	155	¥14,300

注) 製品検査は標準姿勢(縦型)で行い、精度保証しています。