



# 両面取りカッター

## DFC

面取角度45°

DFC09-S6-90L **NEW**



DFC11-S8-80L



DFC15-S10-110L



DFC20-S12-110L



写真はイメージです。  
仕様変更により、実際の商品と形状が異なる事があります。  
ホルダーにはインサートは組み込まれていませんので、別途ご購入下さい。

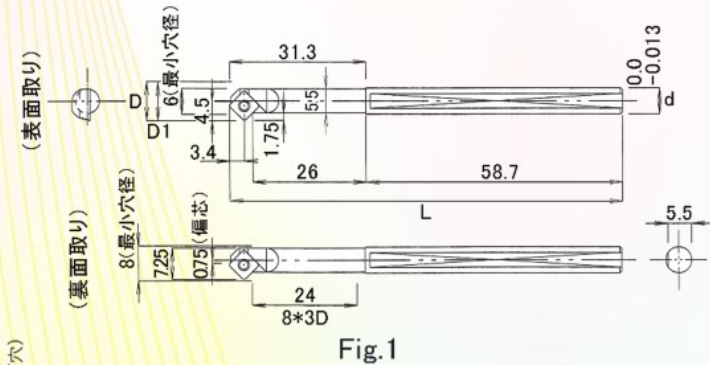


Fig. 1

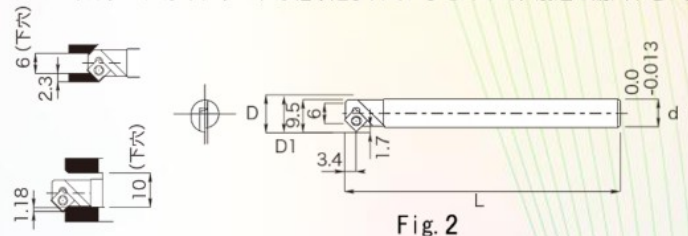


Fig. 2

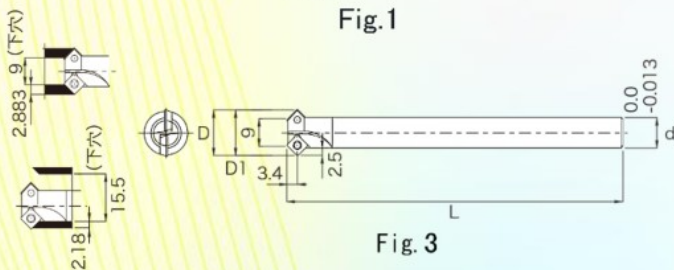


Fig. 3

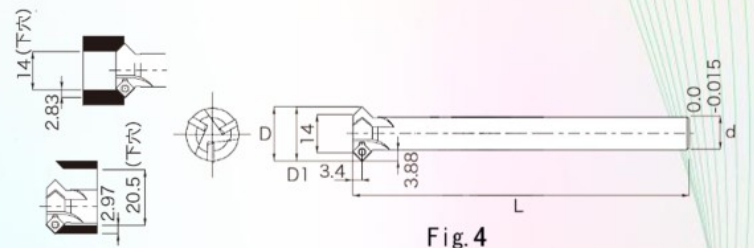


Fig. 4

- ☆ 表と裏の両面の面取り及び側面のV溝加工が可能
- ☆ 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能
- ☆ 裏面取り加工において、最小加工径φ8まで対応
- ☆ 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現

●寸法表

単位：mm

ホルダー型番	最小加工径		最大C面量		最大有効刃径 D1	最大外径 D	刃数	L	d	Fig.
	表	裏	表	裏						
DFC09-S6-90L <b>New</b>	6	8	2.3	1.18	8.7	9	1	90	6	1
DFC11-S8-80L	6	10	2.3	1.18	10.6	11	1	80	8	2
DFC15-S10-110L	9	15.5	2.8	2.18	14.7	15	2	110	10	3
DFC20-S12-110L	14	20.5	2.8	2.97	19.7	20	3	110	12	4

※ ホルダーにはインサートは組み込まれていませんので、別途ご購入下さい。

●部品

ホルダー型番	DFC09	DFC11・DFC15・DFC20
締め付けネジ	MST-2	MSP-2L043
ドライバー	MDT-6	MDP-6