


## ELV 12 取扱説明書

## 1. 型名称呼方法

ELV 12 - 12 - 1R0

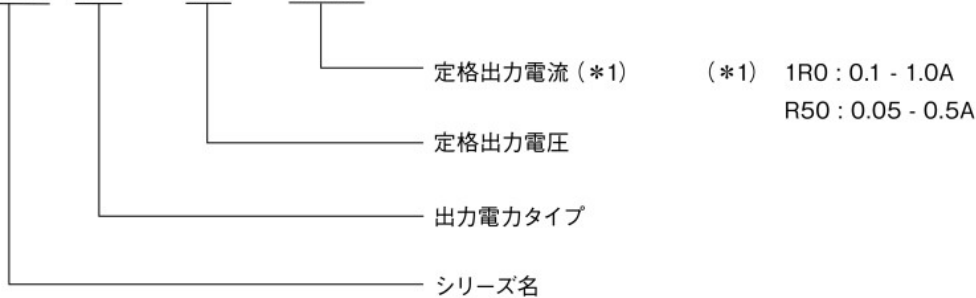

## 2. 端子説明

- |   |                     |
|---|---------------------|
| ① L : 入力線(茶) ライブライン<br>(ヒューズが内蔵されています。) | ④ V+ : + 出力線(赤)     |
| ② N : 入力線(青) ニュートラルライン                  | ⑤ V- : - 出力線(黒)     |
| ③ アース: アース線(緑/黄) 接地ライン                  | ⑥ 取付け穴 (穴径: R2.0mm) |




## 3. 端子接続方法

入力配線には十分ご注意ください。間違った接続をしますと、故障・感電・火災の原因となる事があります。入力線と出力線を逆に結線することは、絶対にお避けください。

- ・結線は、入力が遮断されている状態で行ってください。
- ・入力線と出力線は必ず分離してください。
- ・感電しないように十分に配慮して設置してください。
- ・入・出力線を引っ張る、折り曲げるなどの過度のストレス及び傷などを加えないでください。
- ・電線を接続する場合、ゆるみ、抜け、はずれないように確実に接続してください。

- ・入・出力線は防水仕様ではありません。水に触れる恐れがある場合は、防水処理を必ず施してください。
- ・製品出力の並列接続及び直列接続はしないでください。
- ・PSE認定が必要な場合、出力線(V-)をアースに接続してください。また、入力端子のアース線を必ずアースに接続してください。
- ・ELVシリーズは定電圧出力です。LEDに接続する際は、電流制限抵抗などLEDに流れる電流を制限する回路を接続してください。

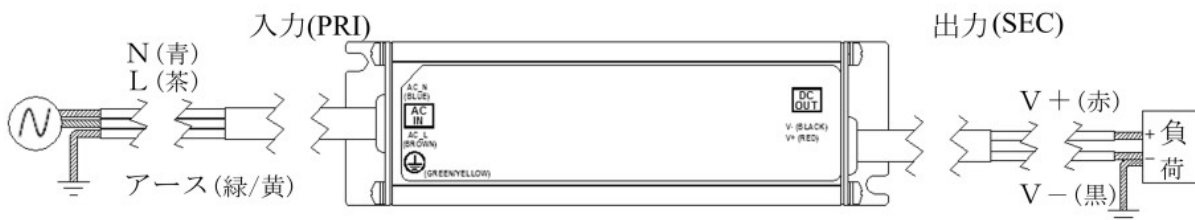

注：本製品はLED駆動用電源です。