

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。



Kusabi

傾斜型下敷き“クサビ”




特長 ●重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。

●サビや腐食が発生しません。

用途 ●機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。

材質 ●ポリプロピレン (PP)

製造国 ●日本

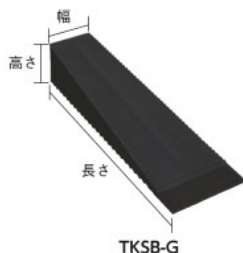

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望 小売価格 (1袋)	幅×長さ×高さ (mm)	袋入数 (個)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
391-0105	TKSB-B	¥938	¥1,250	40×55×10	10	15	85	1091(165)
102-7295	TKSB-C	¥750	¥1,000	40×70×20	5	15	90	1108(157)
391-0113	TKSB-G	¥765	¥1,020	上30/下50×150×30	2	15	88	394(78)
391-0121	TKSB-H	¥863	¥1,150	上30/下50×150×40	2	15	110	649(15)

☎商品のお問い合わせ:0120-509-849 <https://www.orange-book.com/>

Shikiita

PP下敷き“シキイタ”


特長 ●重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。

●サビや腐食が発生しません。

用途 ●機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。

材質 ●ポリプロピレン (PP)

製造国 ●日本

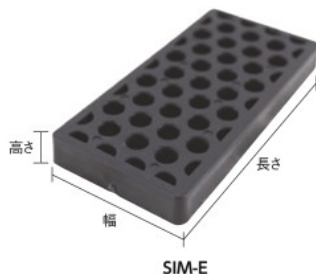

発注単位1袋

発注コード	品番	税抜価格 (1袋)	メーカー希望 小売価格 (1袋)	幅×長さ×高さ (mm)	袋入数 (個)	梱包数 (袋)	質量 (g)	実績 (前年比%)
274-4911	SIM-A	¥1,539	オープン	70×140× 2	10	12	175.0	637(113)
274-4929	SIM-B	¥1,847	オープン	70×140× 3	10	12	260.0	549(119)
274-4937	SIM-C	¥1,386	オープン	70×140× 5	5	12	202.5	1077(112)
274-4945	SIM-D	¥1,320	オープン	70×140×10	3	12	180.0	1260(134)
274-4953	SIM-E	¥1,320	オープン	70×140×15	2	12	184.0	1014(194)

☎商品のお問い合わせ:053-433-5211 <http://www.takene.co.jp/>

Leveling Block

レベリングブロック

特長 ●簡単に据え付けができるので据え付け工事費の軽減が図れます。

用途 ●各種フライス盤、プレナー、工作機械、定盤などのさまざまな据え付けに。

製造国 ●日本



【OS2型】特長 ●アンカーボルト使用による据付固定が可能です。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

(価格改定日 20.04) 大西測定機 [229604]

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	許容荷重 (kN)	揚程 (mm)	幅×長さ (mm)	最低高 (mm)	最大高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★308-8448	OS2-1	¥10,286	¥10,800	7	4	95×125	66	70	1	3.0	72(127)
★308-8456	OS2-2	¥16,191	¥17,000	15	5	140×170	80	85	1	7.5	136(56)
★308-8464	OS2-3	¥24,000	¥25,200	25	6	165×215	105	111	1	13.0	2(4)
★308-8472	OS2-4	¥30,286	¥31,800	45	6	165×215	105	111	1	13.0	23(43)

【OSH型】特長 ●スライド部が露出してないので損傷しにくいです。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

(価格改定日 20.04)

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	許容荷重 (kN)	揚程 (mm)	幅×長さ (mm)	最低高 (mm)	最大高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★331-8541	OSH-1	¥16,763	¥17,600	25	8	105×155	75	83	1	6.5	11(46)

【OSTET型】特長 ●上下面に耐油ゴムを使用しており、総高さが低く、軽量で設置場所を選びません。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

(価格改定日 20.04)

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	許容荷重 (kN)	揚程 (mm)	幅×長さ (mm)	最低高 (mm)	最大高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★331-8559	OSTET-1	¥28,571	¥30,000	25	13	95×200	58	71	1	6	0(-)

【OSE型】特長 ●アンカーボルト使用による据付固定が可能です。

発注単位1台 | メーカー直送 | 運賃元払 | 北海道・沖縄・離島は除く

(価格改定日 20.04)

発注コード	品番	税抜価格 (1台)	メーカー希望 小売価格 (1台)	許容荷重 (kN)	揚程 (mm)	幅×長さ (mm)	最低高 (mm)	最大高さ (mm)	梱包数 (台)	質量 (kg)	実績 (前年比%)
★367-8865	OSE-1N	¥26,096	¥27,400	25	5.5	144×212	80	85.5	1	11	0(-)
★367-8873	OSE-2N	¥33,906	¥35,600	45	6.6	175×255	85	91.6	1	16	50(41)
★367-8881	OSE-3N	¥59,049	¥62,000	70	6	212×320	112	118	1	35	12(-)
★367-8890	OSE-4N	¥68,571	¥72,000	100	6	212×320	112	118	1	37	0(-)

☎商品のお問い合わせ:06-6730-3031 <http://www.oss-ohnishi.com/>