

# CBN インサート ネガティブタイプ

●: 連続加工  
●: 軽断続加工  
✳: 強断続加工


材料種  
インサート  
外径用ホルダ  
内径用ホルダ  
ねじ切り工具  
突切り溝入れ  
小型旋盤用工具  
フライス工具  
エンドミル  
穴あけ工具  
ツリングシステム  
ユーザガイド  
索引

インサート形状	形番	寸法 (mm)				コーナ数		ホーニング										
		BXA20	BXC50	BX360	BXC90	LE	RE	IC	S	D1	標準	シャープエッジ	L	H	ウジエイビント	ブレーカ	ソリッド	
	6QP-TNGA160404		●			6	2.2	0.4	9.525	4.76	3.81	○						
	6QP-TNGA160408		●			6	1.9	0.8	9.525	4.76	3.81	○						
	6QP-TNGA160412		●			6	2.4	1.2	9.525	4.76	3.81	○						
	6QS-TNGA160408	●				6	1.9	0.8	9.525	4.76	3.81	○						
	6QS-TNGA160412	●				6	2.4	1.2	9.525	4.76	3.81	○						
	6QS-TNGA160408-H	●				6	1.6	0.8	9.525	4.76	3.81				○	○		
	6QS-TNGA160412-H	●				6	1.8	1.2	9.525	4.76	3.81				○	○		
	6QS-TNGG160408-HM	●				6	1.6	0.8	9.525	4.76	3.81				○	○		
	6QS-TNGG160412-HM	●				6	1.8	1.2	9.525	4.76	3.81				○	○		
	TNGA160402-QBN			●		1	4.4	0.2	9.525	4.76	3.81	○						
	TNGA160404-QBN			●		1	4.2	0.4	9.525	4.76	3.81	○						
	TNGA160408-QBN			●		1	4.0	0.8	9.525	4.76	3.81	○						
	TNGA160412-QBN			●		1	3.7	1.2	9.525	4.76	3.81	○						
	S-TNGN110308				●	6		0.8	6.35	3.18		○						○
	S-TNGN110312				●	6		1.2	6.35	3.18		○						○
	S-TNGN160408				●	6		0.8	9.525	4.76		○						○
	S-TNGN160412				●	6		1.2	9.525	4.76		○						○

●: 設定アイテム

## ホーニング仕様

	BXM10	BXA20	BXM20	BXC50	BX310 BX330 BX480	BX360 BX380	BX470	BX910 BX930	BXC90
標準	S01325	S01325	S01325	S01325	S01325	S01325	T01315	S01315	T02020
シャープエッジ	-	-	-	-	-	-	F	-	-
-L	S01315	S01315	-	-	S01315	-	-	-	-
-H	-	S01835	S01835	-	-	S01335	-	-	-
ワイパー	S01325	S01315	S01315	-	-	-	-	-	-

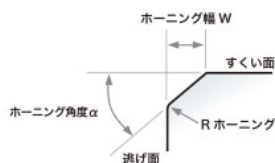

<b>S</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
形状	ホーニング幅: W (mm)			ホーニング角度: α	
T...角度ホーニングのみ S...角度+Rホーニング E...Rホーニングのみ F...シャープエッジ					

参照ページ: 外径ホルダ → C113 - 内径ホルダ → D044 - J series ホルダ → G047 -  
TungCap → K014 - カートリッジ → K193 -