


60° ねじ (汎用)

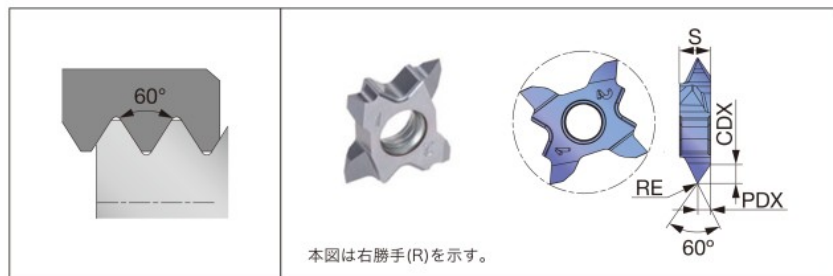


適合ホルダ

外径
STCR/L**-18
STCR/L**-18-CHP
JS**-STCL18

普通刃

ピッチ	山数	勝手	外径インサート						
			形番	材 種		PDX	CDX	RE	S
				コーティング					
				SH725	AH725				
0.4 - 1	25 - 64	R	TCT18FR-60A-005	●		0.6	0.99	0.05	4
1 - 2	25 - 12	R	TCT18FR-60A-010	●		1	1.63	0.1	4
0.8 - 3	8 - 32	R/L	TCT18R/L-60N-010		●	1.6	2.67	0.1	4
1.5 - 3	8 - 16	R/L	TCT18R/L-60N-020		●	1.6	2.57	0.2	4

60° ねじ (汎用)

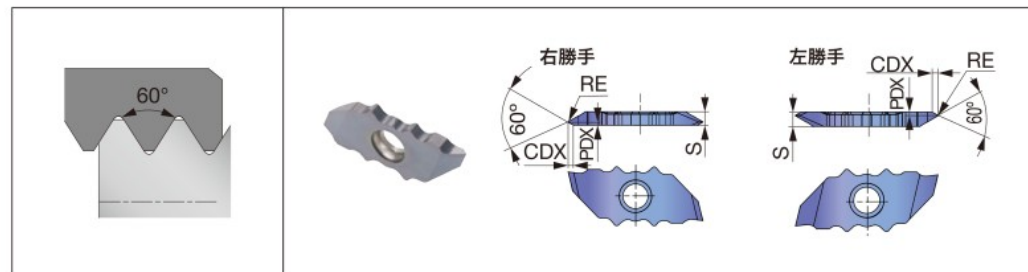

適合ホルダ

外径
JSXXR/L**09
JSXXR/L**09-CHP
JS**-SXXL09

普通刃

インサートサイズ	ピッチ	山数	勝手	外径インサート							
				形番	材 種		PDX	CDX	RE	S	
					コーティング						
					SH725						
					R	L					
12	0.2 - 0.4	64 - 127	R/L	JXTG12FR/L-60A-000	●	●	0.25	0.4	0.05 max フラット	2.5	
12	0.2 - 0.4	64 - 127	R/L	JXTG12FR/L-60B-000	●	●	2.25	0.4	0.05 max フラット	2.5	
12	0.4 - 1	25 - 64	R/L	JXTG12FR/L-60A-005	●	●	0.6	0.99	0.05	2.5	
12	0.4 - 1	25 - 64	R/L	JXTG12FR/L-60B-005	●	●	1.9	0.99	0.05	2.5	
12	1 - 1.5	16 - 25	R/L	JXTG12FR/L-60N-010	●	●	1.25	2.07	0.1	2.5	

	インサート形状		
	60A	60B	60N
右勝手			
左勝手			