


QC12-STCR

外径溝入れ・ねじ切りヘッド

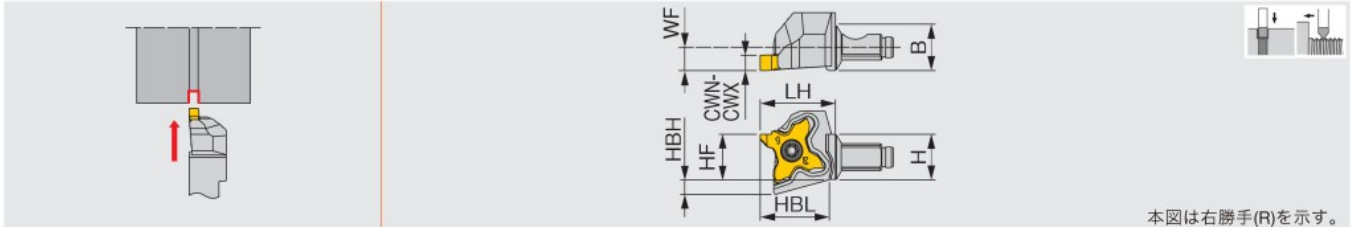

本図は右勝手(R)を示す。

形番	CWN	CWX	H	B	LH	HF	HBH	HBL	WF	インサート	トルク*
QC12-STCR18	0.33	3	12	12	19.5	12	3.9	17.9	6	TC*18R...	1.2

右勝手のホルダ (R) には、右勝手のインサート (R) を使用。

*トルク：推奨締付けトルク (N·m)

部品

形番	締付けねじ	スパナ
QC12-STCR18	CSTC-4L100DL	T-1008/5


右勝手



TC*18R...

QC12-STCR-CHP

高圧クーラント対応外径溝入れ・ねじ切りヘッド

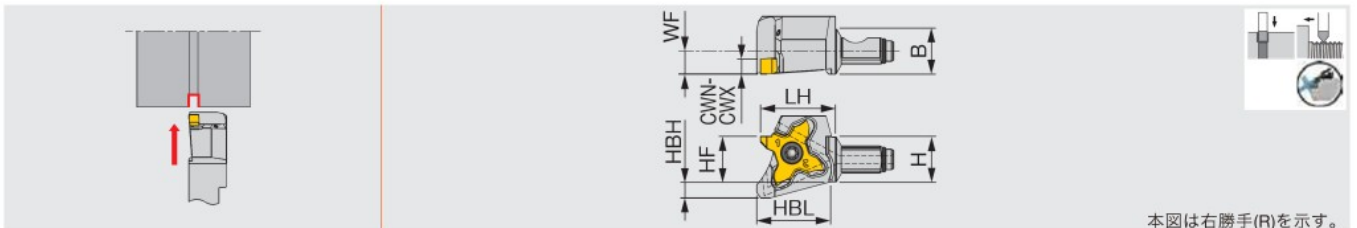

本図は右勝手(R)を示す。

形番	CWN	CWX	H	B	LH	HF	HBH	HBL	WF	インサート	トルク*
QC12-STCR18-CHP	0.33	3	12	12	19.5	12	4.2	19.3	6	TC*18R...	1.2

右勝手のホルダ (R) には、右勝手のインサート (R) を使用。

内部給油式ヘッド

*トルク：推奨締付けトルク (N·m)

部品

形番	締付けねじ	スパナ	Oリング
QC12-STCR18-CHP	CSTC-4L100DL	T-1008/5	ORSS-0454.5X1.0NBR70

右勝手



TC*18R...