


## ACLNR/L

ダブルクランプ式バイト、アプローチ角95°、使用インサートネガ80°ひし形

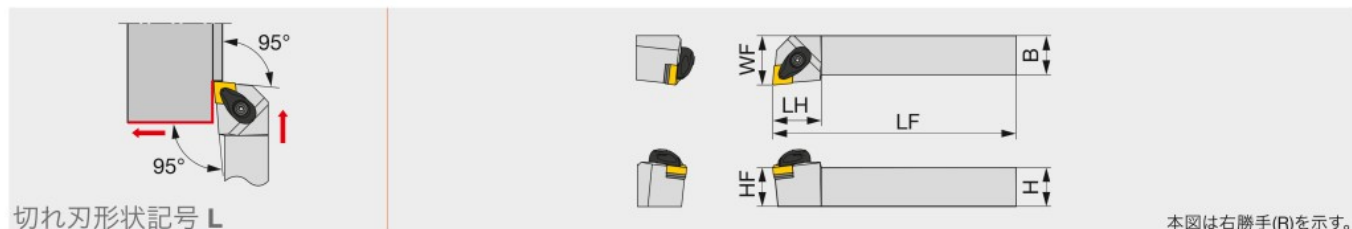

### TURNINGA

|     | 形番               | H  | B  | LF  | LH | HF | WF | RE** | インサート       | トルク* |
|-----|------------------|----|----|-----|----|----|----|------|-------------|------|
| New | ACLNR/L2020H12-A | 20 | 20 | 100 | 26 | 20 | 25 | 0.8  | CN**1204... | 3    |
|     | ACLNR/L2020K12-A | 20 | 20 | 125 | 26 | 20 | 25 | 0.8  | CN**1204... | 3    |
|     | ACLNR/L2525M12-A | 25 | 25 | 150 | 30 | 25 | 32 | 0.8  | CN**1204... | 3    |
|     | ACLNR/L3225P12-A | 32 | 25 | 170 | 30 | 32 | 32 | 0.8  | CN**1204... | 3    |
| New | ACLNR/L2525K12-A | 25 | 25 | 125 | 30 | 25 | 32 | 0.8  | CN**1204... | 3    |
|     | ACLNR/L2525M16-A | 25 | 25 | 150 | 31 | 25 | 32 | 1.2  | CN**1606... | 6.4  |
|     | ACLNR/L3225P16-A | 32 | 25 | 170 | 31 | 32 | 32 | 1.2  | CN**1606... | 6.4  |
|     | ACLNR/L3232P16-A | 32 | 32 | 170 | 31 | 32 | 40 | 1.2  | CN**1606... | 6.4  |
|     | ACLNR/L3232P19-A | 32 | 32 | 170 | 40 | 32 | 40 | 1.2  | CN**1906... | 6.4  |
|     | ACLNR/L4040S19-A | 40 | 40 | 250 | 40 | 40 | 50 | 1.2  | CN**1906... | 6.4  |

\*トルク：推奨締付けトルク (N・m) RE\*\*：基準コーナ

### ISO ETURN

|  | 形番                 | H  | B  | LF  | LH | HF | WF | RE** | インサート       | トルク* |
|--|--------------------|----|----|-----|----|----|----|------|-------------|------|
|  | ACLNR/L2020K0904-A | 20 | 20 | 125 | 25 | 20 | 25 | 0.8  | CN**0904... | 3    |
|  | ACLNR/L2525M0904-A | 25 | 25 | 150 | 25 | 25 | 32 | 0.8  | CN**0904... | 3    |

\*トルク：推奨締付けトルク (N・m) RE\*\*：基準コーナ

### 部品

| 形番              | 押え金     | 押え金ねじ  | スプリング  | スプリングピン | 敷金     | 敷金止めねじ   | スパナ1  | スパナ2     |
|-----------------|---------|--------|--------|---------|--------|----------|-------|----------|
| ACLNR/L**12-A   | ACP4S   | ACS-5W | BP-7   | SP-2.5  | ASC422 | CSTB-3.5 | T-15F | -        |
| ACLNR/L**16-A   | ACP5S   | ACS-6W | BP-8.8 | SP-2.5  | ASC533 | CSTB-5   | -     | KEYV-T20 |
| ACLNR/L**19-A   | ACP6S   | ACS-6W | BP-8.8 | SP-2.5  | ASC634 | CSTB-5   | -     | KEYV-T20 |
| ACLNR/L**0904-A | ACP3S-E | ACS-5W | BP-7   | SP-2.5  | ASC322 | CSTB-3.5 | T-15F | -        |