


**New**

## HXSW09

高送り加工用モジュラタイプカッタ、片面仕様、4コーナタイプ

GAMP = +3.8°, GAMF = -3.5°

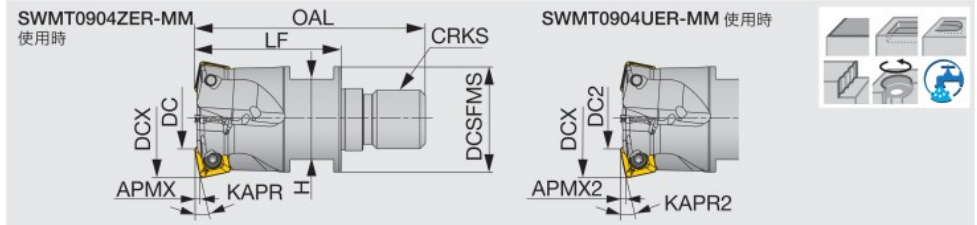

形番	APMX	APMX2	DCX	CICT	DC	DC2	OAL	LF	H	DCSFMS	KAPR	KAPR2	CRKS	WT (kg)	エア穴	インサート
HXSW09M025M12R03	1.5	1	25	3	10	9	57	35	17	20.8	12°	7°	M12	0.09	あり	SWMT09...
HXSW09M032M16R04	1.5	1	32	4	17	16	63	40	22	28.8	12°	7°	M16	0.18	あり	SWMT09...

### 部品


形番	締付けねじ	一体型スパナ	焼きつき防止剤
HXSW09...	CSPD-3	IP-10D	M-1000

※推奨締付けトルク (N・m): CSPD-3=2.5

## TXSW09

高送り加工用ボアタイプカッタ、片面仕様、4コーナタイプ

GAMP = +3.8°, GAMF = -3.5°

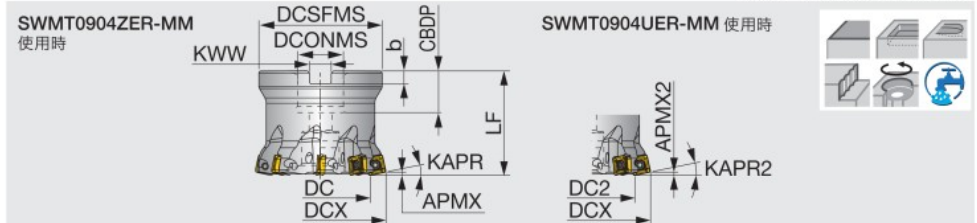

形番	APMX	APMX2	DCX	CICT	DC	DC2	DCSFMS	DCONMS	CBDP	LF	KWW	b	KAPR	KAPR2	WT(kg)	エア穴	インサート
<b>New</b> TXSW09M040B16.0R04	1.5	1	40	4	25	24	38	16	18	40	8.4	5.6	12°	7°	0.2	あり	SWMT09...
TXSW09M040B16.0R05	1.5	1	40	5	25	24	38	16	18	40	8.4	5.6	12°	7°	0.2	あり	SWMT09...
<b>New</b> TXSW09M050B22.0R05	1.5	1	50	5	35	34	47	22	20	50	10.4	6.3	12°	7°	0.37	あり	SWMT09...
TXSW09M050B22.0R07	1.5	1	50	7	35	34	47	22	20	50	10.4	6.3	12°	7°	0.38	あり	SWMT09...
<b>New</b> TXSW09M052B22.0R05	1.5	1	52	5	37	36	49	22	20	50	10.4	6.3	12°	7°	0.42	あり	SWMT09...
<b>New</b> TXSW09M052B22.0R07	1.5	1	52	7	37	36	49	22	20	50	10.4	6.3	12°	7°	0.38	あり	SWMT09...
<b>New</b> TXSW09M063B22.0R06	1.5	1	63	6	48	47	59	22	20	50	10.4	6.3	12°	7°	0.69	あり	SWMT09...
<b>New</b> TXSW09M063B22.0R08	1.5	1	63	8	48	47	59	22	20	50	10.4	6.3	12°	7°	0.7	あり	SWMT09...

### 部品

形番	締付けねじ	トルクスビット	グリップ	カッタ締付ボルト	焼きつき防止剤
TXSW09M04...	CSPD-3	BLDIP10/S7	H-TB2W	FSHM8-30H	M-1000
TXSW09M05...	CSPD-3	BLDIP10/S7	H-TB2W	FSHM10-40H	M-1000
TXSW09M06...	CSPD-3	BLDIP10/S7	H-TB2W	CM10X30H	M-1000

※推奨締付けトルク (N・m): CSPD-3=2.5