


C-PCLNR/L-IN

レバーロック式内径バイト、使用インサートネガ80°ひし形

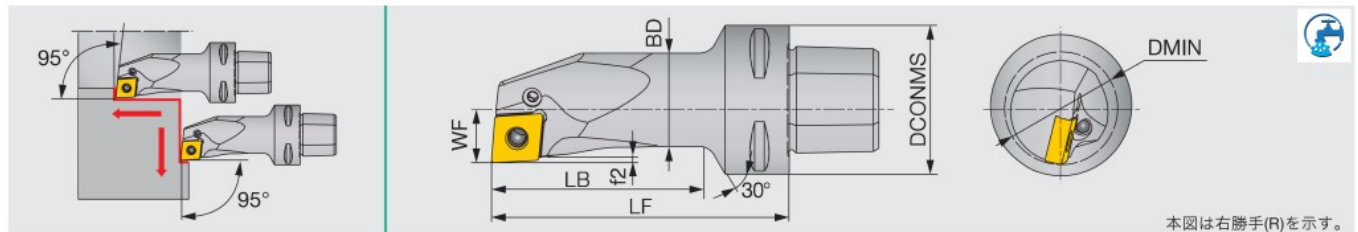


形番	DMIN	DCONMS	BD	LF	LB	WF	f2	RE	インサート
C3PCLNR17090-12	32	32	25	90	71	17	1.6	0.8	CN**1204...
C4PCLNR17090-0904	32	40	25	90	63	17	1.3	0.8	CN**0904**E
C4PCLNR/L17080-12	32	40	25	80	58.5	17	1.6	0.8	CN**1204...
C4PCLNR22110-0904	40	40	32	110	86.5	22	1.3	0.8	CN**0904**E
C4PCLNR27120-0904	50	40	39.5	120	100	27	1.7	0.8	CN**0904**E

7 MPaクーラント対応品

部品	形番	レバー	締付けねじ	スパナ
C*PCLNR/L...	LCL43N	LCS43	P-2.5	

C-PCLNR/L-CHP

高圧クーラントノズル付レバーロック式内径バイト、使用インサートネガ80°ひし形

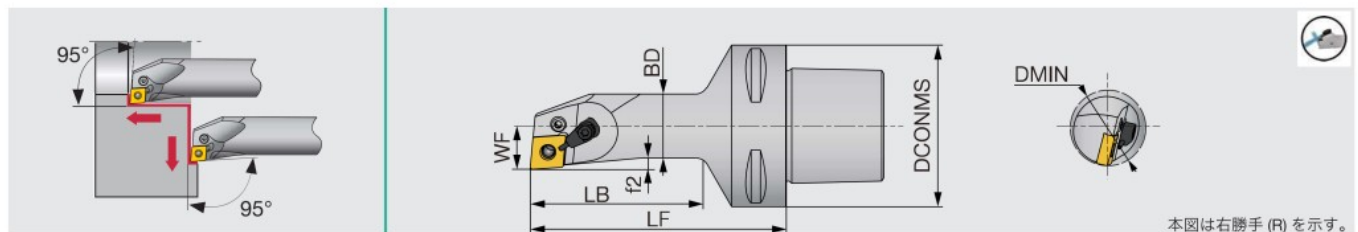

形番	DMIN	DCONMS	BD	LF	LB	WF	f2	RE	インサート
C6PCLNL17100-12-CHP	32	63	25	100	67.5	17	4.5	0.8	CN**1204...

14 MPaクーラント対応品

部品	形番	締付けねじ	クーラント ユニット	スパナ	レバー
C6PCLNL17100-12-CHP	LCS43	S-CU-CHP	P-2.5F	LCL43N	