


形 番	AH725	DC	DCONMS	RE	APMX	LH	LF	NOF	シャンク
TECP060H4L-12/20C6CF-R02	●	6	6	0.2	12	20	57	4	円筒
TECP060H4L-12/20W6CF-R02	●	6	6	0.2	12	20	57	4	ウェルドン
TECP080H4L-16/26C8CF-R04	●	8	8	0.4	16	26	63	4	円筒
TECP080H4L-16/26W8CF-R04	●	8	8	0.4	16	26	63	4	ウェルドン
TECP100H4L-20/32C10CF-R05	●	10	10	0.5	20	32	72	4	円筒
TECP100H4L-20/32W10CF-R05	●	10	10	0.5	20	32	72	4	ウェルドン
TECP120H4L-24/38C12CF-R06	●	12	12	0.6	24	38	83	4	円筒
TECP120H4L-24/38W12CF-R06	●	12	12	0.6	24	38	83	4	ウェルドン
TECP160H4L-32/50C16CF-R08	●	16	16	0.8	32	50	100	4	円筒
TECP160H4L-32/50W16CF-R08	●	16	16	0.8	32	50	100	4	ウェルドン
TECP200H4L-40/60C20CF-R10	●	20	20	1	40	60	110	4	円筒
TECP200H4L-40/60W20CF-R10	●	20	20	1	40	60	110	4	ウェルドン

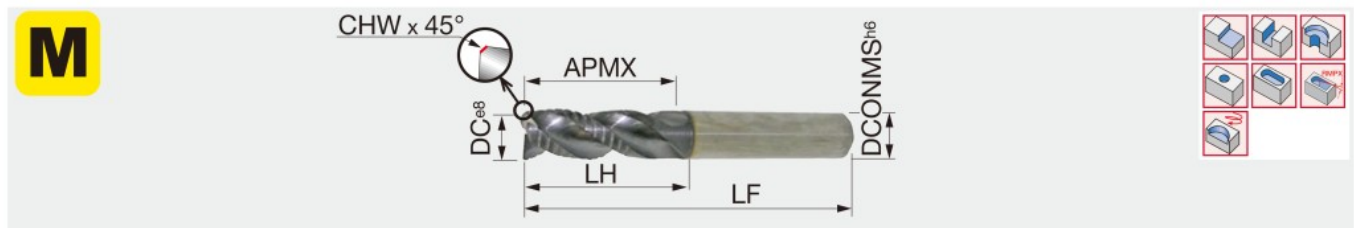

形 番	AH725	DC	DCONMS	CHW	APMX	LH	LF	シャンク
TECP050E3L-12/17W06S57	●	5	6	0.3	12	17	57	ウェルドン
TECP060E3L-14/20W06S57	●	6	6	0.4	14	20	57	ウェルドン
TECP080E3L-18/26W08S63	●	8	8	0.4	18	26	63	ウェルドン
TECP100E3L-22/32W10S72	●	10	10	0.4	22	32	72	ウェルドン
TECP120E3L-26/38W12S83	●	12	12	0.4	26	38	83	ウェルドン
TECP140E3L-30/44W14S100	●	14	14	0.6	30	44	100	ウェルドン
TECP160E3L-34/50W16S100	●	16	16	0.5	34	50	100	ウェルドン
TECP200E3L-42/62W20S125	●	20	20	0.5	42	62	125	ウェルドン