


■ ヘッド

QC16-JSCL2CR

J-SERIES

スクリューオン式ヘッド、アプローチ角95°、使用インサート：ポジ80°ひし形

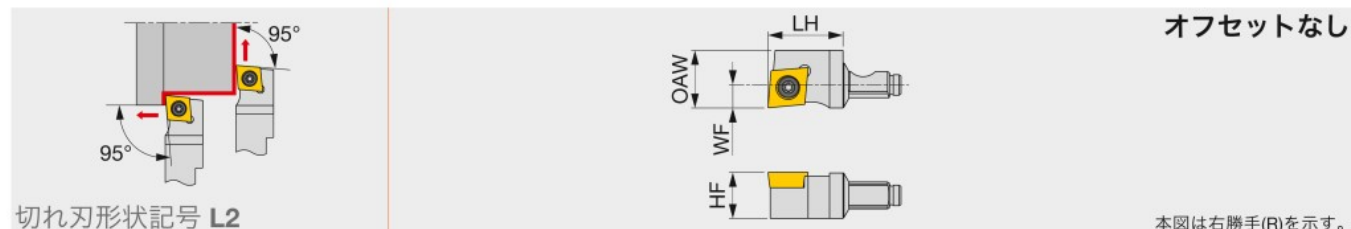

切れ刃形状記号 L2

本図は右勝手(R)を示す。

形番	LH	HF	WF	OAW	RE**	インサート	トルク*	シャンク
QC16-JSCL2CR09	21	16	8	20	0.2	CC**09T3...	1.2	QC-16...

トルク*：推奨締付けトルク (N·m)

RE**：基準コーナ

関連アイテム




部品

形番	締付けねじ	スパナ
QC16-JSCL2CR09	CSTB-4SD	T-8F

QC16-JSCL2CR-CHP

J-SERIES

高圧クーラントノズル付スクリューオン式ヘッド、アプローチ角95°、使用インサート：ポジ80°ひし形

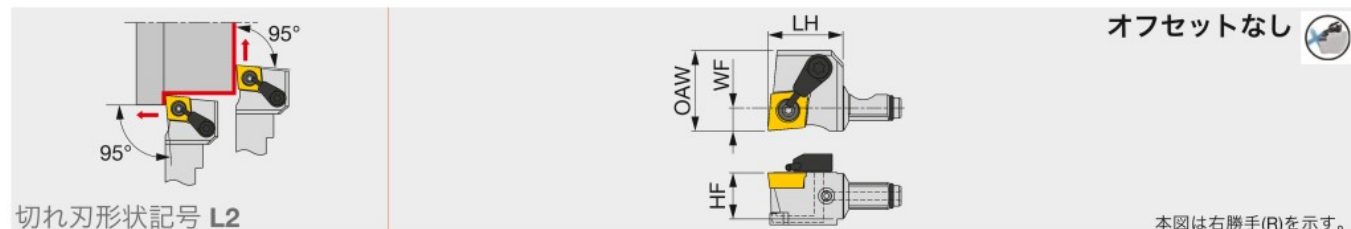

切れ刃形状記号 L2

本図は右勝手(R)を示す。

形番	LH	HF	WF	OAW	RE**	インサート	トルク*	シャンク
QC16-JSCL2CR09-CHP	21	16	8	20	0.2	CC**09T3...	1.2	QC-16...

トルク*：推奨締付けトルク (N·m)

RE**：基準コーナ

関連アイテム



部品

形番	締付けねじ	クーラントユニット	スパナ	Oリング
QC16-JSDJ2CR11-CHP	CSTB-4SD	S-CU-CHP	T-8F	ORSS-0757.5X1.0NBR70