


EXN03-C

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ (ピンポイントタイプ) 両面仕様4コーナタイプLN*U03インサート使用

GAMP = +6°, GAMF = +5° ~ +11°

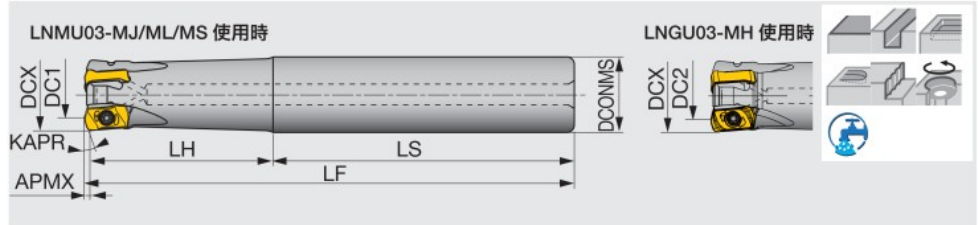

形番	APMX	DCX	CICT	DC1	DC2	DCONMS	LF	LH	LS	KAPR	WT (kg)	エア穴	インサート
EXN03R016M16.0-02-C	1	16	2	9.6	9.8	16	100	30	70	15	0.2	あり	LN*U03...
EXN03R016M16.0-02L-C	1	16	2	9.6	9.8	16	150	50	100	15	0.2	あり	LN*U03...
EXN03R020M20.0-03-C	1	20	3	13.5	13.6	20	130	50	80	17	0.3	あり	LN*U03...
EXN03R020M20.0-03L-C	1	20	3	13.5	13.6	20	160	80	80	17	0.3	あり	LN*U03...
EXN03R020M20.0-04-C	1	20	4	13.5	13.6	20	130	50	80	17	0.3	あり	LN*U03...
EXN03R025M25.0-04-C	1	25	4	18.5	18.6	25	140	60	80	17	0.5	あり	LN*U03...
EXN03R025M25.0-04L-C	1	25	4	18.5	18.6	25	180	100	80	17	0.6	あり	LN*U03...
EXN03R025M25.0-05-C	1	25	5	18.5	18.6	25	140	60	80	17	0.5	あり	LN*U03...
EXN03R032M32.0-05-C	1	32	5	25.5	25.6	32	150	70	80	17	0.8	あり	LN*U03...
EXN03R032M32.0-05L-C	1	32	5	25.5	25.6	32	200	120	80	17	1.1	あり	LN*U03...
EXN03R032M32.0-06-C	1	32	6	25.5	25.6	32	150	70	80	17	0.8	あり	LN*U03...
EXN03R040M32.0-06-C	1	40	6	33.6	33.7	32	150	45	105	17	1	あり	LN*U03...
EXN03R040M32.0-06L-C	1	40	6	33.6	33.7	32	220	45	175	17	1.4	あり	LN*U03...


部品

形番	締付けねじ	焼きつき防止剤	スパナ
EXN03...	CSPB-2.5	M-1000	IP-8D

EXN03-N

ねじ止め式高送り加工用柄付きカッタ (ECOタイプ) 両面試用コーナタイプLN*U03インサート使用

GAMP = +6°, GAMF = +5° ~ +11°

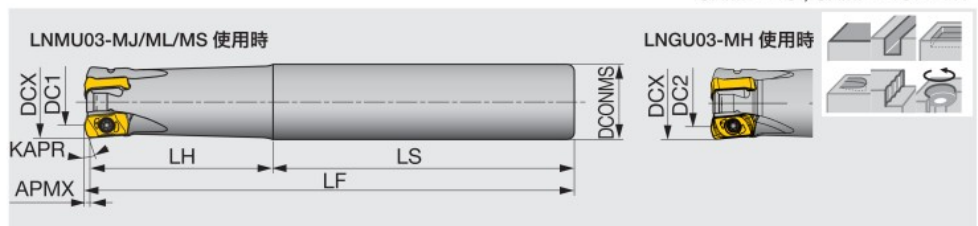

形番	APMX	DCX	CICT	DC1	DC2	DCONMS	LF	LH	LS	KAPR	WT (kg)	エア穴	インサート
EXN03R016M16.0-02N	1	16	2	9.6	9.8	16	100	30	70	15	0.2	なし	LN*U03...
EXN03R020M20.0-03N	1	20	3	13.5	13.6	20	130	50	80	17	0.3	なし	LN*U03...
EXN03R025M25.0-04N	1	25	4	18.5	18.6	25	140	60	80	17	0.5	あり	LN*U03...
EXN03R032M32.0-05N	1	32	5	25.5	25.6	32	150	70	80	17	0.8	なし	LN*U03...

部品

形番	締付けねじ	焼きつき防止剤	スパナ
EXN03...	CSPB-2.5	M-1000	IP-8D