


# EXTENDED FORCE FMILL

## LPSX10

ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプラフィングカッタ

GAMP: 底刃 +0.3°, 外周刃 +15.5°  
GAMF: 底刃 -18°, 外周刃 -22°

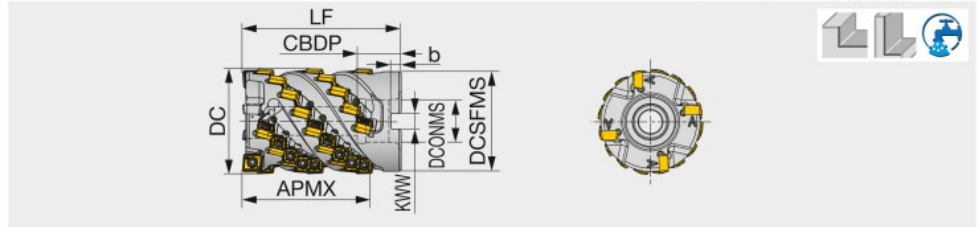

形番	APMX	DC	ZEFP	CICT	DCSMFS	DCONMS	CBDP	LF	b	KWW	WT(kg)	エア穴	インサート
LPSX10M050B22.0L054R04	54	50	4	28	45	22	20	68	6.3	10.4	0.63	あり	AXHU10..., SXHU10...
LPSX10M050B22.0L076R04	76.5	50	4	40	45	22	20	91	6.3	10.4	0.87	あり	AXHU10..., SXHU10...

### 部品

形番	締付けねじ	グリップ	トルクスビット	クーラントノズル	カッタ締付ボルト
LPSX10M050B22.0L054R04	CSTB-4M	H-TBS	BT15S	SSHM4-4-OH08	CAP-CM10X1.5X55-H
LPSX10M050B22.0L076R04	CSTB-4M	H-TBS	BT15S	SSHM4-4-OH08	CM10X80


※ 推奨締付けトルク (N・m): CSTB-4M = 3.5

## LPSX10\*\*C

ねじ止め式直角肩加工用TungCapタイプラフィングカッタ

# TUNGCAP

GAMP: 底刃 +0.3°, 外周刃 +15.5°  
GAMF: 底刃 -18°, 外周刃 -22°

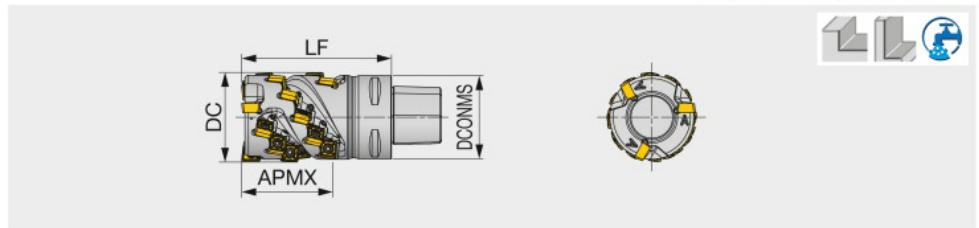

形番	APMX	DC	ZEFP	CICT	DCONMS	LF	WT(kg)	エア穴	インサート
LPSX10M054C5L055R03	54	54	3	21	50	90	1.34	あり	AXHU10..., SXHU10...
LPSX10M066C6L054R04	54	66	4	28	63	90	2.05	あり	AXHU10..., SXHU10...

### 部品

形番	締付けねじ	グリップ	トルクスビット	クーラントノズル
LPSX10M...	CSTB-4M	H-TBS	BT15S	SSHM4-4-OH08

※ 推奨締付けトルク (N・m): CSTB-4M = 3.5