


# DC



55° ひし形  
ポジ7°  
穴つき

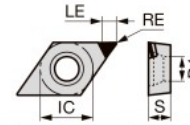

IC : 6.35 mm  
D1 : 2.8 mm  
S : 2.38 mm


用途	形番	寸法 (mm)		コーナ数	チップブレイカ	加工条件														
		RE	LE			DX160														
仕上げ切削	1QP-DCMT070202F	0.2	2.5	1		●														
	1QP-DCMT070204F	0.4	2.5	1		●														

●: 設定アイテム

# DC



55° ひし形  
ポジ7°  
穴つき

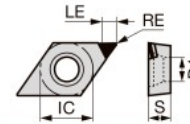

IC : 9.525 mm  
D1 : 4.4 mm  
S : 3.97 mm

用途	形番	寸法 (mm)		コーナ数	チップブレイカ	加工条件														
		RE	LE			DX160														
仕上げ切削	1QP-DCMT11T302F	0.2	2.6	1		●														
	1QP-DCMT11T304F	0.4	2.4	1		●														
	1QP-DCMT11T308F	0.8	2.4	1		●														

●: 設定アイテム