


New

ACLNR/L-CHP-MC

ダイレクト接続

ホース接続

高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト、アプローチ角 95°、使用インサートネガ 80°ひし形

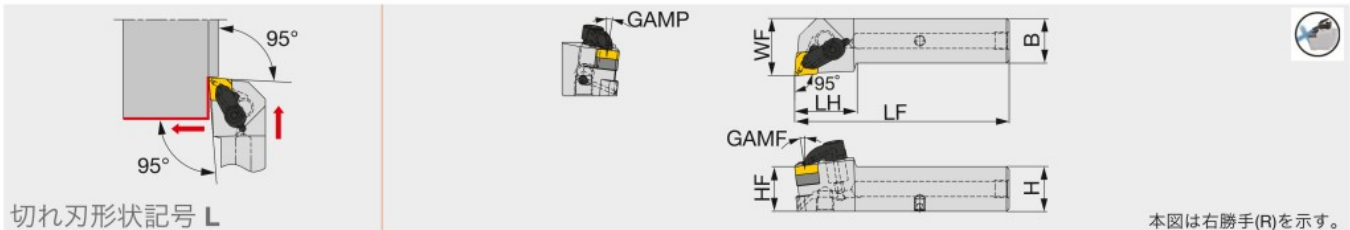

切れ刃形状記号 L

本図は右勝手(R)を示す。

形番	H	B	LF	LH	HF	WF	GAMP	GAMF	インサート	トルク*
ACLNR/L2020X-12-CHP-MC	20	20	105	35	20	25	6°	6°	CNMG1204	4
ACLNR/L2525X-12-CHP-MC	25	25	120	35	25	32	6°	6°	CNMG1204	4

*トルク：推奨締付けトルク (N・m)
14 MPa クーラント対応品


部品

形番	クランプセット	敷金	敷金止めねじ	ホース接続用ねじ	クーラントプラグ	Oリング	スパナ 1
ACLNL**X-12-CHP-MC	LCGL-4JCSET	RCT443	SR14-506	PLUGG1/8-6.5TL360	SRM5X5 DIN913TL360	OR4X3NBR70	KEYL-T20
ACLNR**X-12-CHP-MC	LCGR-4JCSET	RCT443	SR14-506	PLUGG1/8-6.5TL360	SRM5X5 DIN913TL360	OR4X3NBR70	KEYL-T20

PCLNR/L2020X-CHP-MC

ダイレクト接続

高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト、底面給油口付き、アプローチ角 95°、使用インサートネガ 80°ひし形

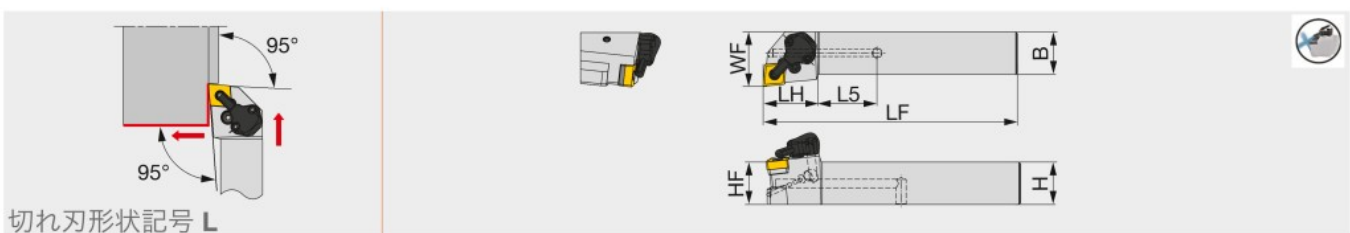

切れ刃形状記号 L

形番	H	B	LF	LH	HF	L5	WF	インサート	トルク*
PCLNR/L2020X09-CHP-MC	20	20	97	27	20	29	25	CN**0904...	2
PCLNR/L2020X12-CHP-MC	20	20	97	27	25	29	25	CN**1204...	3

*トルク：推奨締付けトルク (N・m)

部品

形番	敷金	スプリング	レバー	スプリング	スプリングピグピン	スパナ	クーラントユニット	スパナ	クーラントプラグ	スパナ
PCLNR/L2020X09-CHP-MC	TCN323	SP3	LR3	SR117-2014	PN3-4	HW2.5	CU-CW-CHP	T-8/5	SRM5X5 DIN913TL360	-
PCLNR/L2020X12-CHP-MC	TCN443	SP4	LR4DH	SR117-2010	PN3-4L	HW2.5	CU-CW-CHP	T-8/5	SRM5X5 DIN913TL360	HW3.0