


New

AWLNR/L-CHP-MC

ダイレクト接続

ホース接続

高圧クーラント仕様ダブルクランプ式バイト、アプローチ角 95°、使用インサートネガ 80°六角形

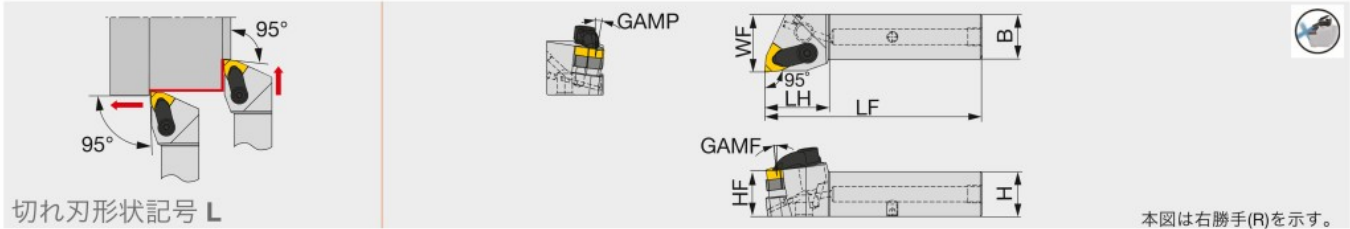

形番	H	B	LF	LH	HF	WF	GAMP	GAMF	インサート	トルク*
AWLNR/L2020X-08-CHP-MC	20	20	106	36	20	25	6°	6°	WN**0804...	4
AWLNR/L2525X-08-CHP-MC	25	25	121	36	25	32	6°	6°	WN**0804...	4

*トルク：推奨締付けトルク (N·m)
14 MPa クーラント対応品

部品	形番	クランプセット	敷金	敷金止めねじ	ホース接続用ねじ	クーラントプラグ	Oリング	スパナ 1
AWLNR**X-08-CHP-MC	LCGL-4JCSET	RWT443	SR14-506	PLUGG1/8-6.5TL360	SRM5X5 DIN913TL360	OR4X3NBR70	KEYL-T20	
AWLNR**X-08-CHP-MC	LCGR-4JCSET	RWT443	SR14-506	PLUGG1/8-6.5TL360	SRM5X5 DIN913TL360	OR4X3NBR70	KEYL-T20	

PWLNR/L2020X-CHP-MC

ダイレクト接続

高圧クーラントノズル付レバーロック式バイト、底面給油口付き、アプローチ角 95°、使用インサートネガ 80°六角形



形番	H	B	LF	LH	HF	L5	WF	インサート	トルク*
PWLNR/L2020X06-CHP-MC	20	20	97	27	20	29	25	WN**0604...	2
PWLNR/L2020X08-CHP-MC	20	20	97	27	20	29	25	WN**0804...	3

*トルク：推奨締付けトルク (N·m)
• 30 MPa クーラント対応品

部品	形番	敷金	スプリング	レバー	スプリング	スプリングピグピン	スパナ	クーラントユニット	スパナ	クーラントプラグ	スパナ
PWLNR/L2020X06-CHP-MC	TWN3	SP3	LR3	SR117-2014	PN3-4	HW2.5	CU-CW-CHP	T-8/5	SRM5X5 DIN913TL360	-	
PWLNR/L2020X08-CHP-MC	TWN443	SP4	LR4DH	SR117-2010	PN3-4L	HW2.5	CU-CW-CHP	T-8/5	SRM5X5 DIN913TL360	HW3.0	