


New

EPAV04

ねじ止め式直角肩加工用柄付きカッタ

GAMP = +6° ~ +7.6°, GAMF = -37.1° ~ -32.4°

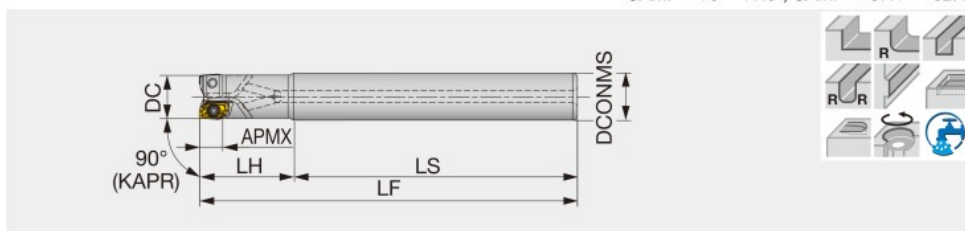

形番	APMX	DC	CICT	DCONMS	LS	LH	LF	WT(kg)	エア穴	インサート
EPAV04M006C06.0R01	4	6	1	6	48	12	60	0.01	あり	AVMT04...
EPAV04M008C08.0R02	4	8	2	8	48	12	60	0.02	あり	AVMT04...
EPAV04M008C08.0R02L	4	8	2	8	60	20	80	0.03	あり	AVMT04...
EPAV04M010C10.0R02	4	10	2	10	60	20	80	0.04	あり	AVMT04...
EPAV04M010C10.0R03	4	10	3	10	60	20	80	0.04	あり	AVMT04...
EPAV04M010C10.0R02L	4	10	2	10	65	35	100	0.05	あり	AVMT04...
EPAV04M012C12.0R03	4	12	3	12	60	20	80	0.06	あり	AVMT04...
EPAV04M012C12.0R04	4	12	4	12	60	20	80	0.06	あり	AVMT04...
EPAV04M012C12.0R03L	4	12	3	12	85	35	120	0.09	あり	AVMT04...
EPAV04M016C16.0R04	4	16	4	16	70	20	90	0.12	あり	AVMT04...
EPAV04M016C16.0R05	4	16	5	16	70	20	90	0.12	あり	AVMT04...
EPAV04M016C16.0R04L	4	16	4	16	105	35	140	0.19	あり	AVMT04...

部品



形番	締付けねじ	スパナ
EPAV04M006C06.0R01	CSPB-1.8L3.3	IP-6DB
EPAV04M008... - EPAV04M016...	CSPB-1.8L3.6	IP-6DB

※ 推奨締付けトルク (N-m): CSPB-1.8L3.3, CSPB-1.8L3.6 = 0.5