


## MTECS-UN

超硬小径スレッドミル ねじ切り加工(ユニファイねじ用) 短刃長タイプ 内径(ユニファイねじ)用

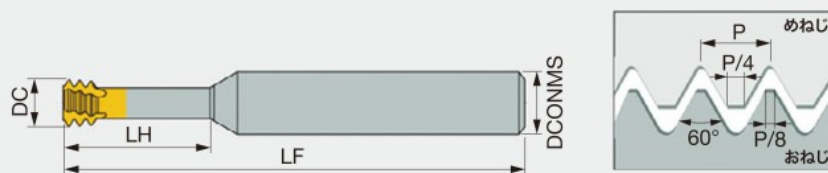

形番	TPI	適用ねじサイズ		DCONMS	DC	NOF	LH	LF	油穴	材種
		UNC	UNF							
MTECS03012C880UN	80	-	#0	3	1.15	3	8	39	なし	AH725
MTECS03015C672UN	72	-	#1	3	1.45	3	6	39	なし	AH725
MTECS06016C656UN	56	#2	#3	6	1.65	3	6.6	58	なし	AH725
MTECS06016C456UN	56	#2	#3	6	1.65	3	4.4	58	なし	AH725
MTECS06019C548UN	48	#3	#4	6	1.9	3	5.2	58	なし	AH725
MTECS03021C1240UN	40	#4	-	3	2.1	3	12	39	なし	AH725
MTECS06021C840UN	40	#4	-	6	2.1	3	8	58	なし	AH725
MTECS06024C940UN	40	#5	#6	6	2.45	3	9.6	58	なし	AH725
MTECS06021C640UN	40	#4	-	6	2.1	3	6.3	58	なし	AH725
MTECS06033C936UN	36	-	#8	6	3.3	3	9	58	なし	AH725
MTECS06025C732UN	32	#6	-	6	2.55	3	7.1	58	なし	AH725
MTECS06025C1032UN	32	#6	-	6	2.55	3	10.5	58	なし	AH725
MTECS06032C932UN	32	#8	#10	6	3.2	3	9.5	58	なし	AH725
MTECS06032C1232UN	32	#8	#10	6	3.2	3	12.5	58	なし	AH725
MTECS06037C1032UN	32	-	#10	6	3.7	3	10.5	58	なし	AH725
MTECS06037C1532UN	32	-	#10	6	3.7	3	15	58	なし	AH725
MTECS0605C1428UN	28	-	1/4	6	5	3	14.5	58	なし	AH725
MTECS0605C1928UN	28	-	1/4	6	5	3	19	58	なし	AH725
MTECS08066C1724UN	24	-	5/16	8	6.6	3	17	64	なし	AH725
MTECS08066C2424UN	24	-	5/16	8	6.6	3	24	64	なし	AH725
MTECS06047C1420UN	20	1/4	-	6	4.75	3	14	58	なし	AH725
MTECS06047C1920UN	20	1/4	-	6	4.75	3	19	58	なし	AH725
MTECS06047C1920UN-L	20	1/4	-	6	4.75	3	19	105	なし	AH725
MTECS0808C2520UN	20	-	7/16	8	8	3	25	64	なし	AH725
MTECS0606C1718UN	18	5/16	-	6	6	3	17	58	なし	AH725
MTECS0606C2318UN	18	5/16	-	6	6	3	23	58	なし	AH725
MTECS1212D3518UN	18	-	5/8	12	12	4	35	84	なし	AH725
MTECS08067C2216UN	16	3/8	-	8	6.7	3	22	64	なし	AH725
MTECS08067C3016UN	16	3/8	-	8	6.7	3	30.2	64	なし	AH725
MTECS08077C2514UN	14	7/16	-	8	7.7	3	25	64	なし	AH725
MTECS10092C2713UN	13	1/2	-	10	9.2	3	27.5	73	なし	AH725
MTECS12114C3411UN	11	5/8	-	12	11.4	3	34.5	84	なし	AH725
MTECS12114C5011UN	11	5/8	-	12	11.4	3	50	105	なし	AH725