


SOLIDTHREAD

NPT

MTEC-NPT


超硬スレッドミル 内径・外径加工 (NPTねじ) 用

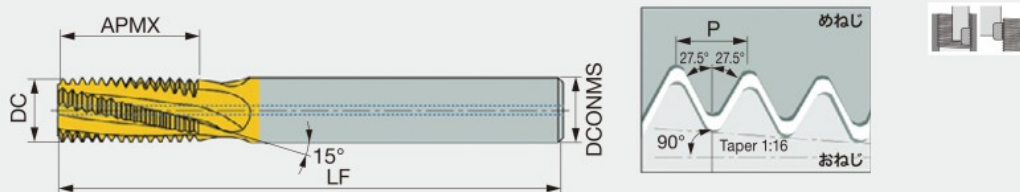

形番	TPI	適用ねじサイズ	DCONMS	DC	NOF	APMX	LF	油穴	材種
MTEC0606C927NPT	27	1/16-1/8	6	6	3	9.9	58	なし	AH725
MTEC0808C1418NPT	18	1/4-3/8	8	8	3	14.8	64	なし	AH725
MTEC1212D2014NPT	14	1/2-3/4	12	12	4	20.9	84	なし	AH725
MTEC1616D2711.5NPT	11.5	1-2	16	16	4	27.6	105	なし	AH725
MTEC2020D398NPT	8	≥2 1/2	20	20	4	39.7	105	なし	AH725

MTECB-NPT

超硬スレッドミル 内径・外径加工 (NPTねじ) 用 油穴付き

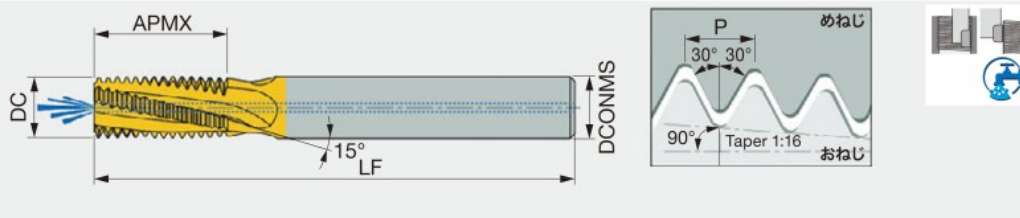


形番	TPI	適用ねじサイズ	DCONMS	DC	NOF	APMX	LF	油穴	材種
MTECB08076C1027NPT	27	1/8	8	7.6	3	10.8	64	あり	AH725
MTECB1010D1618NPT	18	1/4-3/8	10	10	4	16.2	73	あり	AH725
MTECB16155D2214NPT	14	1/2-3/4	16	15.5	4	22.7	105	あり	AH725

NPTF

MTECZ-NPTF

超硬スレッドミル 内径・外径加工 (NPTFねじ) 用 貫通穴用油穴付き

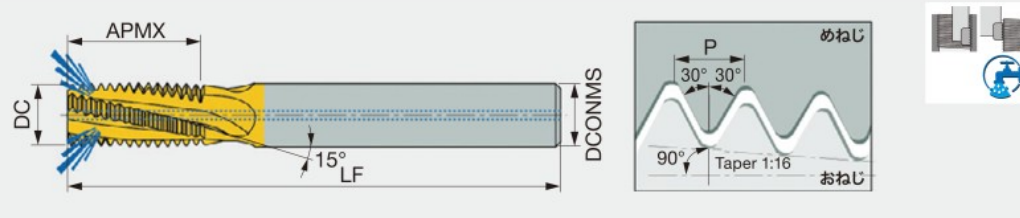

形番	TPI	適用ねじサイズ	DCONMS	DC	NOF	APMX	LF	油穴	材種
MTECZ08076C1027NPTF	27	1/8	8	7.6	3	10.8	64	あり	AH725
MTECZ1010D1618NPTF	18	1/4-3/8	10	10	4	16.2	73	あり	AH725

参照ページ: 標準切削条件 → I120 - I122