


New

STXCR/L-CHP-MC

スクリューオン式バイト、アプローチ角105°、使用インサートポジ三角形

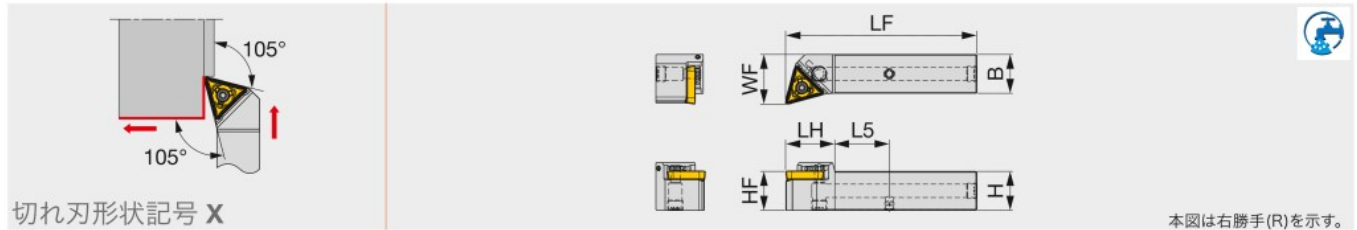

切れ刃形状記号 X

本図は右勝手(R)を示す。


形番	H	B	LF	LH	HF	WF	L5	インサート	トルク*
STXCR/L2525X29-CHP-MC	25	25	122	32	25	32	35	3C-TCMT29X6...	5

トルク*：推奨締付けトルク (N-m)

部品	形番	締付けねじ	グリップ	トルクスビット	クーラントプラグ
STXCR/L2525X29-CHP-MC		CSTB-5	H-TB2W	BT20M	PLUGG1/8-6.5TL360

インサート

3C-TCMT**-TM

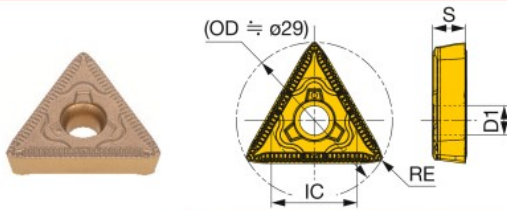

形番	RE	コーティング						IC	S	D1
		T9215								
3C-TCMT29X608-TM	0.8	●						16	6.15	5.5

3C-TCMT**-TM インサートでの端面引き上げ加工は推奨しておりません。

●：新製品

P	鋼	★							
M	ステンレス	☆							
K	铸铁	☆							
N	非鉄金属								
S	難削材								
H	高硬度材								

★：第一選択
☆：第二選択