


SWISSBORE

SwissBore256

ボーリングバー $\phi 29.75 - \phi 88.1$

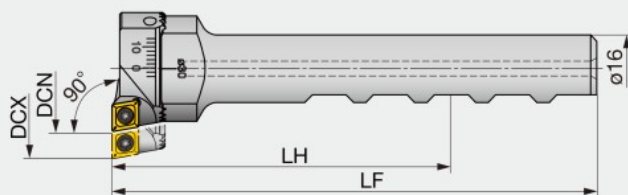


形番 (シャンク部)	形番 (インサートホルダ)	DCN	DCX	LH	LF	インサート
256.030.048.115	256.030.006.012	29.75	48.1	85	115	CC**0602...
256.048.088.115	256.048.006.014	47.75	88.1	85	115	CC**0602...

7 MPa クーラント対応品

部品

形番	締付けねじ ①	締付けねじ ②	スパナ
256.0** .006.0**	900.256.005.016	CSTB-2.5S	T-8F

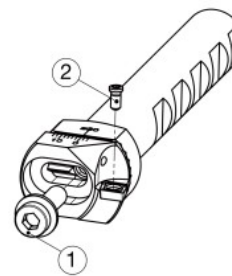

参照ページ: SwissBore256: インサート → **B109** -, CBN → **B180**, PCD → **B190** -