


## JSVJ2XR/L

オフセットなし スクリューオン式バイト、アプローチ角93°、使用インサートVXGU形

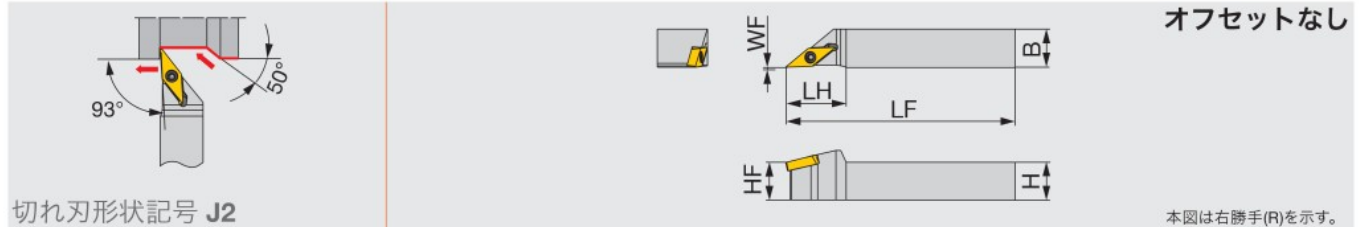

切れ刃形状記号 J2

本図は右勝手(R)を示す。

形番	H	B	LF	LH	HF	WF	RE**	インサート	トルク*
JSVJ2XR/L1010X09	10	10	120	17	10	0	0.2	VXGU09T2**L/R...	0.9
JSVJ2XR/L1212F09	12	12	85	19	12	0	0.2	VXGU09T2**L/R...	0.9
JSVJ2XR/L1212X09	12	12	120	19	12	0	0.2	VXGU09T2**L/R...	0.9
JSVJ2XR/L1616X09	16	16	120	19	16	0	0.2	VXGU09T2**L/R...	0.9
JSVJ2XR/L2020H09	20	20	100	19	20	0	0.2	VXGU09T2**L/R...	0.9

\*トルク：推奨締付けトルク (N・m) \*\*RE：基準コーナ

(注) 右勝手ホルダ (R) には左勝手のインサート (L) を使用。左勝手ホルダ (L) には右勝手のインサート (R) を使用。

### 部品

形番	締付けねじ	スパナ
JSVJ2XR/L...	SR34-508	T-7F

## JSVJXR/L

スクリーオン式バイト、アプローチ角93°、使用インサートVXGU形



切れ刃形状記号 J

本図は右勝手(R)を示す。

形番	H	B	LF	LH	HF	WF	RE**	インサート	トルク*
JSVJXR/L2020K09	20	20	125	35	20	25	0.4	VXGU09T2**L/R...	0.9
JSVJXR/L2525M09	25	25	150	35	25	32	0.4	VXGU09T2**L/R...	0.9

\*トルク：推奨締付けトルク (N・m) \*\*RE：基準コーナ

(注) 右勝手ホルダ (R) には左勝手のインサート (L) を使用。左勝手ホルダ (L) には右勝手のインサート (R) を使用。

### 部品

形番	締付けねじ	スパナ
JSVJXR/L...	SR34-508	T-7F