


ホルダ

CTIR**S

内径溝入れ、旋削用バイト

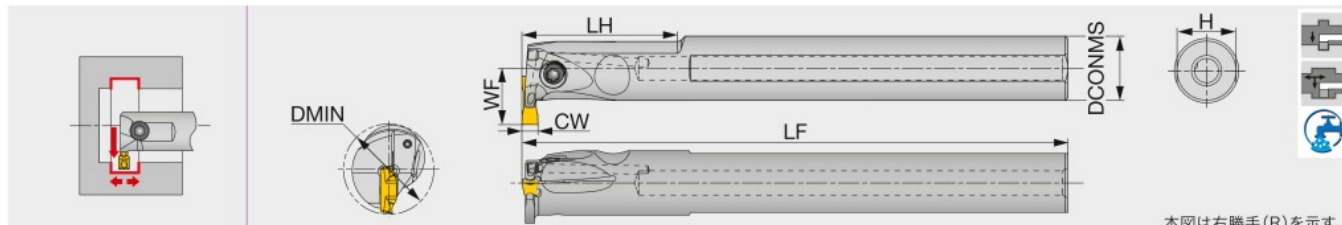

形番	CW	DMIN	シートサイズ	CDX	DCONMS	H	LF ⁽¹⁾	LH	WF	インサート	トルク*
CTIR10S2T03-D120	2	12	S2	3	10	9	100	22	8.4	D**2S...	1.3
CTIR12S2T04-D160	2	16	S2	4	12	11	100	28	10.5	D**2S...	2.3
CTIR16S2T06-D200	2	20	S2	6	16	15	110	36	14.5	D**2S...	3.5
CTIR12S3T04-D160	3	16	S3	4	12	11	100	28	10.5	D**3S...	2.3
CTIR16S3T06-D200	3	20	S3	6	16	15	110	36	14.5	D**3S...	3.5

(1) 上記表中のLF値は同表の溝幅(CW)インサートを取り付けた際の寸法です。

*トルク:推奨締付けトルク(N·m)

部品


形番	締付けねじ	スパナ
CTIR10S2T03-D120	CSTB-2.5L080	T-8F
CTIR12S*T04-D160	CSTB-3.5D	T-9F
CTIR16S*T06-D200	CSTB-4	T-15F

ヘッド

S-CTIRS-H

クランプオン式溝入れヘッド

BOREMEISTER

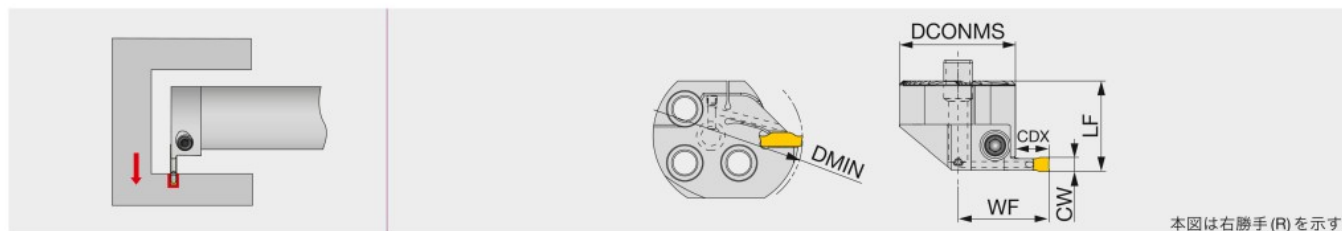

形番	CW	CDX	DMIN	DCONMS	シートサイズ	LF ⁽¹⁾	WF	シャンク	インサート
S25-CTIRS2T06D320-H	2	6	32	25	S2	19	19	D25	D**2S...
S32-CTIRS2T07D400-H	2	7	40	32	S2	23	23.5	D32	D**2S...
S25-CTIRS3T06D320-H	3	6	32	25	S3	19	19	D25	D**3S...
S32-CTIRS3T07D400-H	3	7	40	32	S3	23	23.5	D32	D**3S...

(1) "LF" 値は同表の溝幅 "CW" インサートを取り付けた際の寸法です。

部品

形番	締付けねじ	スパナ
S25-CTIRS*T06D320-H	CM3X0.5X6	P-2.5
S32-CTIRS*T07D400-H	CM5X0.8X8	P-4