


60° ねじ (汎用)

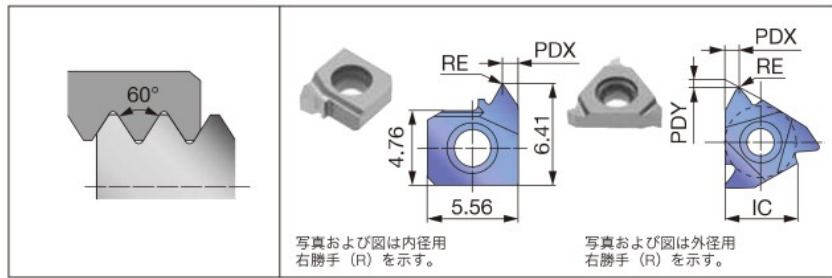

写真および図は内径用
右勝手 (R) を示す。

写真および図は外径用
右勝手 (R) を示す。

適合ホルダ

インサート サイズ	外径	内径
6		SNR/L000*K06SC... SNR/L000*H06...
06		SIR0005...
08		SIR0007...
11	SER**11	SNR/L**11...
16	CER/L**16... (C*CER/L...) JSER**16... JS**SEL16 SER**16-CHP B-SER/L**16 B-CER/L**16 BC-SER/L**16	TSNR/L**16 SNR/L**16... TCNR/L**16... CNR/L**16...
22	CER/L**22... SER**22-CHP	TSNR/L**22 SNR/L**22... TCNR/L**22... CNR/L**22...
27	CER/L**27...	CNR/L**27...

ねじ形状

60°

55°

M
(メートル)

UN
(UNC/UNF)

W
(ワット)

BSPT
(R, PT)

NPT

NPTF

TR
(トリプル)

丸ねじ
(JIS規格)

UNJ

MJ

ACME
(倍径29°)

STUB
ACME
(倍径29°)

API
ラウンド

API
パッドス

API
D=3/16
D=3/8
D=1/2
D=3/4
D=1

普通刃

インサート サイズ	ピッチ (参考)	山数 (TPI)	勝手	外径インサート								内径インサート														
				形番	材種				IC	PDX	PDY	RE	形番	材種				IC	PDX	PDY	RE					
					コーティング		超硬							コーティング		超硬										
					AH8015	AH725	T313V	TH10						AH8015	AH725	GH330	T313V					TH10				
6	0.5 - 1.5	48 - 16	R																							
06	0.5 - 1.25	48 - 20	R																							
08	0.5 - 1.5	48 - 16	R																							
11	0.5 - 1.5	48 - 16	R	11ERA60	●				6.35	0.9	0.8	0.06	11IRA60	●	●		●	●	6.35	0.9	0.7	0.04				
11	0.5 - 1.5	48 - 16	L										11ILA60		●		●	●	6.35	0.9	0.7	0.04				
16	0.5 - 1.5	48 - 16	R	16ERA60	●	●	●	●	9.525	0.9	0.7	0.06	16IRA60	●	●		●	●	9.525	0.9	0.7	0.04				
16	0.5 - 1.5	48 - 16	L	16ELA60	●	●	●	●	9.525	0.9	0.7	0.06	16ILA60		●		●	●	9.525	0.9	0.7	0.04				
16	0.5 - 3	48 - 8	R	16ERAG60	●	●	●	●	9.525	1.6	1.2	0.06	16IRAG60	●	●		●	●	9.525	1.6	1.2	0.04				
16	1.75 - 3	14 - 8	R	16ERG60	●	●	●	●	9.525	1.6	1.2	0.22	16IRG60	●	●		●	●	9.525	1.6	1.2	0.12				
16	1.75 - 3	14 - 8	L	16ELG60	●	●	●	●	9.525	1.6	1.2	0.22	16ILG60		●		●	●	9.525	1.6	1.2	0.12				
22	3.5 - 5	7 - 5	R	22ERN60	●	●	●	●	12.7	2.5	1.7	0.44	22IRN60	●	●		●	●	12.7	2.5	1.7	0.25				
22	3.5 - 5	7 - 5	L	22ELN60	●	●	●	●	12.7	2.5	1.7	0.44	22ILN60		●		●	●	12.7	2.5	1.7	0.25				
27	4 - 6	6 - 4	R	27ERZ60	●	●	●	●	15.875	3.2	2.2	0.5	27IRZ60		●		●	●	15.875	3.2	2.2	0.28				

●**: 06IR..., 08IR... は、3 コーナ仕様インサートです。

普通刃

インサート サイズ	ピッチ (参考)	山数 (TPI)	勝手	外径インサート								
				形番	材種		IC	PDX	PDY	RE		
					CBN							
					BX330							
16	1 - 2	20 - 13	R	1QP-16ER60-014-SP	●				9.525	0.95	0.7	0.14
16	1.5 - 3	16 - 8	R	1QP-16ER60-020-SP	●				9.525	1.55	1.2	0.2