

モジュラタイプ


TUNGFLEX

HFZN10-M

做い加工用カッタ、タングフレックス対応モジュラヘッド、両面仕様2コーナインサート使用

GAMP = +7.1° ~ +9.2°, GAMF = -20.8° ~ -17.9°

New

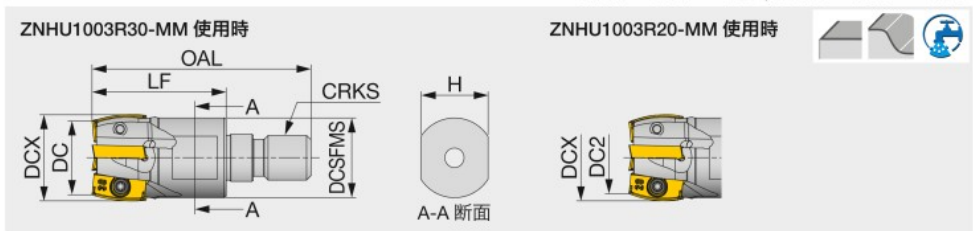

形番	DCX	CICT	DC	DC2	OAL	LF	DCSFMS	CRKS	H	WT(kg)	エア穴	インサート
HFZN10M016M08R03	16	3	13	12.5	42	25	14.5	M8	10	0.02	あり	ZNHU1003...
HFZN10M020M10R04	20	4	17	16.5	49	30	17.8	M10	15	0.05	あり	ZNHU1003...
HFZN10M025M12R05	25	5	22	21.5	57	35	23	M12	17	0.1	あり	ZNHU1003...
HFZN10M035M16R07	35	7	31.9	31.4	63	40	28.8	M16	22	0.22	あり	ZNHU1003...
HFZN10M040M16R08	40	8	36.9	36.4	63	40	28.8	M16	22	0.25	あり	ZNHU1003...

部品



形番	締付けねじ	スパナ
HFZN10...	SR-M2.5X0.45-L6IP7	IP-7D

※ 推奨締付けトルク (N・m): SR-M2.5x0.45-L6IP7 = 1



e-カタログ



インサート

ZNHU1003R20-MM

ZNHU1003R30-MM

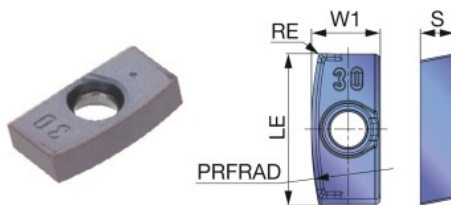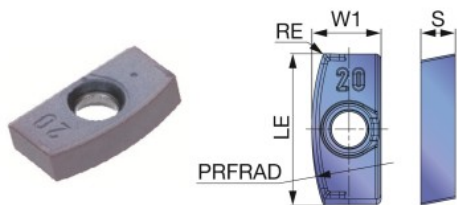

P	鋼	★									
M	ステンレス	★									
K	鋳鉄	★									
N	非鉄金属										
S	難削材	★									
H	高硬度材	☆									

★: 第一選択
☆: 第二選択

形番	PRFRAD	RE	コーティング									LE	W1	S
			AH9130											
ZNHU1003R20-MM	20	0.2	●									11.5	5.61	2.8
ZNHU1003R30-MM	30	0.2	●									11.5	5.56	2.8

●: 設定アイテム