


## ヘッド

### QR12-SCLCL-CHP

J-SERIES

高圧クーラント対応スクリーオン式ヘッド、アプローチ角95°、使用インサート：ポジ80°ひし形

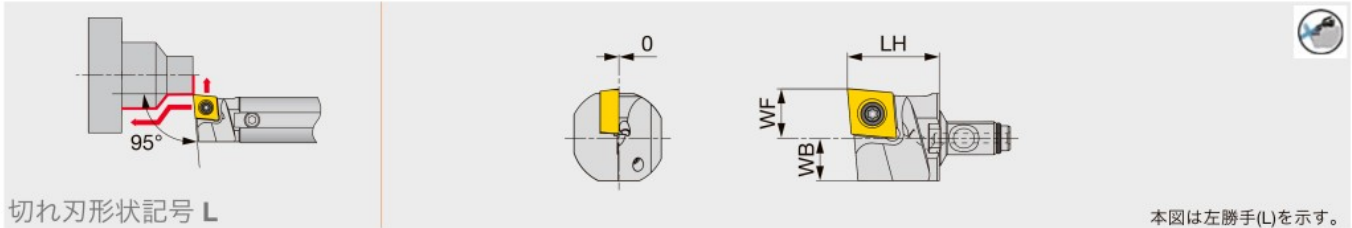

切れ刃形状記号 L

本図は左勝手(L)を示す。

形番	LH	WF	WB	RE**	インサート	トルク*	シャンク
QR12C-SCLCL09-CHP	19.5	8.5	8	0.2	CC**09T3...	1.2	A16*-QR12
QR12D-SCLCL09-CHP	19.5	10.5	9	0.2	CC**09T3...	1.2	A19/20*-QR12

トルク\*：推奨締付けトルク (N·m)

RE\*\*：基準コーナ

シャンクを取付けた際の寸法は p.9 をご参照ください。

関連アイテム




#### 部品

形番	締付けねじ	スパナ	Oリング
QR12*-SCLCL09-CHP	CSTB-4SD	T-8F	ORSS-0454.5X1.0NBR70

### QR12-SDUCL-CHP

J-SERIES

高圧クーラント対応スクリーオン式ヘッド、アプローチ角93°、使用インサート：ポジ55°ひし形

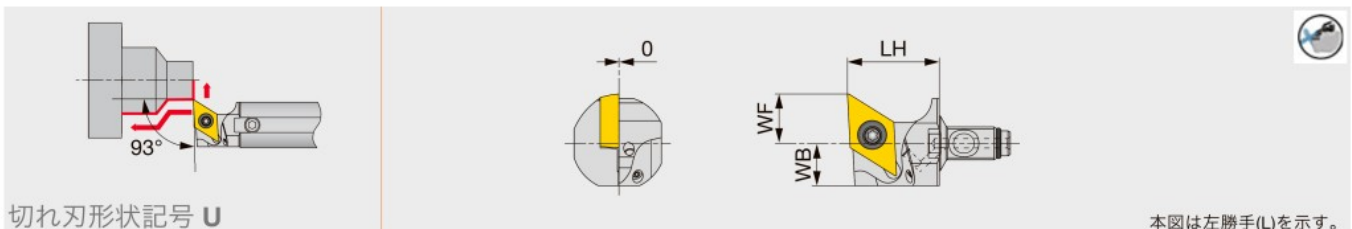

切れ刃形状記号 U

本図は左勝手(L)を示す。

形番	LH	WF	WB	RE**	インサート	トルク*	シャンク
QR12C-SDUCL11-CHP	19.5	8.5	10.7	0.2	DC**11T3...	1.2	A16*-QR12
QR12D-SDUCL11-CHP	19.5	10.5	9	0.2	DC**11T3...	1.2	A19/20*-QR12

トルク\*：推奨締付けトルク (N·m)

RE\*\*：基準コーナ

シャンクを取付けた際の寸法は p.9 をご参照ください。

関連アイテム



#### 部品

形番	締付けねじ	スパナ	Oリング
QR12*-SDUCL11-CHP	CSTB-4SD	T-8F	ORSS-0454.5X1.0NBR70