


CBN インサート ネガティブタイプ

●: 連続加工
●: 弱連続加工
★: 強連続加工


New

インサート 形状	形番	材料						寸法 (mm)						刃先仕様												
		P	M	K	N	S	H	コーナ 数	LE	RE	IC	S	D1	標準	シャ ー ン エ ン ジ ン	L	LF	LC	H	ワイ パー	ブレ ー カ					
		鋼	ステンレス	鋳鉄	非鉄金属	難削材	高硬度材																			
2QP-FNGA (刃先角度45度)	*2QP-FNGA150402																									
	*2QP-FNGA150404																									
	*2QP-FNGA150408																									
	*2QP-FNGA150412																									
	*2QP-FNGA150604																									
	*2QP-FNGA150608																									
2QP-FNGA**-L (刃先角度45度)	*2QP-FNGA150404-L																									
	*2QP-FNGA150408-L																									
	*2QP-FNGA150412-L																									
	*2QP-FNGA150604-L																									
	*2QP-FNGA150608-L																									
	*2QP-FNGA150612-L																									
2QP-FNGA**-LF (刃先角度45度)	*2QP-FNGA150404-LF																									
	*2QP-FNGA150408-LF																									
	*2QP-FNGA150412-LF																									
	*2QP-FNGA150604-LF																									
	*2QP-FNGA150608-LF																									
	*2QP-FNGA150612-LF																									
2QP-FNGA**-LC (刃先角度45度)	*2QP-FNGA150404-LC																									
	*2QP-FNGA150408-LC																									
	*2QP-FNGA150412-LC																									
	*2QP-FNGA150604-LC																									
	*2QP-FNGA150608-LC																									
	*2QP-FNGA150612-LC																									
2QP-FNGA**-H (刃先角度45度)	*2QP-FNGA150404-H																									
	*2QP-FNGA150408-H																									
	*2QP-FNGA150412-H																									
	*2QP-FNGA150604-H																									
	*2QP-FNGA150608-H																									
	*2QP-FNGA150612-H																									
2QP-FNGG**-HP (刃先角度45度)	*2QP-FNGG150404-HP																									
	*2QP-FNGG150408-HP																									
	*2QP-FNGG150412-HP																									
	*2QP-FNGG150604-HP																									
	*2QP-FNGG150608-HP																									
	*2QP-FNGG150612-HP																									

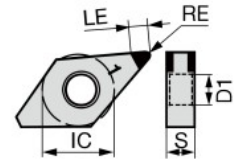

New

インサート 形状	形番	材料						寸法 (mm)						刃先仕様												
		P	M	K	N	S	H	コーナ 数	LE	RE	IC	S	D1	標準	シャ ー ン エ ン ジ ン	L	LF	LC	H	ワイ パー	ブレ ー カ					
		鋼	ステンレス	鋳鉄	非鉄金属	難削材	高硬度材																			
2QP-YNGA (刃先角度25度)	*2QP-YNGA160402																									
	*2QP-YNGA160404																									
	*2QP-YNGA160408																									
2QP-YNGA**-L (刃先角度25度)	*2QP-YNGA160404-L																									
	*2QP-YNGA160408-L																									
2QP-YNGA**-LF (刃先角度25度)	*2QP-YNGA160404-LF																									
	*2QP-YNGA160408-LF																									
2QP-YNGA**-LC (刃先角度25度)	*2QP-YNGA160404-LC																									
	*2QP-YNGA160408-LC																									
2QP-YNGG**-HP (刃先角度25度)	*2QP-YNGG160404-HP																									
	*2QP-YNGG160408-HP																									

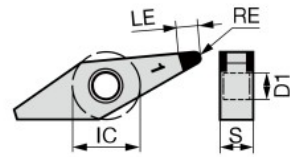

*タンガロイ独自規格

●: 新製品