

## TPYD06

アルミ加工用正面フライスカッタPCDインサート使用


GAMP = +9°, GAMF = +4°

**New**



ø40 - ø63 mm

ø63 - ø160 mm

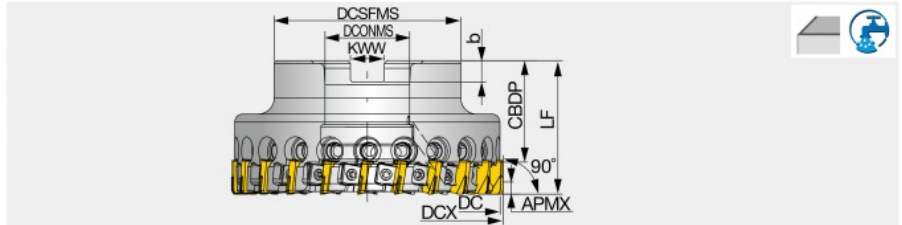

形番	APMX	DC	DCX	CICT	DCSFMS	LF	DCONMS	CBDP	KWW	b	WT(kg)	エア穴	RPMX(min <sup>-1</sup> )	インサート
<b>New</b> TPYD06M040B16.0R08	4.5	40	42	8	38	40	16	18	8.4	5.6	0.28	あり	24000	YDEN0603...
<b>New</b> TPYD06M050B22.0R10	4.5	50	52	10	47	40	22	20	10.4	6.3	0.42	あり	21000	YDEN0603...
TPYD06M063B22.0R08	4.5	63	65	8	45	40	22	20	10.4	6.3	0.59	あり	19,000	YDEN0603...
TPYD06M063B22.0R10	4.5	63	65	10	45	40	22	20	10.4	6.3	0.57	あり	19,000	YDEN0603...
<b>New</b> TPYD06M063B22.0R14	4.5	63	65	14	47	40	22	20	10.4	6.3	0.42	あり	19000	YDEN0603...
TPYD06M080B27.0R10	4.5	80	82	10	60	50	27	22	12.4	7	1.3	あり	17,000	YDEN0603...
TPYD06M080B27.0R16	4.5	80	82	16	60	50	27	22	12.4	7	1.24	あり	17,000	YDEN0603...
TPYD06J080B25.4R10	4.5	80	82	10	60	50	25.4	26	9.5	6	1.31	あり	17,000	YDEN0603...
TPYD06J080B25.4R16	4.5	80	82	16	60	50	25.4	26	9.5	6	1.26	あり	17,000	YDEN0603...
TPYD06M100B32.0R12	4.5	100	102	12	70	50	32	25	14.4	8	1.85	あり	15,000	YDEN0603...
TPYD06M100B32.0R22	4.5	100	102	22	70	50	32	25	14.4	8	1.78	あり	15,000	YDEN0603...
TPYD06J100B31.7R12	4.5	100	102	12	70	50	31.75	32	12.7	8	1.84	あり	15,000	YDEN0603...
TPYD06J100B31.7R22	4.5	100	102	22	70	50	31.75	32	12.7	8	1.76	あり	15,000	YDEN0603...
TPYD06M125B40.0R14	4.5	125	127	14	90	60	40	32	16.4	9	3.59	あり	14,000	YDEN0603...
TPYD06M125B40.0R26	4.5	125	127	26	90	60	40	32	16.4	9	3.48	あり	14,000	YDEN0603...
TPYD06J125B38.1R14	4.5	125	127	14	90	60	38.1	38	15.9	10	3.61	あり	14,000	YDEN0603...
TPYD06J125B38.1R26	4.5	125	127	26	90	60	38.1	38	15.9	10	3.56	あり	14,000	YDEN0603...
TPYD06M160B40.0R20	4.5	160	162	20	90	60	40	32	16.4	9	5.34	あり	12,000	YDEN0603...
TPYD06M160B40.0R34	4.5	160	162	34	90	60	40	32	16.4	9	5.2	あり	12,000	YDEN0603...
TPYD06J160B38.1R20	4.5	160	162	20	90	60	38.1	38	15.9	10	5.43	あり	12,000	YDEN0603...
TPYD06J160B38.1R34	4.5	160	162	34	90	60	38.1	38	15.9	10	5.29	あり	12,000	YDEN0603...

**New** カッタにはレンチ・グリップ・カッタ締付ボルトが同梱されていません。

### **New** カッタ用部品

形番	インサート押え駒	押え駒締付けねじ	刃先調整用レンチ (別売品)	グリップ (別売品)	カッタ締付ボルト (別売品)	押え駒締付け用レンチ (別売品)
TPYD06M040B16.0R08	WF385N	SSHM5-4PF-S	(AJC08-BLDS635)	(TBJ)	(SRPS118-0416)	(P-2.5F)
TPYD06M050B22.0R10	WF385N	SSHM5-4PF-S	(AJC08-BLDS635)	(TBJ)	(FSHM10-40H)	(P-2.5F)
TPYD06M063B22.0R14	WF385N	SSHM5-4PF-S	(AJC08-BLDS635)	(TBJ)	(CM10X30H)	(P-2.5F)

### 従来カッタ用部品

形番	インサート押え駒	押え駒締付けねじ	調整用カム	トルクスビット	カム締付けねじ	スパナ	グリップ	カッタ締付ボルト
TPYD06M063B22.0R**	WF875N	DS-5T	AJC08	BLDT10/S7-A	SSHM4-4	P-2	H-TB2W	CM10x30H
TPYD06*080B2*.R**	WF875N	DS-5T	AJC08	BLDT10/S7-A	SSHM4-4	P-2	H-TB2W	CM12x30H
TPYD06M100B32.0R**	WF875N	DS-5T	AJC08	BLDT10/S7-A	SSHM4-4	P-2	H-TB2W	CM16x40H
TPYD06J100B31.7R**	WF875N	DS-5T	AJC08	BLDT10/S7-A	SSHM4-4	P-2	H-TB2W	TMBA-M16H
TPYD06*125B**.R**	WF875N	DS-5T	AJC08	BLDT10/S7-A	SSHM4-4	P-2	H-TB2W	TMBA-M20H
TPYD06*160B**.R**	WF875N	DS-5T	AJC08	BLDT10/S7-A	SSHM4-4	P-2	H-TB2W	TMBA-M20H